



78 23 125

Electronic *Super Knips*®



- Presisjonstenger for de fineste skjærearbeider, f.eks innen elektronikk og finmekanikk
- Slipte, meget skarpe skjær uten fasett
- Skjærekutt med kontrollert micro-snittkantforskyvning for ultrapresist skjær også for de tynneste tråder og lang levetid
- Eksakt formete spisser kutter også tett liggende tråder fra Ø 0,2 mm
- Ledd med rustfri stålslag
- Ekstrem lett gange for ikke trettende arbeid
- Med åpningsfjær og åpningsbegrensning
- Skjærehardhet ca. 54 HRC
- INOX-verktøystål

Artikkel-nr.	78 23 125
EAN	4003773043096
Hode	polert
Grep	med flerkomponent-grep
Form	2
Tang	
Skjæreverdi myk tråd Ø mm	0,2 - 1,0
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	0,6
A mm	13,5
B mm	5,5
D mm	7,5
Mål vinkel °	60
Lengde mm	125
Vekt netto g	55

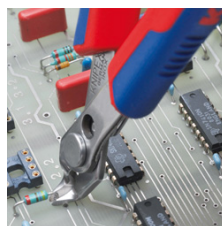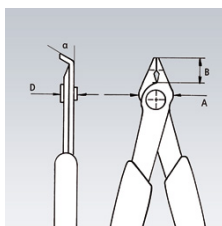

Tekniske endringer og feil forbeholdes

