




Produktname | *Product name*: T60F
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0259
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-ML-2018-291
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 20.07.2018

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V0	---	20.07.2018	LHE

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V26

Zeichnung der Leuchte / Drawing of the light

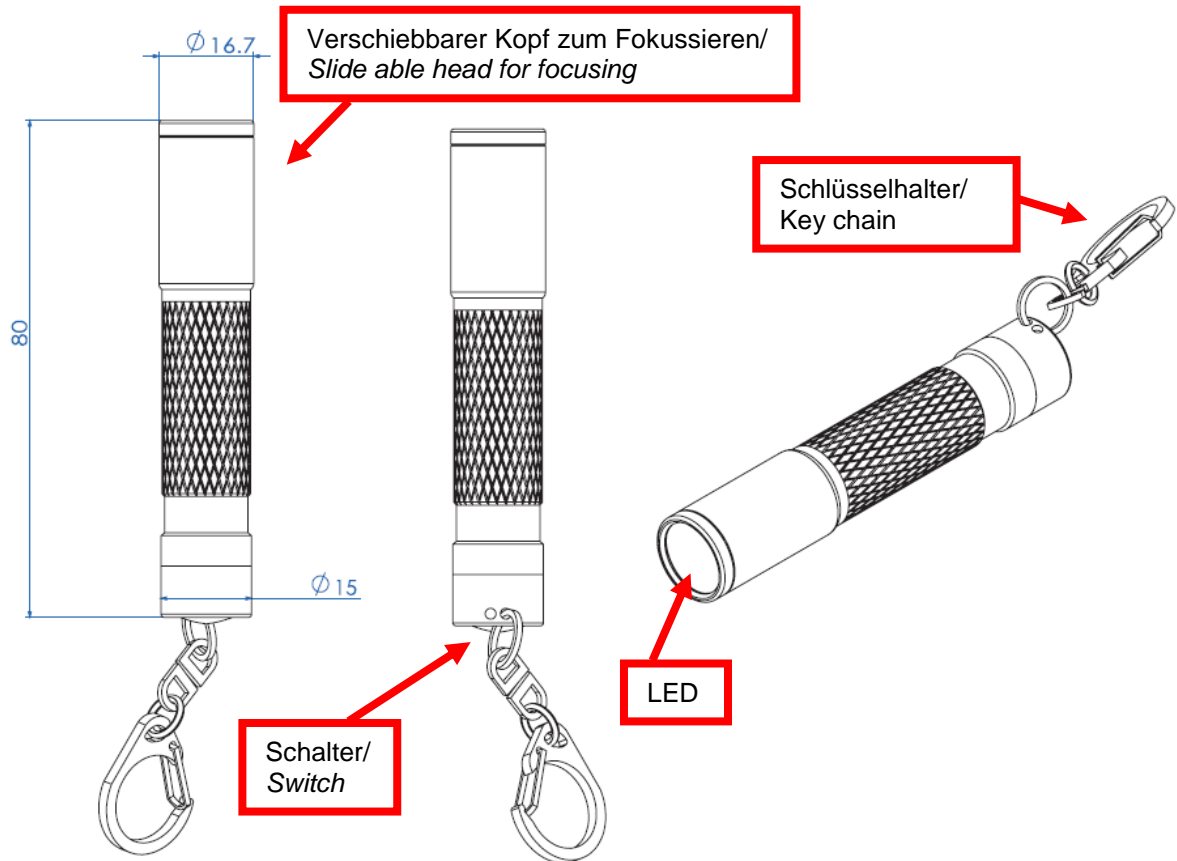

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Leuchte / Technical data of the light:



Haupt-LED-Leuchtmittel:	3W LED	Main LED illuminant:	3W LED
Optisches System der Haupt-LED:	Fokussierbar	Optical system of the main LED:	Focus able
Schalterfunktion:	1. An	Switch function:	1. On
	2. Aus		2. Off

Lichtstrom: [Lumen]	ca. 55lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	approx. 55lm
Leuchtdauer:	ca. 45min	Run time:	approx. 45min
Leuchtweite:	ca. 60m	Beam distance:	approx. 60m
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	ca. 800lx (Abstand: 1m)	Peak beam illuminance: [Lux]	approx. 800lx (Distance: 1m)
Risikogruppe: (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	2	Risk group: (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	2

Geeignete Batterietypen:	1 x AAA Micro 1,5V Batterie (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)	Suitable battery types:	1 x AAA Micro 1.5V battery (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)
Schutzart	IPX3	Ingress Protection Marking	IPX3
Schutzklasse:	III	Protection class:	III
Getestete Fallhöhe:	1m	Tested drop height:	1m
Gehäusematerial:	Aluminium	Housing material:	Aluminium
Betriebstemperatur:	-10°C...25°C	Operating temperature:	-10°C...25°C
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht:	33.5g (Lampe mit Batterie) 10g (1x Batterie)	Weight:	33.5g (lamp with battery) 10g (1x battery)

Verwendungszweck:	Handleuchte	Intended purpose:	hand light
Verwendungseinschränkung:	- Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. - Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.	Restriction of use:	- Not intended for use in other applications. - Not suitable for household room illumination.
Für extreme physische Bedingungen geeignet:	Ja	Suitable for extreme physical conditions:	Yes

Allgemeine technische Daten / Common technical data:



Lagertemperatur:	-10°C...50°C (Nur Alkaline Batterien) -20°C...70°C (Nur Lampe)	Storage temperature:	-10°C...50°C (Alkaline batteries only) -20°C...70°C (Torch only)
Empfohlene Lagerbedingungen:	Temperatur: 5..25 °C Luftfeuchtigkeit: 45..75%	Recommended storage conditions:	Temperature: 5...25 °C Rel. humidity: 45...75 %
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> - Leuchte - 1 x Batterie, wie oben beschrieben, aber mit ANSMANN Redline Label - Schlüsselanhänger - Mehrsprachige Bedienungsanleitung 	Shipment:	<ul style="list-style-type: none"> - Luminary - 1 x battery, as described above, but with ANSMANN Redline label - Key chain - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Blister-Verpackung	Package:	Blister shell