

SP15NEU

Artikel Nr.: SP15NEU



Benefits

- › 3 temperaturbeständige Longlife-LEDs für eine perfekt ausgeleuchtete Lötstelle
- › Rutschfester Zwei-Komponentengriff für ermüdgisfreies Arbeiten auch über einen längeren Einsatzzeitraum
- › Dreieckiger Griffbereich zur perfekten Kontrolle der Lötspitzenpositionierung und runder Handgriff zum einfachen Drehen der Lötspitze
- › Hochleistungs-Heizkörper
- › Anwendungsbereiche: Mikro-Komponenten, elektronische Sets, Niederspannungskabel 1,0 mm Durchmesser (18AWG), Motherboards, funkgesteuerte Innenbeleuchtungen


Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



Vorheizplatten

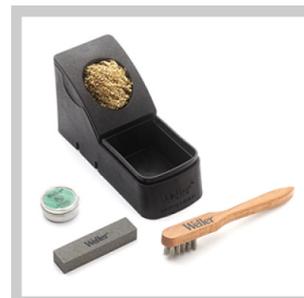

Reinigung




Lötspitzen



Technical Data

Active Tip Heizkörper-Technologie	---
Power Response Heizkörper-Technologie	---
Silver Line Heizkörper-Technologie	---
Spannung	230 V ~ 50 Hz
Leistung	15 W
Spitzenfamilie	---
Versorgungseinheit	---
WX kompatibel	---
Temperaturbereich °C	400
Temperaturbereich °F	752
Aufheizzeit	---
Sicherheitsablage	---
Sicherheitsablage (optional)	---
Spitzenhülse	---
Integrierte Direktabsaugung	---

Owning the bench

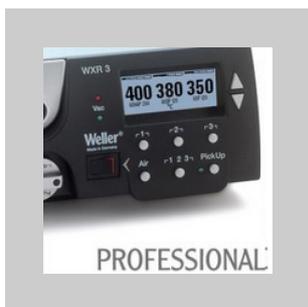

PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE