

WR 2000ER SET DSX120/WP65 230V UK F/G

2-Kanal-Reworkstation, 250 W (300 W)
Artikel Nr.: T0053380870N



Benefits

- › 2-Kanal Löt- und Entlötstation mit DSX 120 Entlötcolben mit Sicherheitsablage WDH 30 und WP 65 Lötcolben mit Sicherheitsablagen WDH 10
- › Reparaturset zum Löten und Entlöten




Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



Lötcolben

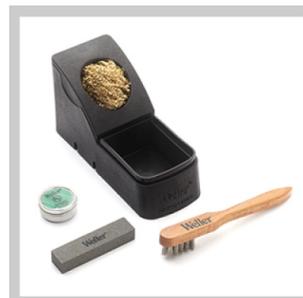

Reinigung



Vorheizplatten



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	273 x 235 x 102
Abmessungen L x B x H (Inch)	10,75 x 9,2 x 4,02
Gewicht (ca) in kg	6.7
Spannung	---
Leistung	250 W (300 W)
Kanäle	2
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	50 - 550
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	150 - 950
Temperaturgenauigkeit °C	±9
Temperaturgenauigkeit °F	±17
Temperaturstabilität °C	±2
Temperaturstabilität °F	±4
Potentialausgleichsbuchse	Über eine 3,5 mm Schaltklinkenbuchse (Grundzustand hart geerdet)
Display	---
Luftverbrauch l/min	---
Betriebsdruck in bar/psi	---
Fördermenge l/min	---
Unterdruck	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE