

# WXA 2010 HOT AIR STATION 230V UK F/G

2-Kanal-Heißluftstation, 200 W (255W)  
Artikel Nr.: T0053430399N



## Benefits

- › 2-Kanal-Versorgungseinheit mit Heißluftkolben WXHAP 200
- › Für den Betrieb mit externer Druckluft
- › Optimales Set für Heißluftarbeiten
- › Gleichzeitiger Betrieb von 2 Lötwerkzeugen


Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben

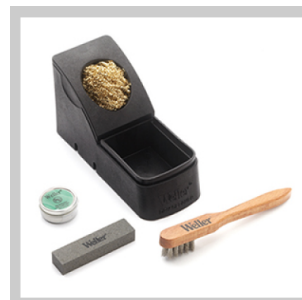

Reinigung



Vorheizplatten



### Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	174 x 154 x 135
Abmessungen L x B x H (Inch)	6,69 x 5,95 x 5,12
Gewicht (ca) in kg	4.0
Spannung	230 V
Leistung	200 W (255 W)
Kanäle	2
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	100 - 550
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	200 - 999
Temperaturgenauigkeit °C	±9
Temperaturgenauigkeit °F	±17
Temperaturstabilität °C	±2
Temperaturstabilität °F	±4
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite
Display	255 x 128 dots / Hintergrundbeleuchtung
Luftverbrauch l/min	20
Betriebsdruck in bar/psi	4,00 - 6,00 / 58 - 87
Fördermenge l/min	20
Unterdruck	---

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE