




Produktname | *Product name*: Powerbank wireless 8000mAh
 Artikelnummer | *Part Number*: 1700-0109
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810194
 Modellbezeichnung | *Model name*: 9060100PL
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 26.02.2019

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V1	Model name added	29.04.2019	LHE
V0	---	26.02.2019	LHE

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28

Zeichnung der Powerbank / Drawing of the power bank

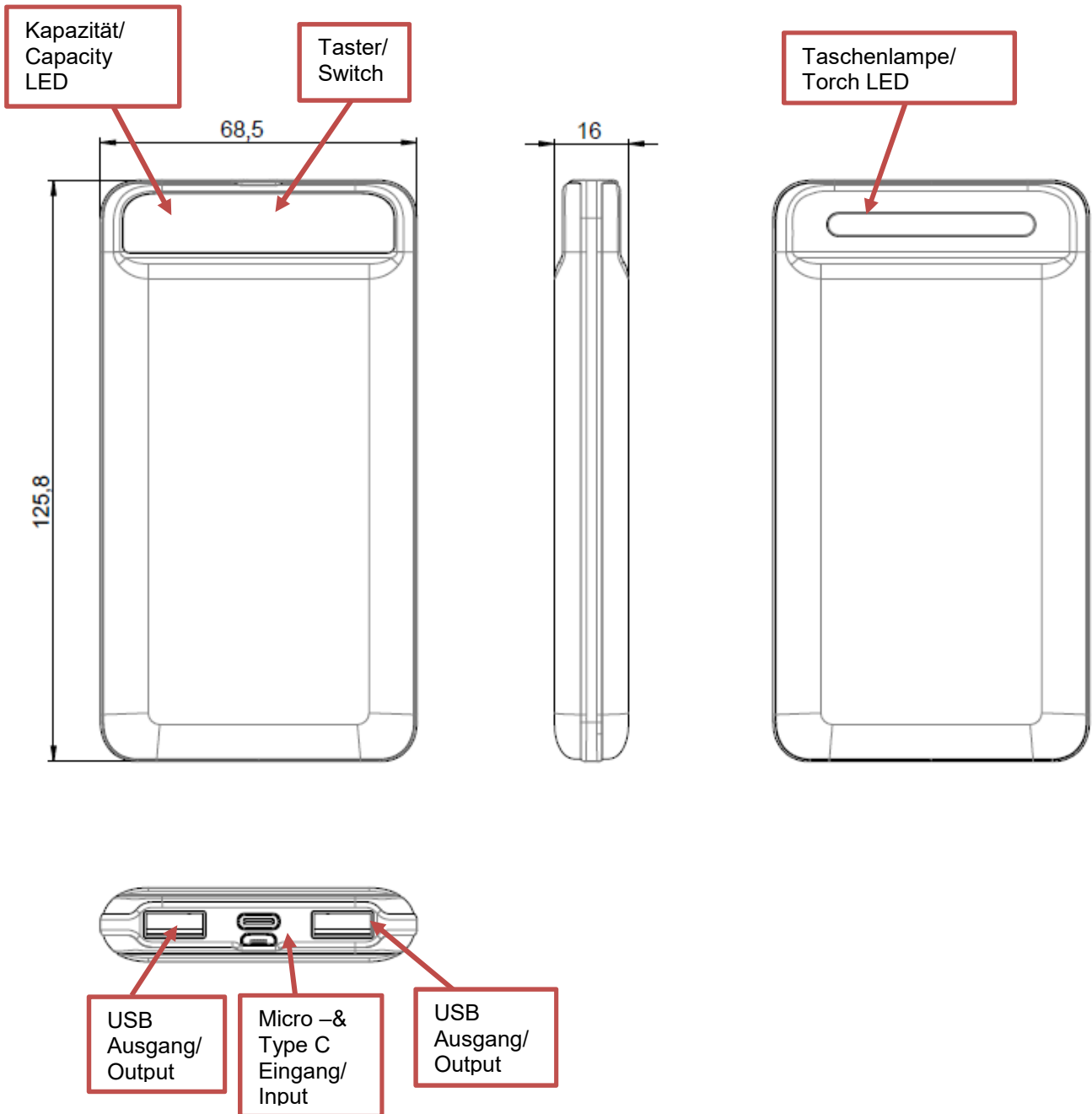

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Powerbank / Technical data of the power bank:



Gehäuse:		Housing:	
Farbe:	schwarz	Colour:	black
Material:	ABS+PC	Material:	ABS+PC
Eingang:		Input:	
-Micro USB Buchse		-Micro USB socket	
Eingangsspannung:	5 V \pm 0.25V	Input voltage:	5 V \pm 0.25V
Eingangsstrom:	max. 2000 mA	Input current:	max. 2000 mA
Ladezeit	ca. 4 h 30 min	Charging time:	approx.: 4 h 30 min
-Typ C Buchse		-Type C-socket	
Eingangsspannung:	5 V \pm 0.25V	Input voltage:	5 V \pm 0.25V
Eingangsstrom:	max. 2000 mA	Input current:	max. 2000 mA
Ladezeit	ca. 4 h 30 min	Charging time:	approx.: 4 h 30 min
Automatische Ladeabschaltung:	I <100mA	Auto. charge cut off:	I <100mA
Ausgang:		Output:	
-1 USB Typ A		-USB Type A	
Ausgangsspannung	5 V \pm 0.25V	Output voltage:	5 V \pm 0.25V
Ausgangsstrom	max. 2100 mA	Output current:	max. 2100 mA
-2 USB Typ A		-USB Type A	
Ausgangsspannung	5 V \pm 0.25V	Output voltage:	5 V \pm 0.25V
Ausgangsstrom	max. 2100 mA	Output current:	max. 2100 mA
-Drahtlose Ladung		-Wireless charging	
Ausgangsspannung	5V \pm 0.25V	Output voltage:	5V \pm 0.25V
Ausgangsstrom	max. 1000mA \pm 10%	Output current:	max. 1000mA \pm 10%
Ladeeffizienz:	<70%	Charging efficiency:	< 70%
Übertragungsabstand:	5-8mm	Transmission distance:	5-8mm
USB Widerstandsbeschaltung	Smart IC, Handy Dual-Role-Power, (DRP) mit Power-Role, Swap (PR_Swap)	USB Resistor network	Smart IC, smartphone Dual-Role-Power, (DRP) with Power-Role, Swap (PR_Swap)
Laden und Entladen gleichzeitig:	möglich	Charge and discharge at the same time:	possible
Fehlererkennung:	Kurzschluss/ Überstrom/ Tiefentladung/ Überladung	Error detection:	Short circuit/ over current/ deep discharge/ over charge
Anzeige:		Indication:	
-LED		-LED	
Anzahl LED:	4	Number of LED:	4
Ladung:	Anzeige der Kapazität in 25 % Schritten	Charge:	Shows capacity in 25 % steps
Akku voll:	Alle LEDs an	Battery full:	All LEDs on

Anzeige bei Tastendruck:	Anzeige der Kapazität in 25 % Schritten	Indication when button is pressed:	Shows capacity in 25 % steps
Licht:		Light:	
Licht Ein-/Ausschalten:	Taster 2mal schnell hintereinander drücken.	Turn light on/off	Press button 2 times in a short period.
Interne Zellen:		Internal cells:	
Zellentyp:	Prismatische Zelle	Cell type:	Prismatic cell
Zellenanzahl:	1	Number of cells:	1
Zellenkonfiguration:	1S1P	Cell configuration:	1S1P
Nominale Spannung:	3.7 V	Nominal voltage:	3.7 V
Kapazität:	8000 mAh	Capacity:	8000 mAh
Energiegehalt:	29.6 Wh	Energy:	29.6 Wh
Zellchemie:	Li-Polymer	Cell chemistry:	Li-Polymer
Lebenserwartung: (C>60% der Mindestkapazität)	>300 Zyklen	Life time expectance: (C>60% of min. capacity)	>300 cycles
Temperaturen:		Temperatures:	
-Betriebstemperatur:	10 - 45 °C	-operating temperature:	10 – 45 °C
Gewicht:	181g	Weight:	181g

Technische Daten des Micro USB Kabels / Technical data of the micro USB cable:



Eingangsstecker:	USB type A	Input plug:	USB type A
Ausgangsstecker:	Micro USB type B	Output plug:	Micro USB type B
Länge:	30cm ±10cm	Length:	30cm ±10cm
Farbe:	Schwarz	Colour:	Black
Kabel-Typ:	Ladekabel	Cable type:	charging cable
Gewicht:	9g	Weight:	9g
Material:	PVC	Material:	PVC

Allgemeine technische Daten / Common technical data:



Lagertemperatur:	-20 °C...40 °C	Storage temperature:	-20 °C...40 °C
Lagertemperatur:	-20°C...35°C (≤0.5 Jahre)	Storage temperature:	-20°C...35°C (≤0.5 years)
	-20°C...45°C (≤3 Monate)		-20°C...45°C (≤3 months)
	-20°C...45°C (≤1 Monat)		-20°C...45°C (≤1 month)
Lieferumfang:	- Powerbank - Micro USB Kabel - Mehrsprachige Bedienungsanleitung	Shipment:	- Powerbank - Micro USB cable - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box