


SOT 23 SMD Multiadapter



RE901

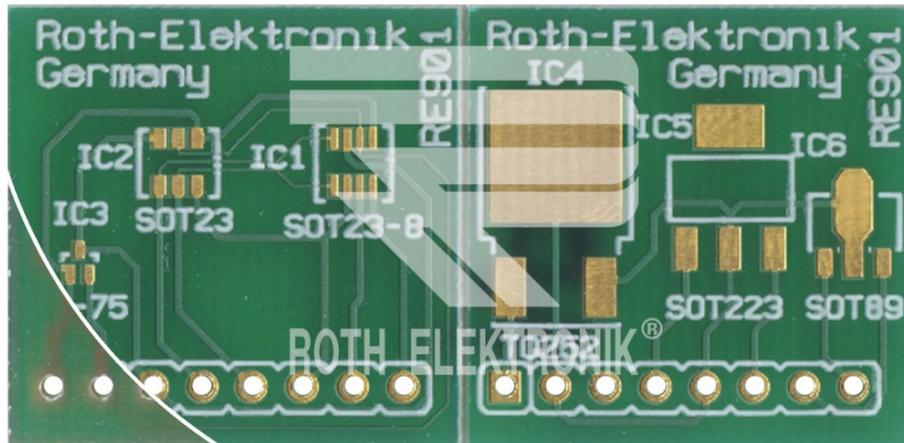

- Multiadapterplatine mit sechs Micro-Miniatur-Halbleiterschaltungen
- Epoxyd FR4 1,50 mm, einseitig 35 µm CU
- Komponentenseite chem. Nickel/Gold, Lötstopmmaske und Bestückungsdruck
- Zwanzig verschiedene, in der Tabelle aufgelistete Halbleitertypen können auf der Platine platziert werden
- 8-poliger Stiftleistenanschluß Raster 2,54 mm, Lochdurchmesser 1,00 mm
- Vorgeritzte Sollbruchstelle zum Trennen der Module
- Gerberdaten zur Herstellung der Lötstopmmaske und des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt
- Größe 22,86 x 46,72 mm

Layout	Pad Size	Pad Pitch	Größe	Konfiguration	Belegung
TO252	*	*	*	*	TO252
SOT223	*	*	*	*	SOT223
SOT89	*	*	*	*	SOT89A
SOT23	0,71 x 1,0 mm	0,95 mm	2,4 mm	2 Reihen x 3	SC59, SC74 SC74A, SMT3, SMT5, SMT6, SOT23, SOT23-5, SOT23-6
SOT23-8	0,46 x 1,1 mm	0,65 mm	2,4 mm	2 Reihen x 4	SC70, SC88A, SOT23-8, UMT3, UMT5, UMT6
SC75	*	*	*	*	EMT3, SC75