


Laborkarte



RE522-LF

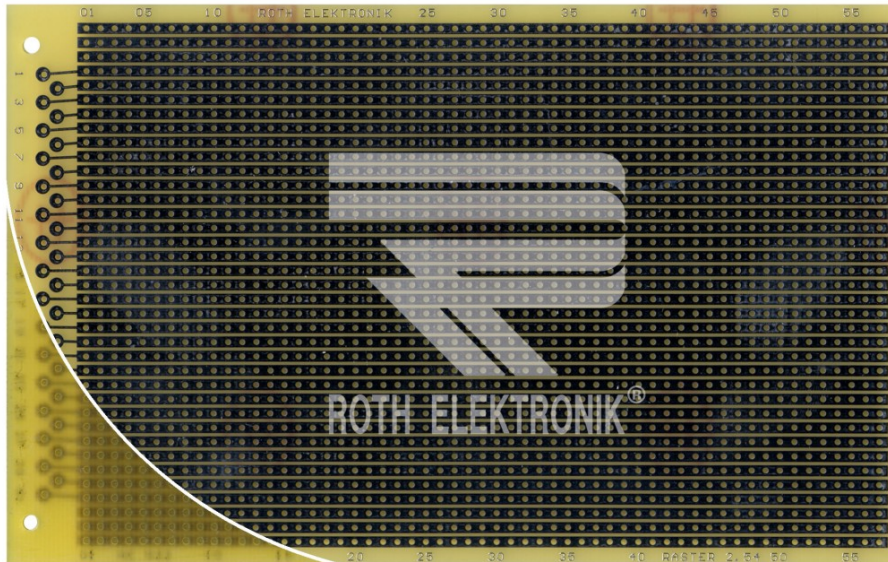

- Epoxyd FR4 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- heißverzinnt (HAL-leadfree)
- 37 Leiterbahnen mit 57 Bohrungen
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Steckverbinder 31-polig DIN 41617
- Größe 100 x 160 mm