


## Laborkarte



### RE524-LF

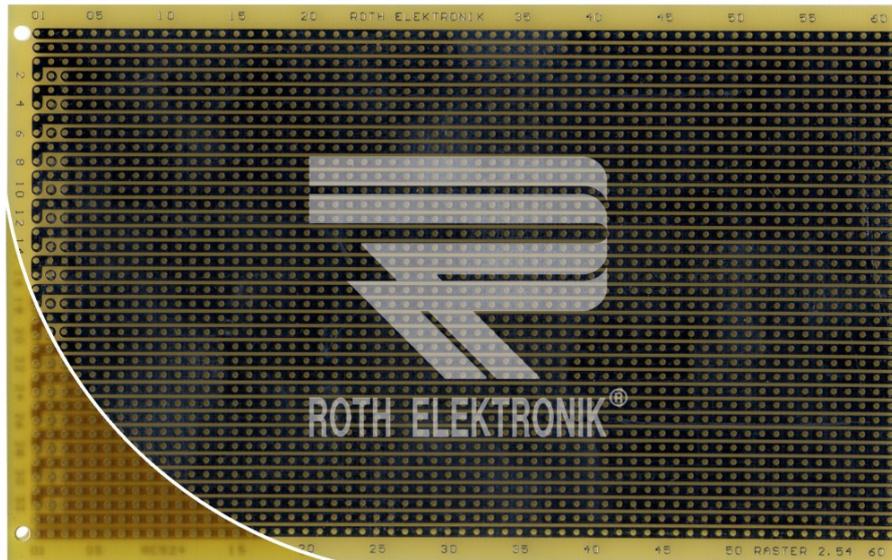

- Epoxyd FR4 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- heißverzinkt (HAL-leadfree)
- 36 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Steckverbinder 32-polig DIN 41612 Raster 5,08 mm Bauform D
- Größe 100 x 160 mm