

## Messschieber

mit Feststellschraube

### Ausführung:



DIN 862  
rostfreier Stahl  
Ablese­teile mattverchromt  
Vierfachmessung  
mit Gewindetabelle  
Verpackung: Kunstledertasche

## Vernier pocket caliper

with locking screw

### Techn. data:

DIN 862  
stainless steel  
satin chromed reading parts  
quadruple measurements  
with thread table  
including soft box

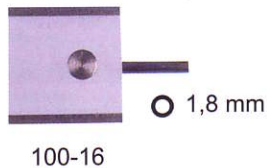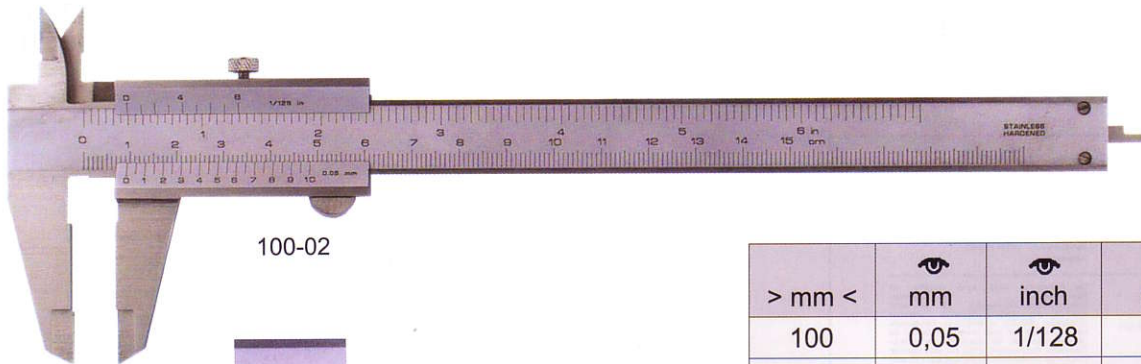

> mm <				No.
100	0,05	1/128	25	100-01
150	0,05	1/128	40	100-02
200	0,05	1/128	50	100-03
150	0,05	1/128	40	100-16

## Messschieber

mit Momentverstellung

### Ausführung:



DIN 862  
rostfreier Stahl  
Ablese­teile mattverchromt  
Vierfachmessung  
mit Gewindetabelle  
Verpackung: Kunstledertasche

## Vernier pocket caliper

with moment adjustment

### Techn. data:

DIN 862  
stainless steel  
satin chromed reading parts  
quadruple measurements  
with thread table  
including soft box

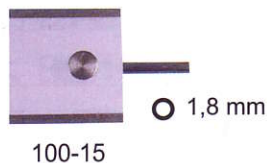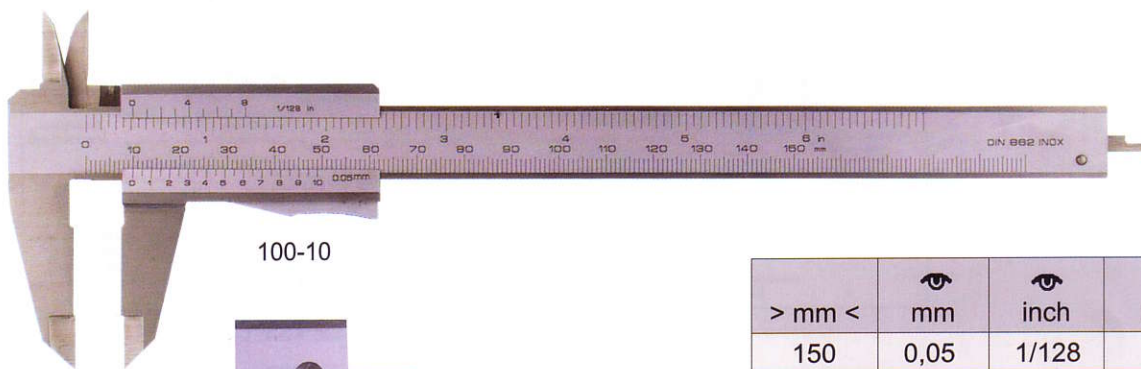

> mm <				No.
150	0,05	1/128	40	100-10
200	0,05	1/128	50	100-11
150	0,05	1/128	40	100-15

> mm <

Messbereich  
Ablesung  
Schnabellänge

Range  
Reading  
Length of jaws