


## ANP Pour vis cruciformes Phillips® - lames courtes

- Lame courte et manche boule pour travaux à dégagement limité.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.

ANP	Phillips® n°	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
ANP1X25	PH 1	4,5 x 25	36 x 56	81	38
ANP1X35	PH 1	4,5 x 35	36 x 56	91	39
ANP2X35	PH 2	6,0 x 35	36 x 56	91	44

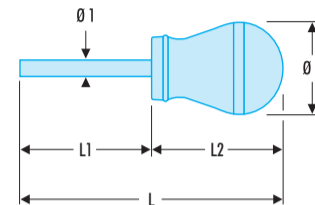


## ▶ Tournevis PROTWIST® pour vis Pozidriv®

### AND Pour vis cruciformes Pozidriv® - lames rondes

- Lames hexagonales : endurance et performances optimales.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.

AND	Pozidriv® n°	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
AND0X75	PZ 0	3,0 x 75	25 x 103	178	45
AND1X75	PZ 1	4,5 x 75	30 x 109	184	73
AND1X100	PZ 1	4,5 x 100	30 x 109	209	76
AND1X250	PZ 1	4,5 x 250	30 x 109	359	99
AND2X100	PZ 2	6,0 x 100	36 x 120	220	120
AND2X125	PZ 2	6,0 x 125	36 x 120	245	126
AND2X250	PZ 2	6,0 x 250	36 x 120	370	153
AND3X150	PZ 3	8,0 x 150	40 x 125	275	194
AND4X200	PZ 4	10,0 x 200	40 x 125	325	277

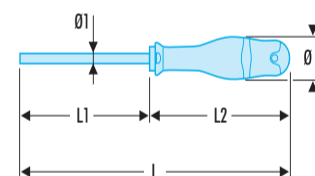

### AWD Pour vis cruciformes Pozidriv® - lames hexagonales

- Lames hexagonales : endurance et performances optimales.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.

AWD	Pozidriv® n°	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
AWD1X100	PZ 1	5,0 x 100	30 x 109	209	80
AWD2X125	PZ 2	6,0 x 125	36 x 120	245	130
AWD3X150	PZ 3	8,0 x 150	40 x 125	275	200
AWD4X200	PZ 4	10,0 x 200	40 x 125	325	280

