






Produktname | *Product name*: PL130B  
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0385  
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810396  
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 10.01.2020

| Version | Change                                | Date       | Name |
|---------|---------------------------------------|------------|------|
|         |                                       |            |      |
|         |                                       |            |      |
|         |                                       |            |      |
|         |                                       |            |      |
| V1      | <i>Suitable battery types changed</i> | 23.01.2020 | LHE  |
| V0      | ---                                   | 10.01.2020 | LHE  |

Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V8

## Leuchte / light

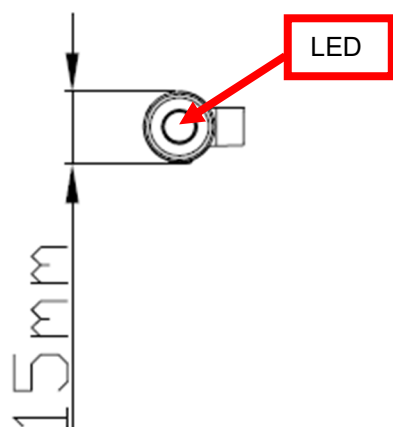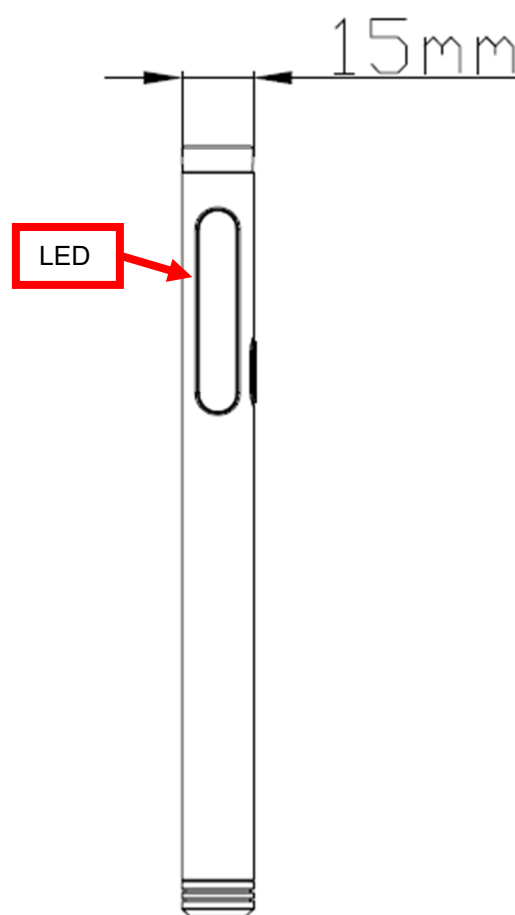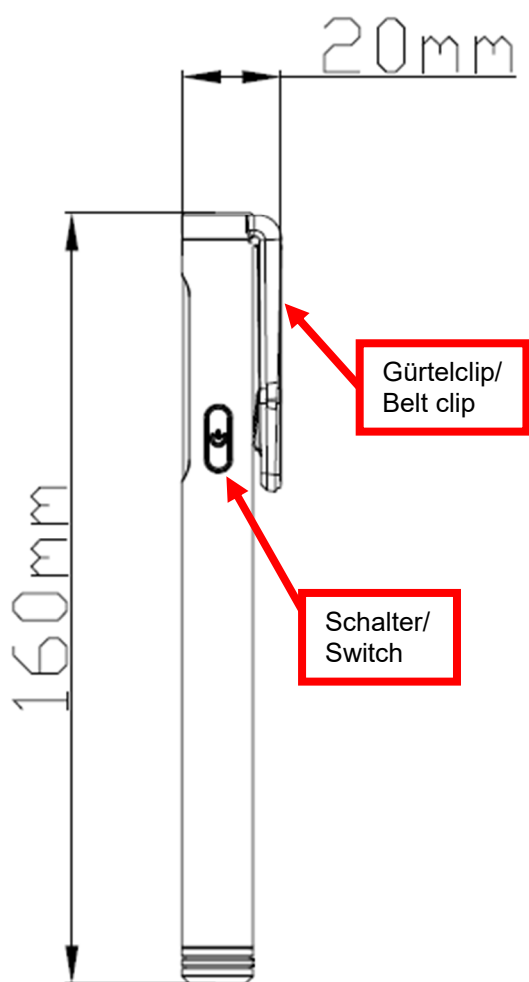

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

**Technische Daten der Leuchte / technical data of the light:**


|                          |                                         |                               |                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Haupt-LED-Leuchtmittel:  | 3W LED<br>(Weitwinkel-<br>ausleuchtung) | Main LED illuminant:          | 3W LED<br>(wide angle illumination)  |
| Zusatz-LED-Leuchtmittel: | 1W LED<br>(Weitwinkel-<br>ausleuchtung) | Additional LED<br>illuminant: | 1W LEDs<br>(wide angle illumination) |
| Schalterfunktion:        | 1. Zusatz-LED                           | Switch function:              | 1. Additional LED                    |
|                          | 2. Haupt-LED                            |                               | 2. Main LED                          |
|                          | 3. Aus                                  |                               | 3. Off                               |

|                                                                             |                       |                                                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Leuchtmittel:                                                               | Zusatz-LED            | Illuminant:                                                      | Additional LED         |
| Lichtstrom:<br>[Lumen]                                                      | 50lm                  | Luminous flux<br>(light output): [Lumen]                         | 50lm                   |
| Leuchtdauer:                                                                | ca. 7h                | Run time:                                                        | approx. 7h             |
| Leuchtweite:                                                                | 12m                   | Beam distance:                                                   | 12m                    |
| Maximale<br>Beleuchtungsstärke:<br>[Lux]                                    | 150lx (Abstand: 0.5m) | Peak beam illuminance:<br>[Lux]                                  | 150lx (Distance: 0.5m) |
| Risikogruppe<br>(EN 62471; Bewertet<br>nach DIN IEC/TR 62778<br>Anhang C.2) | 1                     | Risk group<br>(EN 62471; Assessed<br>with TR 62778 Annex<br>C.2) | 1                      |

|                                                                             |                       |                                                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Leuchtmittel:                                                               | Haupt-LED bei 100%:   | illuminant:                                                      | Main LED at 100%:      |
| Lichtstrom:<br>[Lumen]                                                      | 130lm                 | Luminous flux<br>(light output):<br>[Lumen]                      | 130lm                  |
| Leuchtdauer:                                                                | ca. 6h                | Run time:                                                        | ca. 6h                 |
| Leuchtweite:                                                                | 16m                   | Beam distance:                                                   | 16m                    |
| Maximale<br>Beleuchtungsstärke:<br>[Lux]                                    | 250lx (Abstand: 0.5m) | Peak beam illuminance:<br>[Lux]                                  | 250lx (Distance: 0.5m) |
| Risikogruppe<br>(EN 62471; Bewertet<br>nach DIN IEC/TR 62778<br>Anhang C.2) | 1                     | Risk group<br>(EN 62471; Assessed<br>with TR 62778 Annex<br>C.2) | 1                      |

|                                                                   |                                                                         |                                                                              |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Akku- / Batterietypen:                                  | 2x AAA Micro 1.5V Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)                 | <i>Suitable battery types:</i>                                               | 2x AAA Micro 1.5V batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)                |
| Weitere Merkmale:                                                 | Clip mit Magnet                                                         | <i>Further characteristics:</i>                                              | Clip with Magnet                                                       |
| Schutzart:                                                        | IP20                                                                    | <i>Ingress Protection Marking:</i>                                           | IP20                                                                   |
| Gehäusematerial:                                                  | ABS                                                                     | <i>Housing material:</i>                                                     | ABS                                                                    |
| Betriebstemperatur:                                               | -10°C...40°C                                                            | <i>Operating temperature:</i>                                                | -10°C...40°C                                                           |
| Lagertemperatur:                                                  | -10°C...50°C<br>(Nur Alkaline-Batterien)<br>-20°C...50°C<br>(Nur Lampe) | <i>Storage temperature:</i>                                                  | -10°C...50°C (only Alkaline batteries)<br>-20°C...50°C<br>(Torch only) |
| Empfohlene Lagerbedingungen:<br>(Nur Alkaline Batterie/Batterien) | Temperatur: 5...25°C<br>Luftfeuchtigkeit: 45...75%                      | <i>Recommended storage conditions:<br/>(Alkaline battery/batteries only)</i> | Temperature: 5...25°C<br>Rel. humidity: 45...75 %                      |
| Approbationen:                                                    | CE                                                                      | <i>Approvals:</i>                                                            | CE                                                                     |
| Gewicht:                                                          | 20g nur die Lampe<br>42g mit 2x Batterien<br>(wie oben beschrieben)     | <i>Weight:</i>                                                               | 20g only the torch<br>42g with 2x batteries<br>(as described above)    |
| Lieferumfang:                                                     | - 2x AAA Batterien<br>(wie oben beschrieben)<br>mit ANSMANN Label       | <i>Included in delivery:</i>                                                 | - 2x AAA batteries<br>(as described above)<br>with ANSMANN label       |
| Verpackung:                                                       | Farbige-Cartonbox-Verpackung                                            | <i>Package:</i>                                                              | Coloured-Carton-box                                                    |
|                                                                   | Display mit 16 Stück                                                    |                                                                              | Display with 16 pcs.                                                   |