

## Produktinformation

# 77 32 115 ESD

## Elektronik-Seitenschneider ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Spitzer Kopf, mit kleiner Facette
- Schneidhärte ca. 60 HRC
- Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
- Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC
- Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau
- Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet




### Allgemein

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Artikel-Nr. | 77 32 115 ESD                |
| EAN         | 4003773025122                |
| Kopf        | spiegelpoliert               |
| Griffe      | mit Mehrkomponenten-Hüllen   |
| Gewicht     | 70 g                         |
| Abmessungen | 115 x 67 x 17 mm             |
| Norm        | DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5 |
| Reach       | Nein                         |
| RohS        | Nein                         |

### Technische Attribute

|   |                |
|---|----------------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 1,0 mm       |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 0,5 mm       |
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)      | Ø 0,3 – 1,3 mm |
| Backenlänge (B)                               | 14 mm          |
| Backendicke (am Gelenk) (D)                   | 7 mm           |
| Kopfbreite (A)                                | 11 mm          |
| ESD   | Ja             |

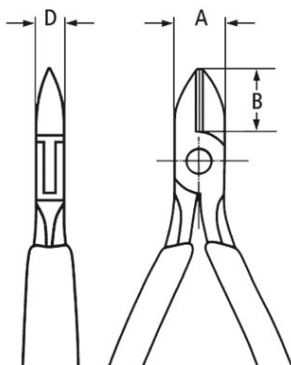



| <b>Klassifikation</b> |  |
|-----------------------|--|
| eCl@ss 5.1.4          | 21040302                                 |
| ETIM 5.0              | EC000165                                 |
| ETIM 6.0              | EC000165                                 |
| proficl@ss 6.0        | AAA949c004                               |
| UNSPSC 13.1           | 27112149                                 |
| <b>Ersatzteile</b>    |  |
| 35 99 01              | Ersatz-Federn für Elektronikzangen, (2x) |

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*