

Produktinformation

86 05 250 T

Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug




- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	86 05 250 T
EAN	4003773080138
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	500 g
Abmessungen	250 x 58 x 23 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (B2)	8,0 mm
Gelenkdicke (B3)	14,0 mm
Spitzendicke (B1)	8,0 mm
Einstellpositionen	19
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 2 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	52 mm

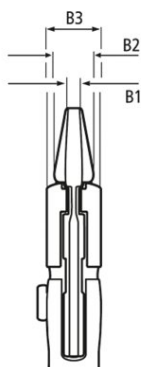

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Zubehör

86 09 250 V01	Schonbacken für 86 XX 250, 3 Paar
---------------	-----------------------------------

Ersatzteile

87 09 01	Ersatzteilsortiment Verstellung für 86/87 XX 250/300 (ohne 87 2X XXX),
----------	--

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten