










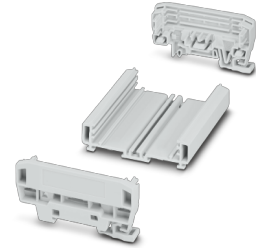



-  Beachten Sie auch die Angaben unter phoenixcontact.net/qr/... unter der jeweiligen Artikelnummer.
-  Also observe the specifications at phoenixcontact.net/qr/... under the respective item number.
-  Tenez compte également des remarques se trouvant à l'adresse phoenixcontact.net/qr/..., sous la référence de l'article concerné.
-  Osservare anche le indicazioni fornite alla pagina phoenixcontact.net/qr/... al codice articolo corrispondente.
-  Observe asimismo las especificaciones que hallará en phoenixcontact.net/qr/... bajo el código de artículo correspondiente.
-  Observe também as informações contidas em phoenixcontact.net/qr/... sob o respectivo código.
-  Lütfen ayrıca phoenixcontact.net/qr/... adresinde ilgili ürün numarası altında belirtilen teknik özellikleri de dikkate alın.
-  Также соблюдать требования на сайте phoenixcontact.net/qr/... за соответствующим Артикул №.
-  Przestrzegać również informacji dostępnych na stronie phoenixcontact.net/qr/... pod danym numerem artykułu.
-  另请参照phoenixcontact.net/qr/...上相应项目编号下的技术规格。
-  phoenixcontact.net/qr/... の各注文番号にある仕様も順守してください。

- DE Montageanleitung
- EN Assembly Instructions
- FR Instructions de montage
- IT Istruzioni di montaggio
- ES Instrucciones de montaje
- PT Instrução de montagem
- TR Montaj talimatları
- RU Инструкция по монтажу
- PL Instrukcja montażu
- ZH 安装说明
- JA 組立て手順




UM-BASIC - KIT - B72 - L60 - 7035	1300344
UM-BASIC - KIT - B72 - L80 - 7035	1300345
UM-BASIC - KIT - B72 - L100 - 7035	1300346
UM-BASIC - KIT - B72 - L120 - 7035	1300347
UM-BASIC - KIT - B72 - L150 - 7035	1300348
UM-BASIC - KIT - B72 - L180 - 7035	1300349
UM-BASIC - KIT - B72 - L200 - 7035	1300350
UM-BASIC - KIT - B72 - L250 - 7035	1300351
UM-BASIC - KIT - B108 - L60 - 7035	1300352
UM-BASIC - KIT - B108 - L80 - 7035	1300353
UM-BASIC - KIT - B108 - L100 - 7035	1300354
UM-BASIC - KIT - B108 - L120 - 7035	1300355
UM-BASIC - KIT - B108 - L150 - 7035	1300356
UM-BASIC - KIT - B108 - L180 - 7035	1300357
UM-BASIC - KIT - B108 - L200 - 7035	1300358
UM-BASIC - KIT - B108 - L250 - 7035	1300359
UM-BASIC - KIT - B122 - L60 - 7035	1300360
UM-BASIC - KIT - B122 - L80 - 7035	1300361
UM-BASIC - KIT - B122 - L100 - 7035	1300362
UM-BASIC - KIT - B122 - L120 - 7035	1300363
UM-BASIC - KIT - B122 - L150 - 7035	1300364
UM-BASIC - KIT - B122 - L180 - 7035	1300365
UM-BASIC - KIT - B122 - L200 - 7035	1300366
UM-BASIC - KIT - B122 - L250 - 7035	1300367
UM-PRO - KIT - B72 - L60 - 7035	1310823
UM-PRO - KIT - B72 - L80 - 7035	1310926
UM-PRO - KIT - B72 - L100 - 7035	1310928
UM-PRO - KIT - B72 - L120 - 7035	1310929
UM-PRO - KIT - B72 - L150 - 7035	1310930
UM-PRO - KIT - B72 - L180 - 7035	1310932
UM-PRO - KIT - B72 - L200 - 7035	1310933
UM-PRO - KIT - B72 - L250 - 7035	1310935
UM-PRO - KIT - B108 - L60 - 7035	1310938
UM-PRO - KIT - B108 - L80 - 7035	1310939
UM-PRO - KIT - B108 - L100 - 7035	1310941
UM-PRO - KIT - B108 - L120 - 7035	1310942
UM-PRO - KIT - B108 - L150 - 7035	1310946
UM-PRO - KIT - B108 - L180 - 7035	1310948
UM-PRO - KIT - B108 - L200 - 7035	1310949
UM-PRO - KIT - B108 - L250 - 7035	1310953
UM-PRO - KIT - B122 - L60 - 7035	1310981
UM-PRO - KIT - B122 - L80 - 7035	1310983
UM-PRO - KIT - B122 - L100 - 7035	1310984
UM-PRO - KIT - B122 - L120 - 7035	1310987
UM-PRO - KIT - B122 - L150 - 7035	1310988
UM-PRO - KIT - B122 - L180 - 7035	1310989
UM-PRO - KIT - B122 - L200 - 7035	1310990


Italiano

 **AVVERTENZA:** Le custodie devono essere equipaggiate e collegate esclusivamente da personale elettrotecnico specializzato.
 Si consiglia di utilizzare i prodotti con massimo 50 V DC e 3 A per polo.


Français

 **AVERTISSEMENT :** L'équipement et le raccordement des boîtiers doivent être confiés exclusivement à un personnel spécialisé en électrotechnique.
 Nous recommandons d'utiliser les produits avec au maximum 50 V DC et 3 A par pôle.


English

 **WARNING:** The housings may be assembled and connected only by electrical engineering technicians.
 We recommend using the products at a maximum of 50 V DC and 3 A per terminal.


Deutsch

 **WARNUNG:** Die Gehäuse dürfen ausschließlich durch elektrotechnisches Fachpersonal bestückt und angeschlossen werden.
 Wir empfehlen eine Verwendung der Produkte bei maximal 50 V DC und 3 A pro Anschlusspol.


Русский

 **ОСТОРОЖНО:** Оснащение и подключение корпусов должны выполнять только квалифицированные специалисты по электротехническому оборудованию.
 Мы рекомендуем использование изделий при макс. 50 В пост. тока и 3 А на присоединяемый полюс.


Türkçe

 **UYARI:** Muhafazalar yalnızca elektrik mühendisi teknik uzmanlarca birleştirilmeli ve bağlanmalıdır.
 Ürünlerin klemens başına maksimum 50 V DC ve 3 A ile kullanılmasını tavsiye ederiz.


Português

 **ATENÇÃO:** Os corpos somente devem ser montados e conectados por pessoal qualificado em eletrotécnica.
 Recomendamos o uso destes produtos com, no máximo, 50 V DC e 3 A por cada polo de conexão.


Español

 **ADVERTENCIA:** Las carcasas únicamente deberán ser abiertas, equipadas y conectadas por personal cualificado en electrotecnia.
 Recomendamos utilizar estos productos con un máximo de 50 V CC y 3 A por cada polo de conexión.


日本語

 **警告:**ハウジングの組み立ておよび接続は、電気工学者のみが行うことができます。
 当製品は各端子において最大50 V DC / 3 Aでの使用をお勧めします。

中文

 **警告:** 仅允许由电气工程技术人员组装和连接外壳。
 我们建议在每个端子最高50 V DC和3 A的情况下使用产品。

Polski

 **OSTRZEŻENIE:** Obudowy mogą być montowane i podłączane wyłącznie przez elektryka.
 Zalecamy stosowanie produktów przy maks. 50 V DC i 3 A na każdy biegun przyłączeniowy.