




Produktname | *Product name*: HD120B  
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0442 / 1600-0489 / 1600-0357 / 1600-0490  
 1600-0442-01 / 1600 0442-02 / 1600-0442-03 / 1600-0442-04  
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-ML-810668 / 810833 / 810841  
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 10.02.2021

Version	Change	Date	Name
V5	1600-0442-03 / -04 added, with Display	14.03.2023	CWE
V4	1600-0442-01 / -02 added : with Display	14.02.2022	LHE
V3	1600-0490 added : with RFID protection	08.02.2022	LHE
V2	Article number added 1600-0490 (product without display)	10.01.2022	LHE
V1	Added the different article numbers	10.01.2022	LHE
V0	---	10.02.2021	LHE

Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V5

## Kopflampe / Headlight

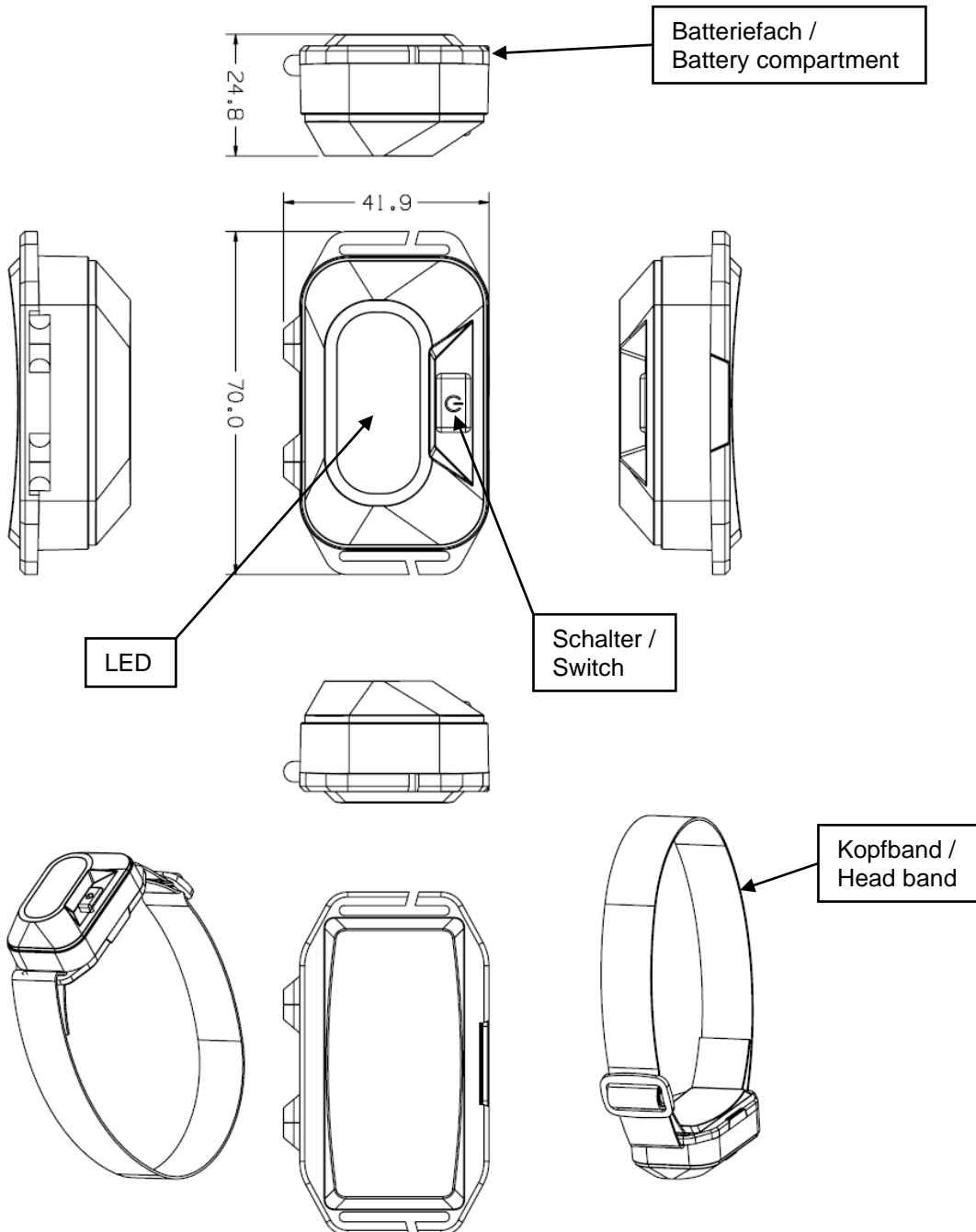

**Technische Daten der Leuchte / technical data of the light:**



LED-Leuchtmittel:	1 W COB LED (Weitwinkelausleuchtung)		LED illuminant:	1 W COB LED (wide angle illumination)	
Schalterfunktion:	1. Hohe Leistung		Switch function:	1. High power	
	2. Niedrige Leistung			2. Low power	
	3. Stroboskop			3. Strobe	
	4. Aus			4. Off	
Leuchtmittel-Leistung:	Hohe:	Niedrige:	Illuminant power:	High:	Low:
Lichtstrom: [Lumen]	125 lm	37 lm	Luminous flux (light output):[Lumen]	125 lm	37 lm
Leuchtdauer:	ca. 4 h 45 min	ca. 15 h	Run time:	approx. 4 h 45 min	approx. 15 h
Leuchtweite:	14 m	8 m	Beam distance:	14 m	8 m
Maximale Lichtstärke: [Candela]	52 cd	17 cd	Peak beam / luminous intensity: [Candela]	52 cd	17 cd
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	52 lx (Abstand: 1m)	17 lx (Abstand: 1m)	Peak beam illuminance: [Lux]	52 lx (Distance: 0.5m/1m)	17 lx (Distance: 0.5m/1m)
Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	2	2	Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	2	2
Benötigte Batterien:	3 x AAA Micro 1.5V Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)		Required batteries:	3 x AAA Micro 1.5V batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)	
Schutzart des Gehäuses:	IPx2		Degree of protection by the enclosure:	IPx2	
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff		Housing material:	ABS plastic	
Betriebstemperatur:	-10°C...25°C		Operating temperature:	-10°C...25°C	
Lagertemperatur:	-10°C...50°C (Nur Alkaline Batterien) -20°C...70°C (Nur Lampe)		Storage temperature:	-10°C...50°C (Alkaline batteries only) -20°C...70°C (Torch only)	
Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien)	Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75%		Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only)	Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 %	
Approbationen:	CE		Approvals:	CE	
Gewicht:	26,5 g nur die Lampe 49 g mit 3x Batterien (wie unten beschrieben)		Weight:	26.5 g only the torch 49 g with 3 x batteries (as described below)	
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leuchte</li> <li>- 3x Batterien (wie oben beschrieben, aber mit ANSMANN Alkaline Label)</li> <li>- Kopfband</li> <li>- Mehrsprachige Bedienungs-anleitung</li> </ul>		Included in delivery:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luminary</li> <li>- 3x batteries (as described above, but with ANSMANN alkaline label)</li> <li>- Kopfband</li> <li>- Multilingual operating instruction</li> </ul>	
Verpackung:	Blister-Verpackung Display 2x6= 12 stk Bei der Artikelnummer 1600-0490 kein Display, sondern nur Exportkarton und mit RFID Sicherung		Package:	Blister shell Display 2x6= 12 pcs 1600-0490 = no Display, only export box and with RFID protection	