


## 1,8m RJ45 auf DB9 Cisco Konsolen Management Router Kabel - St/Bu

Produkt-ID: DB9CONCABL6

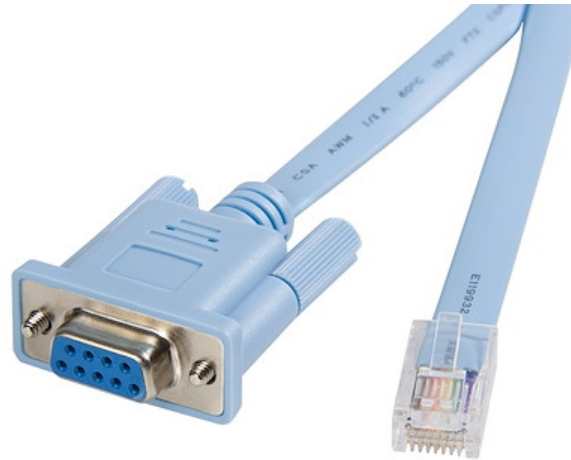

Das 1,8 m lange Cisco Konsolenmanagementkabel DB9CONCABL6 ist als Ersatzkabel für die Verwendung mit verschiedenen Cisco-Routern, einschließlich der Serien 600, 800, 1600 und 1700, konzipiert.

Das Cisco Konsolenmanagementkabel von StarTech.com entspricht der Cisco Teilenummer: CAB-CONSOLE-RJ45 und dem AIR-CONCAB1200-Konsolenkabel für die Plattformen 1130AG, 1200, 1230AG und 1240.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Verbinden Sie Ihr Cisco-Gerät (Switch, Router, Firewall usw.) mit PC oder Laptop für Neuprogrammierung und Aktualisierung des Cisco-Geräts

### Merkmale

- 1x RJ-45-Stecker
- 1x DB-9-Buchse

- Kompatibel mit Cisco-Geräten

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	8
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - RJ-45
Steckverbinder B	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

---

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Blau
Drahtstärke	24 AWG
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.1 ft [1.8 m]
Produktbreite	1.3 in [3.3 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	3.2 oz [90.0 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	0.1 in [1.6 mm]
Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]

Pakethöhe 8.7 in [22.0 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 3.5 oz [100.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 1,8 m langes  
RJ45-auf-DB9-Konsolenmanagementrouterkabel -  
Stecker/Buchse

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.