


3 m Laptop Stromkabel, Eurostecker auf C7 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook/Laptop Netzkabel, Kaltgerätekabel, Ersatz Laptop Ladekabel / Ladegerät Kabel

Produkt-ID: 752E-3M-POWER-LEAD

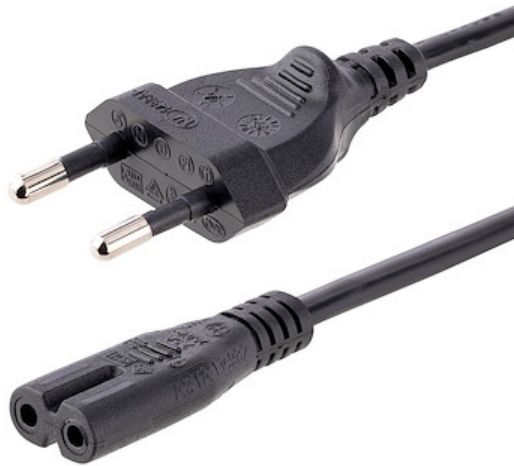

Das 3 m lange Laptop Stromkabel 752E-3M-POWER-LEAD verfügt über einen Eurostecker (CEE 7/16 Alternative II) und einen nicht polarisierten IEC 60320 C7. Es ist ein geeignetes Ersatz Stromkabel für ein Lenovo, IBM oder andere kompatible Laptop Netzteile, die über einen C8 Anschluss verfügen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **AC STROMKABEL:** Dieses 3 m lange 18AWG (0,75mm²) flexible Laptop Stromkabel mit Eurostecker und IEC 60320 C7 Stecker eignet sich für Netzteile, die mit C8 Buchse ausgestattet sind | Einsatz am Arbeitsplatz/Heimbüro | Schutzklasse: 250V bei 2,5A
- **LEISTUNG UND SICHERHEIT:** Vollständig vergossene Zugentlastungen für Haltbarkeit | VDE zugelassenes Kabel | Brandschutzklasse: VW-1 | Schutzklasse des Mantels: H03VVH2-F | 2-adriges Notebook Stromkabel aus 100% Kupferdraht gefertigt

- **SPEZIFIKATIONEN:** 3 m Stromkabel | Eurostecker auf IEC 60320 C7 | 18AWG | 250V 2.5A (Max) | Mantelmaterial: PVC | Mantelabmessungen: 3.4x5.6 mm | Farbe: Schwarz | Temperaturbereich: -10 bis 35
- **KOMPATIBILITÄT:** AC Stromkabel Eurostecker funktioniert mit europäischen Steckdosen | IEC 60320 Stecker auf C7 funktioniert mit C8 Netzteilen für Laptops/Notebooks, Monitoren, Scannern, Druckern und mehr | Ersatz Laptop Stromkabel/Netzkabel
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses Laptop Ladekabel Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	2
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandssklasse	Klasse VW-1e

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - CEE 7/16 Strom (Europlug)
Steckverbinder B	1 - IEC 60320 C7 Strom (unpolarisiert)

Strom

Eingangsspannung	250 AC
Eingangsstrom	2.5 A

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 to 35°C (14 to 95°F)
Lagertemperatur	-15 to 70°C (5 to 158°F)
Feuchtigkeit	5 % RH ~ 95 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

Drahtstärke	0.75mm ²
Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Produktlänge	1.4 in [3.5 cm]
Produktbreite	118.1 in [300.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	4.5 oz [127.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.7 in [14.5 cm]
Paketbreite	11.4 in [29.0 cm]
Pakethöhe	1.6 in [4.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.8 oz [135.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3m Standard Laptop Stromkabel - EU auf C7
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.