

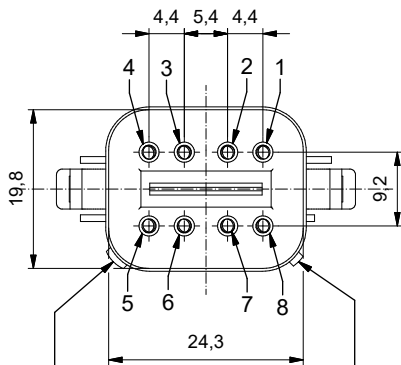


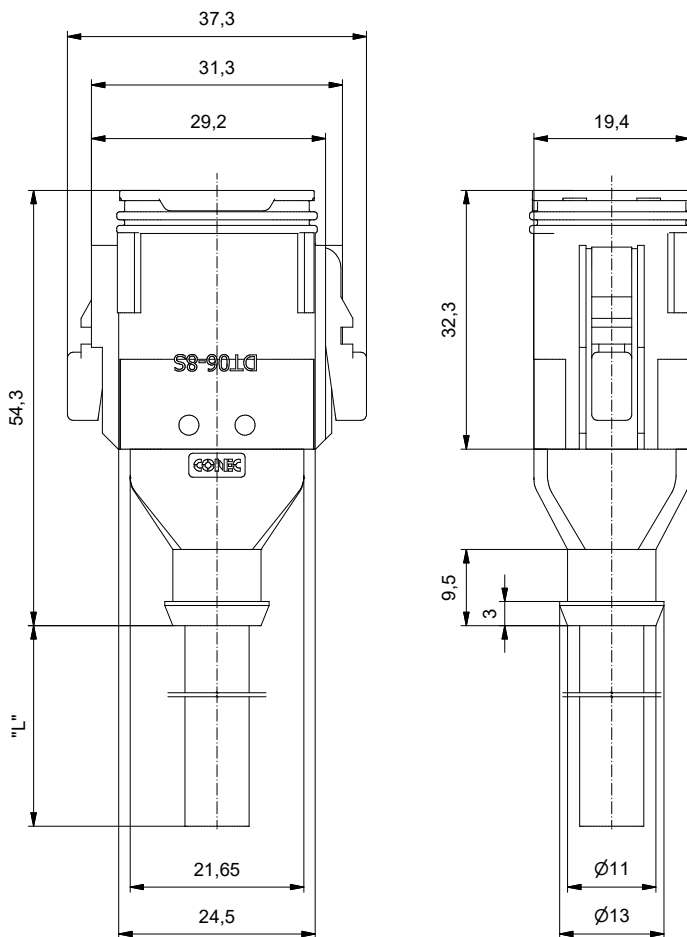

Encoding/Kodierung
Typ "A"

Encoding/Kodierung
Typ "A"

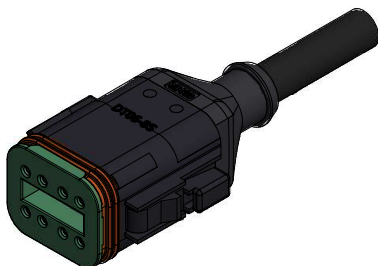

(d) Technical specification:

Technische Daten:

Rated voltage/ Bemessungsspannung:	max. 230 V AC/DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	6 A at 40 °C 6 A bei 40 °C
Degree of protection/ Schutzart:	IP67/IP69K, in mated condition/ IP67/IP69K im gesteckten Zustand
Temperature range	-40 °C ... +85 °C
Connector/ Umgebungstemperatur Stecker:	
Temperature range	fixed/ -40 °C... +80 °C fest:
Wire/ Umgebungstemperatur Leitung:	moved/ -25 °C... +80 °C bewegt:
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100
Wire cross section/ Anschlussquerschnitt:	0,75 mm ²
Housing/ Gehäuse:	Deutsch, DT06-8SA-CE02, black / schwarz

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Copper alloy/ Kupferlegierung
Contact carrier/ Kontaktträger:	Thermoplastic/ Thermoplastik
Contact plating/ Kontaktoberfläche:	Ni
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/ schwarz
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon

Contact assignment/

Kontaktbelegung:

green/grün	1
brown/braun	2
white/weiß	3
pink/rosa	4
grey/grau	5
yellow/gelb	6
blue/blau	7
red/rot	8

Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung	Cable Length "L"/ Kabellänge:	Cable/ Kabel:
55-00526	DT06-8AS-A/K1/0.75/2m	2,0m	PUR, schwarz / black 8x0.75mm ² , Kabel / cable: 781-K17800
55-00527	DT06-8AS-A/K1/0.75/5m	5,0m	
55-00528	DT06-8AS-A/K1/0.75/10m	10,0m	
55-xxxxx	DT06-8AS-A/K1/0.75/..m	...m	

tolerance of cable/ Kabeltoleranz:	(d) L ≤ 5m: L + 50mm L > 5m: L + 1%	dim. in mm	DT06 - 8pos. Plug Valve Connector DT06 - 8pol. Ventilstecker	
general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ± 5°	Date/Datum 02.03.2015 Name Strackerjahn		
Index: d Ä6427 13.12.16 K.H.	Scale/Maßstab: 1,5 : 1 (1:1)	drawn/ gez. 17.04.2015 appd./ gepr. Koch		
Status: Freigegeben			dwg no / Z.-nr.: 55K1A082	DIN- A3
RoHS compliant/konform				1 / 1

CONEC