

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalertragung vorbehalten.

Materials/

Werkstoffe:

Sealing/




Elastomere

Dichtung:

 
Socket housing/

CuZn, Ni

Flanschgehäuse:

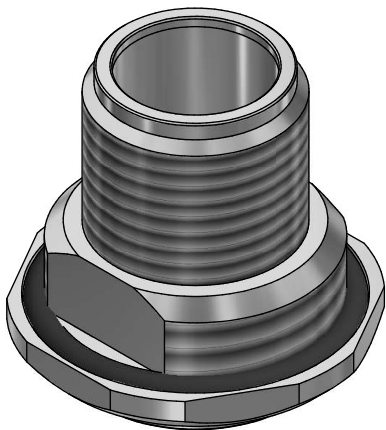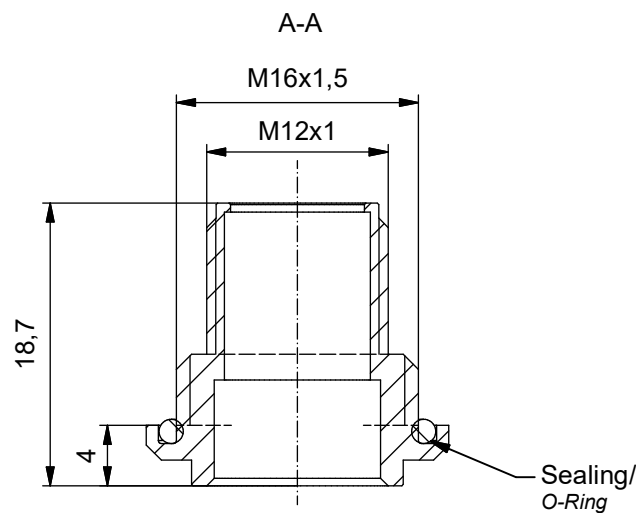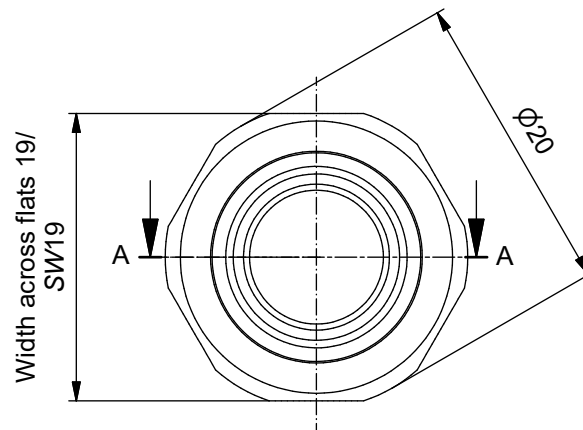

Conec part no./ Conec Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Note/ Bemerkung
43-04211	Flansch M12x1 BW 6mm Stecker	with Sealing/ mit O-Ringe

					dim. in mm		Male socket M12x1 , backmounting 6mm, with sealing				
general tolerance/ Allgemeintoleranz:			0 ± 0,50 mm		Date/Datum		Name		Flansch M12x1 Stecker, Hinterwandmontage 6mm, mit O-Ringe		
			0,0 ± 0,25 mm		drawn/ gez.		19.01.2021			Bludau	
			0,00 ± 0,10 mm		appd./ gepr.		19.01.2021			Fischer	
			± 1,5°								
Index: a Original			scale/Maßstab:				dwg no / Z.-nr.:		43K1A5253	DIN- A4	
RoHS & REACH compliant/konform							see table		1 / 1		