
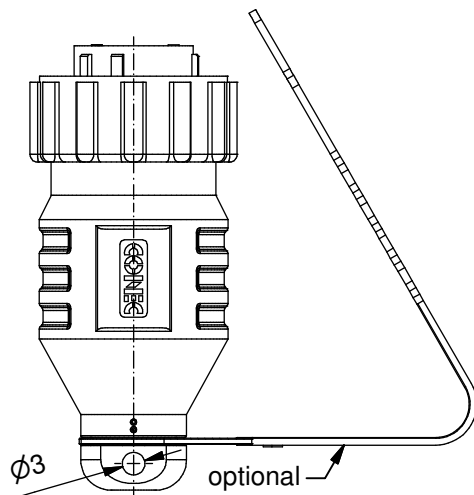
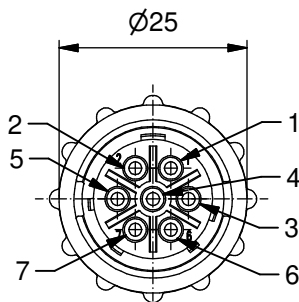


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

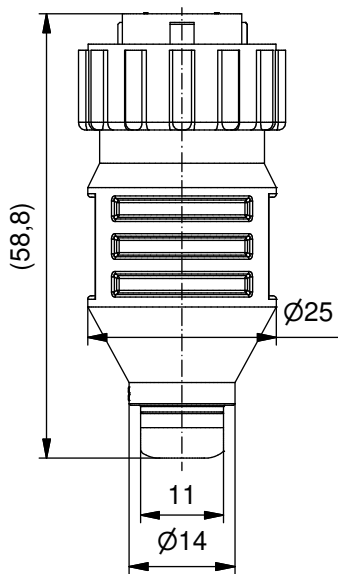

Technical specification/

Technische Daten:

Degree of protection/ Schutzart:	IP67 in mated condition/ IP67 im gesteckten Zustand
Temperature range	-40 °C ... +105 °C
Connector/ Umgebungstemperatur Stecker:	
Housing/ Gehäuse:	CPC Size 13-9 211399-1 black/ schwarz

Materials/

Werkstoffe:

Contact carrier/ Kontaktträger:	Thermoplastic/ Thermoplastik
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/ schwarz
Loop/ Schlaufe:	TPU-V

Installation specification/

Montagedaten:

Max. torque (for locking and unlocking bajonet)/ Max. Drehmoment (für Ver- und Entriegeln des Bajonetts):	1,13 Nm
---	---------




Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:
55-40028	CPC13-7S-A/AS

tolerance of cable/
Kabeltoleranz:

general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm * ± 5°
--	---

Index: a Original
Status: Freigegeben
RoHS compliant/konform

 scale/Maßstab:
1 : 1
(Div.)



dim. in mm

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	18.09.19	Henneboel
appd./ gepr.	30.09.19	Strakerjahn

CONEC®

CPC 13-7S
CPC-Connector termination plug
CPC-Steckverbinder Abschlussstecker

dwg no / Z.-nr.:	55K1A857	DIN- A4
		1 / 1