
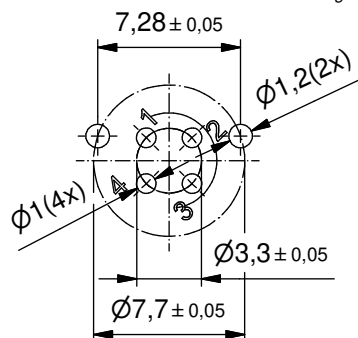
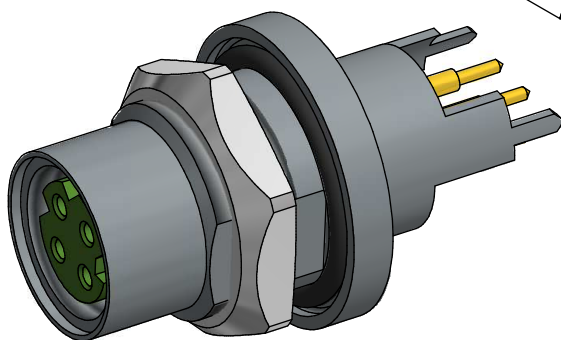
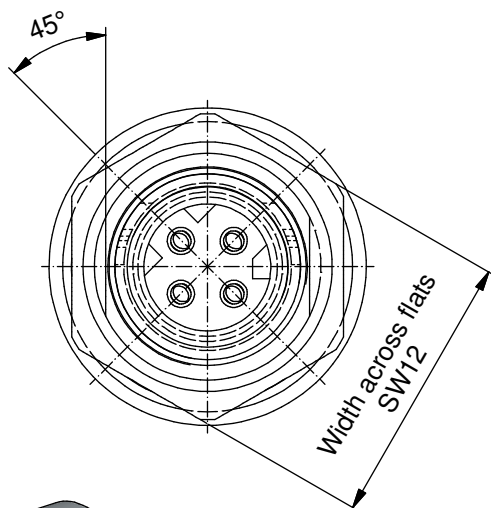


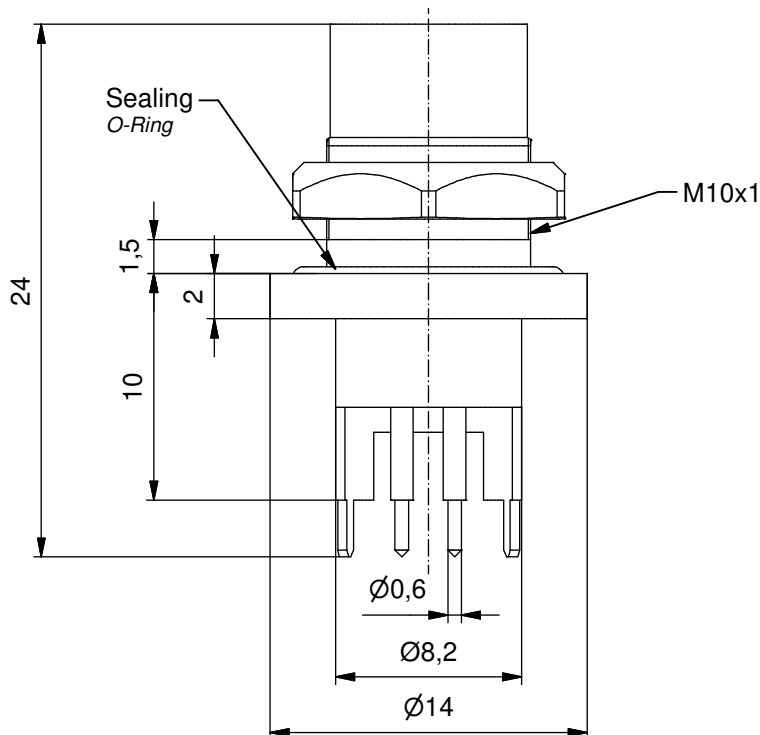

Technical specification:

Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung:	50 V / 60 V
IEC 61076-2-114	
Current rating/ Strombelastbarkeit:	4 A / 40°C
IEC 61076-2-114	
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Degree of protection/ Schutzart:	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-25°C ... +80°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	
Transmission characteristics/ Übertragungs- eigenschaften:	ISO 11801 Cat 5e

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0
Sealing/ Dichtung:	FPM, NBR
Counter nut/ Kontermutter:	CuZn, Ni
Socket housing/ Flanschgehäuse:	CuZn, Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec	Torque wrench/ Drehmomentschlüssel:
Installation tool/ Montagewerkzeug:	36-000200
	Insert across flats12/ Steck einsatz SW12:
	36-000470
Installation hole/ Einbauöffnung:	See fig.1 42K1A1119 siehe Fig.1 42K1A1119

Item No. Art.-Nr. :	Description/ Bezeichnung:	Height/ Höhe:
42-01697	SAL - 8D - FKH4 - P10 - 10	10mm

		dim. in mm	
general tolerance/ Allgmeintoleranz:	0	± 0,50mm	
	0,0	± 0,25mm	
	0,00	± 0,10mm	
	*	± 1,5°	
Index: b Ä6863 fro 14.09.17	scale/Maßstab:		
Status: InBearbeitung	3:1		
RoHS & REACH compliant/konform			

drawn/ gez.	Date/Datum	Name
appd./ gepr.	06.07.16	Fromm
	06.07.16	Christen



Female Socket M8x1 axial, dip solder Flanschbuchse M8x1 axial print		
dwg no / Z.-nr.:	42K1A1445	DIN- A4
		1 / 1