




TH380

PATENTED IP20

2 - 3 Poli

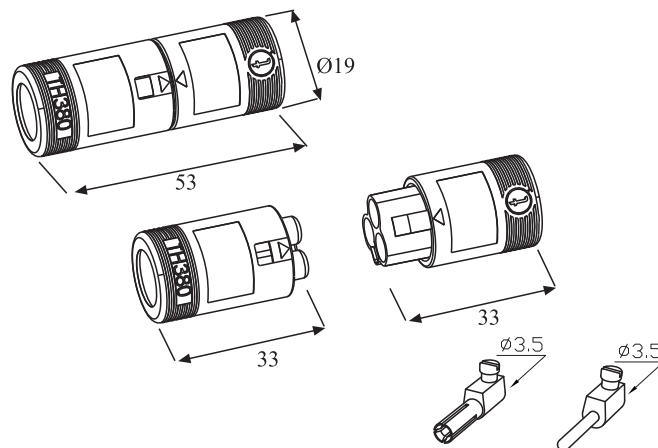

Connessione presa- spina 2-3 poli senza fissacavi, per uso interno.
Facilità di cablaggio .Connessione a bussola o pin a crimpare oppure ibrida pin/bussola . Grado di protezione IP 20. Aggancio a clip.

*2-3 poles plug-socket connection without cable clamp, indoor only.
Easy wiring. Pin crimp or bush connection, or hybrid pin crimp/bush.
IP20 protection.Clip clamping.*

Dati tecnici - Technical data

25 A	2,5°	IP20
400V	T 85 ° C	PTI175

Rated current **25 A**
Impulse withstand voltage **6 KV**
Range of temperature **0 - 85°C**
Cable max **3G 2,5° H07RN-F**
Proof tracking index **PTI175**

Materie prime - Raw materials

Materia plastica - Plastics

PA66 UL94 V2 GWT 850°C

	Nero - Black	-20°C
	Grigio - Grey RAL 7035	
		+125°C

Bussole- Insert

M3



Acciaio zincato passivato
Zinc plated steel



Ottone nichelato
Nickel plated brass
Ottone Argentato
Silver plated brass

Pin - Crimp

> Solo parte plastica - Plastic part only

> Per pin cilindrici universali Ø 2
> For universal cylindric pin Ø 2



Codice - Part number

T H B . 3 8 0 . X X X

2 poli poles

frutti intercambiabili - interchangeable modules



PLUG

THB.380.A2A
THB.380.A2C
THB.380.A2A.AG
THB.380.A2C.AG

Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035
Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035



POWER-SOCKET

THB.380.B2A
THB.380.B2C
THB.380.B2A.AG
THB.380.B2C.AG

Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035
Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035



3 poli poles



PLUG

THB.380.A1A
THB.380.A1C
THB.380.A1A.AG
THB.380.A1C.AG

Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035
Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035



POWER-SOCKET

THB.380.B1A
THB.380.B1C
THB.380.B1A.AG
THB.380.B1C.AG

Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035
Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035



Norme - Standards

EN 61984-2001



Vedi TH023-See TH023



Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice

Codice - Part number

T H F . 3 8 0 . X X X

2 poli
poles



THF.380.A2A
THF.380.A2C

Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035

PLUG



THF.380.B2A
THF.380.B2C

Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035

POWER-SOCKET

3 poli
poles



THF.380.A1A
THF.380.A1C

Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035

PLUG



THF.380.B1A
THF.380.B1C



Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035

POWER-SOCKET

Kit di fornitura non assemblato THB-F
Unassembled kit THB-F

THX.380.AXX.XX




THX.023.XXX.XX

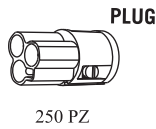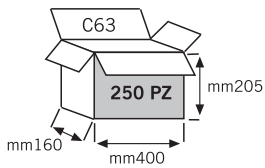

6000158CC
6000158CE

THX.380.BXX.XX



THX.023.XXX.XX

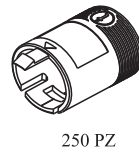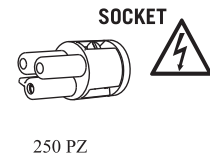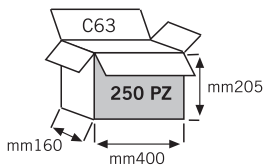

6000159CC
6000159CE

Kit di fornitura assemblato THZ
Assembled kit THZ


THZ.380.XXX.XX

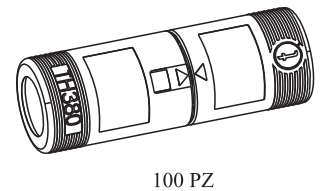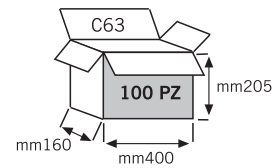

100 PZ

Kit di fornitura imbustati THR
Fare riferimento a catalogo THR
Retail packed kit THR
Please refer to THR Retail Catalogue


THR.380.SXX.XX

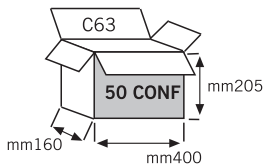

1 CONF
1 PZ

Kit di fornitura con versionamenti e confezionamenti speciali THK
Special custom packed version THK

THK.380.XXX

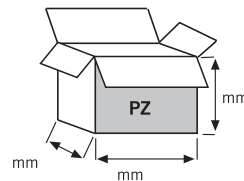

Possibilità di abbinamento tra TH380 e TH382
Match possibility between TH380 and TH382



Vedi istruzioni di assemblaggio
Refer to user instructions