


## Wasserdichte Außenkamera S/W

**EcoLINE®**  
powered by Security-Center

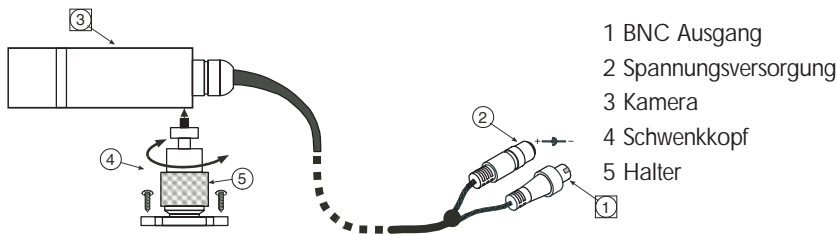

### Produkt-Highlights:

- Wasserdicht bis 30m (IP68)
- 1/3" Sony Super HAD CCD
- Digitaler Signalprozessor (DSP)
- Hochauflösende 600 TV Linien
- Mindestens 0,01Lux bei F 2.0
- IR-tauglich
- Kompaktes Gehäuse inklusive Halter, Sonnendach, Netzteil und 30m Kabel

Artikel - Nr.: TV7041

### Kurzbeschreibung:

Diese S/W Außen-Kamera hat ein 3,6mm Fixobjektiv mit einem horizontalen Blickwinkel von 78°. Die Ausstattungsmerkmale wie Elektronik-Shutter (ELC), Gegenlichtkompensation (BLC) und Verstärkerregelung (AGC)

garantieren immer kontrastreiche Bilder. Selbst schwierigen Lichtverhältnissen (bis zu 0,01 Lux) passt sich diese infrarottaugliche S/W Kamera, immer optimal an. Das wasserdichte Gehäuse (IP68) wird hohen optischen

Ansprüchen gerecht. Die Kamera wird inklusive Halter, Sonnendach, Netzteil und 30m Kabel geliefert.

### Technische Daten

Bildaufnehmer	1/3" Sony Super HAD CCD-Chip	Schutzart	IP 68
TV-Linien	600 Linien	Luftfeuchtigkeit	100% wasserdicht
Auflösung	438.000	Material	Alugehäuse
Mindestbeleuchtung	0,01 Lux bei F2.0	Maße (DxL)	28 x 105mm
Signalrauschabstand	> 52 dB	Gewicht	180 Gramm
Elektronik Shutter	1/50 sec. – 1/110.000 sec.	Farbe	silber
Objektiv	3,6mm Fixobjektiv		
Horizontaler Blickwinkel	78°		
Videoausgang	1 Vss, 75 Ohm, BNC		
Auto. Umschaltung Farbe/S-W	Nein		
Auto. Weißabgleich (AWB)	Nein		
Gegenlichtkompensation(BLC)	Ja		
Verstärkerregelung (AGC)	Ja		
Synchronisation	Intern		
Infrarotempfindlichkeit	780-1100nm		
Spannungsversorgung	12 VDC, Netzteil inklusive		
Leistungsaufnahme	2,1 Watt		