


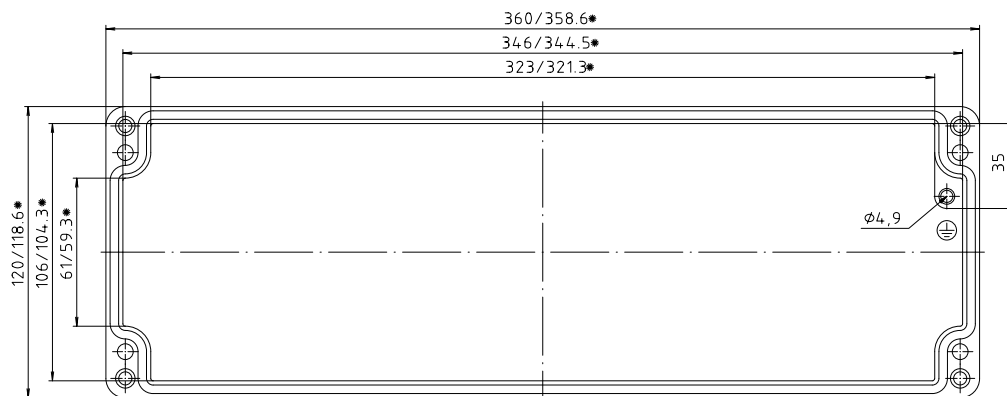

Zylinderschraube M6 x 25/10
 öhnl. DIN EN ISO 1207

81
 (Gesamthöhe)

20 61

1

ø7

ø11/ø10.5

20

72
 (max. Einbauhöhe)

13 4

15 4

⑤ ⑥

Konvertierung nicht zulässig!

Maßstab: 1:1 

Zchn.Nr.: 1K 124.001.02

Artikel: A124 / 01.123608
Katalogzeichnung

3587	11.12.01	 BOPLA A Premium Placem Company
Ae.Nr.	Datum:	

DISK : 2 401 727
Datum: 27.04.99 HR