
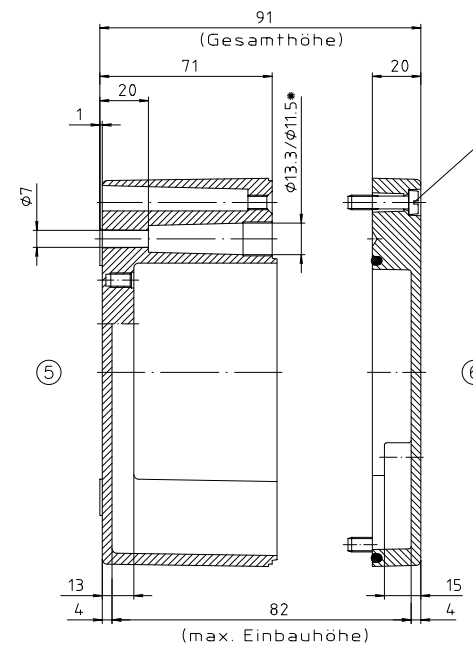


* = Mass durch Formkonizität nach unten verringert.
Freimass – Toleranz nach GTA 13/5 DIN 1688

Deckel

Zylinderschraube M6 x 25/10
ähnl. DIN EN ISO 1207

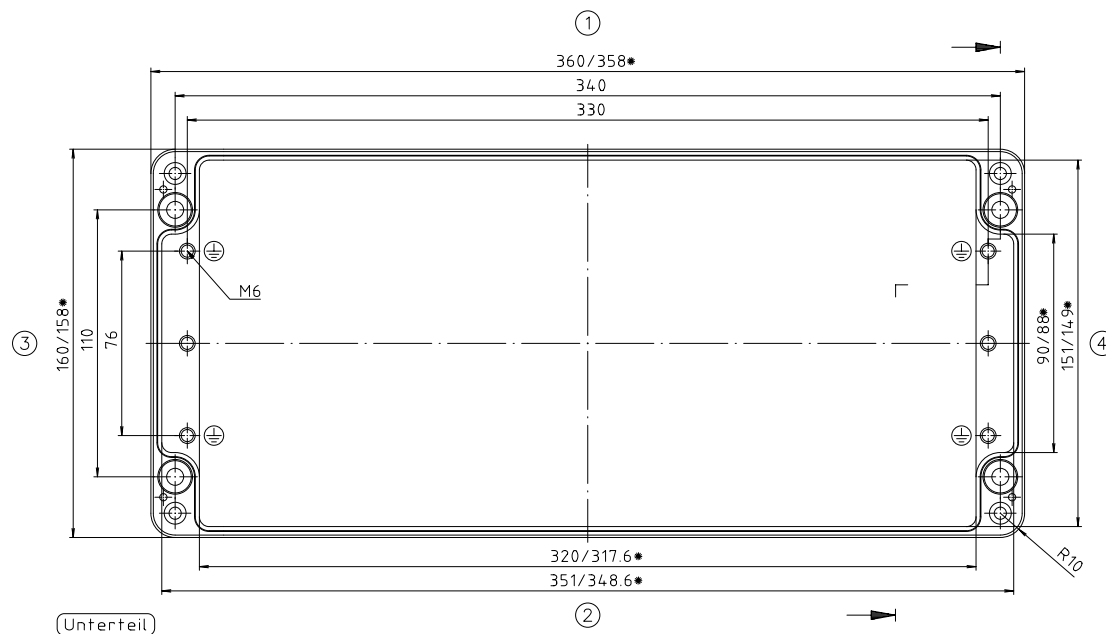

(max. Einbauhöhe)

*Schulz vermindert nach DIN 33, beachten!

Konvertierung nicht zulässig!	
Maßstab: 1:1	
Zchn.Nr. 1K 135.013.02	
Artikel: A135 / 01163609	
Katalogzeichnung	
3587 11.12.01	DISK: 2 401 733
Ar.Nr. Datum:	Datum: 27.04.99 HR