

CLÉS À CLIQUET SÉRIE 467

à cliquet

467S - 467F - 467



467F
PRODUCTIVITY

ULTRA-MANIABLE

- Solutionne les problématiques de serrage dans les applications nécessitant de travailler "en aveugle".
- La tête articulée à cliquet procure une accessibilité sans équivalent, étant plus compacte que l'association cliquet traditionnel-cardan-douille.



467
PRODUCTIVITY

GRANDE POLYVALENCE

- Tête œil : mécanisme à cliquet avec angle de reprise à 5°, coudée à 15°.
- Fourche orientée à 15° pour les accès de côté.

467.J7PB
3148518296281



► Jeu 7 clés mixtes à cliquet

7 clés : 8-10-12-13-14-17-19 mm.

► Module 12 clés mixtes à cliquet

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.



467S.JP6PB
3148518240345

► Jeu 6 clés mixtes courtes à cliquet sur étui

6 clés : 8-10-11-12-13-14 mm.



467F.JP10PB
3148518296106


Clés articulées

► Jeux 10 clés mixtes à cliquet sur étui

10 clés : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm.



467.JP10PB
3148518296014

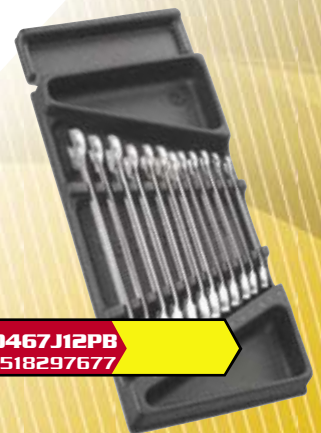

MOD467J12PB
3148518297677

► Module clés mixtes à cliquet grandes dimensions

21-22-24-27-30-32 mm.

► Module 12 clés mixtes articulées à cliquet

Module conçu pour les environnements peu accessibles.

- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- + 3 adaptateurs : douilles 1/4", 1/2", embouts 1/4"

Grâce à l'adaptateur, la clé se transforme en cliquet ultra-compact pour douilles et embouts.



MOD.467FJ12PB
3148518297752



MOD.467XLPB
3148518297837

