



SMD-SPULENABLAGESTÄNDER

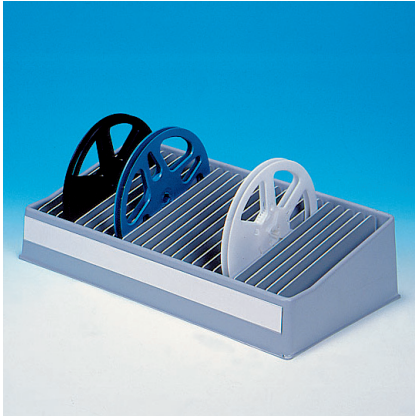

Art.-Nr. **V 11-4** (nicht EGB)
mit 25 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene (für Spulen Ø 250)

Grundmaße 450 x 240

Farbe

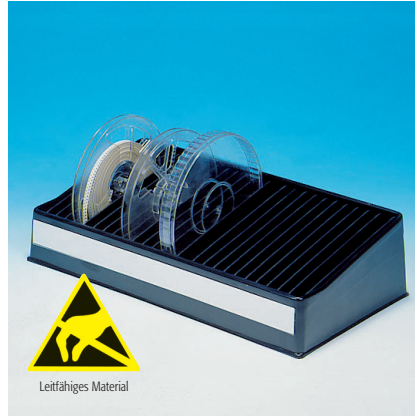

Art.-Nr. **V 11-4-6-10** (EGB)
mit 25 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene (für Spulen bis Ø 250)

Grundmaße 450 x 240


Farbe



Art.-Nr. **V 11-8-6-10** (leitfähig)
Spulenständer zur flachen Lagerung von SMD-Spulen bis Ø 180 (First in / First out)

Außenmaße 186 x 173 x 210


Innenmaße 182 x 169 x 190

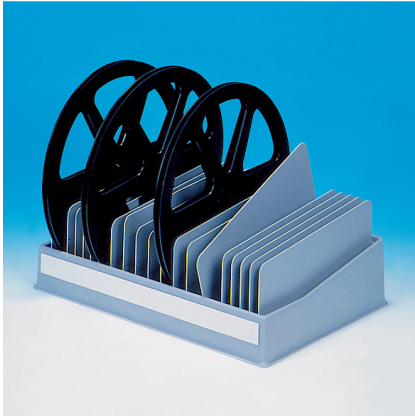

Art.-Nr. **V 11-7**
mit 25 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene (für Spulen bis Ø 330)

Grundmaße 455 x 315

Farbe

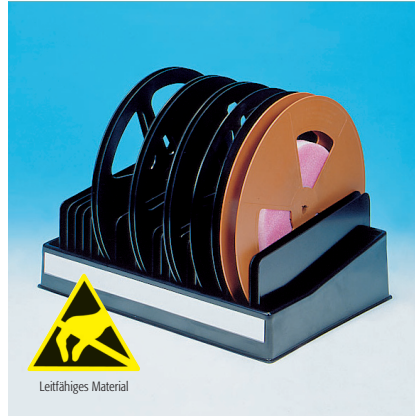

Art.-Nr. **V 11-7-6-10** (EGB)
mit 25 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene (für Spulen bis Ø 330)

Grundmaße 455 x 315


Farbe



Art.-Nr. **V 11-9-6-10** (leitfähig)
Spulenständer zur flachen Lagerung von SMD-Spulen bis Ø 330 (First in / First out)

Außenmaße 339 x 319 x 210


Innenmaße 335 x 315 x 190

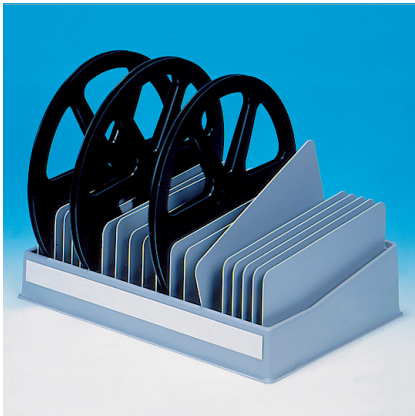

Art.-Nr. **V 11-14**
mit 10 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene (für Spulen bis Ø 380)

Grundmaße 455 x 360

Farbe

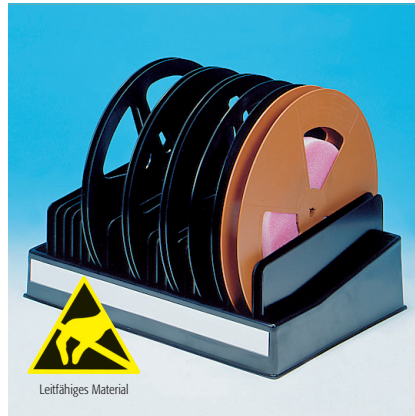

Art.-Nr. **V 11-14-6-10** (ESD)
mit 10 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene (für Spulen bis Ø 380)

Grundmaße 455 x 360

Farbe



Art.-Nr. **V 11-15-6-10** (leitfähig)
Spulenständer zur flachen Lagerung von SMD-Spulen bis Ø 380 (First in / First out)

Außenmaße 380 x 370 x 230

Innenmaße 375 x 365 x 230