



### SERIE A 1-2 SCHUBLADENFORMAT

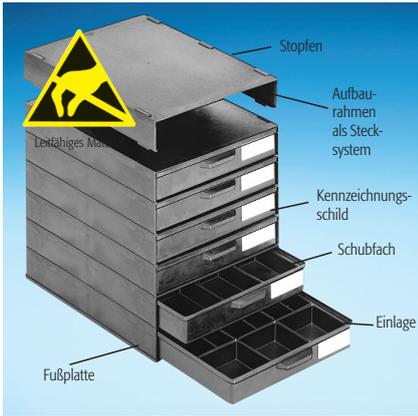

Art.-Nr.	<b>A 1-2 S</b> 6-fach Liastat
Schublade	340 x 250 x 40 (innen)
Ausführung	leitfähig
Bemerkungen	Einsätze und Kennzeichnungsschilder separat bestellen



Art.-Nr.	<b>SK 731-6-10</b>
Schublade	340 x 250 x 40 (innen)
Ausführung	leitfähig
Bemerkungen	Einsätze und Kennzeichnungsschilder separat bestellen, Scharnier seitlich

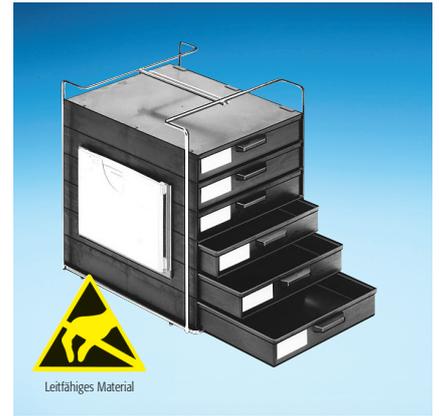

Art.-Nr.	<b>A 1-2 Liacarry</b>
Schublade	340 x 250 x 40 (innen)
Ausführung	leitfähig
Bemerkungen	Einsätze und Kennzeichnungsschilder und Begleitpapiertasche sep. bestellen

### LOSE SCHUBLADENEINSÄTZE leitf. Ausführung Liastat \*) schwarz, Normalausführung grau u. weiß

	24	12	6
grau	SE 24-2-2-9	SE 12-2-2-9	SE 6-2-2-9
weiß	SE 24-2-2-2	SE 12-2-2-2	SE 6-2-2-2
EGB	SE 24-2-6-10	SE 12-2-6-10	SE 6-2-6-10
Außen	62 x 56 x 33	112 x 62 x 33	124 x 112 x 33
Innen	59 x 53 x 31	109 x 59 x 31	121 x 109 x 31

Schubf. **A 1-2/16-6-10** m. Deckel, **A 1-2/4-6-10** als Flachbehälter oder m. Einsätzen als Sortimentkasten



Art.-Nr.	<b>A 1-2/ESD selective cups</b> Service-Schrank
	mit 2 Schubl. je 24, 2 Schubl. je 12 und 2 Schubl. je 6 losen Einsätzen
Innenmaße	340 x 250 x 40
Ausführung	leitfähig/antistatisch

### TIEFGEZOGENE SCHUBLADENSTANDARDEINSÄTZE Leitfähige Ausführung Liastat \*) schwarz, Innenmaße der Fächer, Innentiefe 32 mm

<b>TE 3 S-6-10</b>	<b>TE 6 S-6-10</b>	<b>TE 9 S-6-10</b>	<b>TE 12 S-6-10</b>
<b>TE 16 S-6-10</b>	<b>TE 22 S-6-10</b> Fächer am Boden gerundet	<b>TE 25 S-6-10</b>	<b>TE 30 S-6-10</b> Fächer am Boden gerundet