


Laborkarten Dual Inline

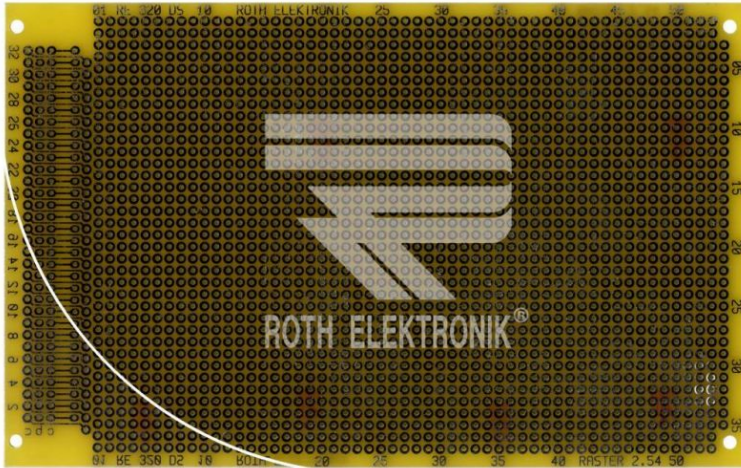

RE320-LFDS

- Epoxyd FR4 1,5 mm, zweiseitig 35 µm CU (nicht durchkontaktiert)
- heißverzinkt (HAL-leadfree)
- 37 x 53 Lötinseln 2,20 mm Ø
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Steckverbinder 32/ 64/ 96-polig DIN 41612 Bauform C
- Größe 100 x 160 mm