


## Laborkarten Dual Inline

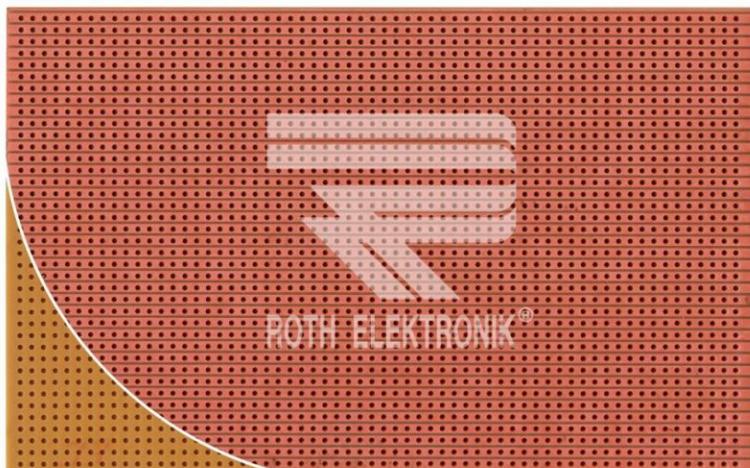

### RE500-HP

- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- organischer Oberflächenschutz (OSP)
  
- 39 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen
- Lochraster 2,50 x 2,50 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Größe 100 x 160 mm