


Multiadapter

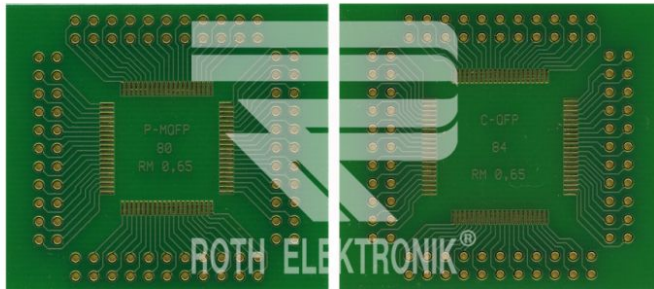

RE460-03

- Epoxyd FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- chem. AU und Lötstopmmaske

- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Rasterabstände von 0,50 mm bis 1,27 mm
- Adaptionplatine für QFP 80, 84 (0,65 mm)
- Größe 45,70 x 40,90 mm