


## Multiadapter

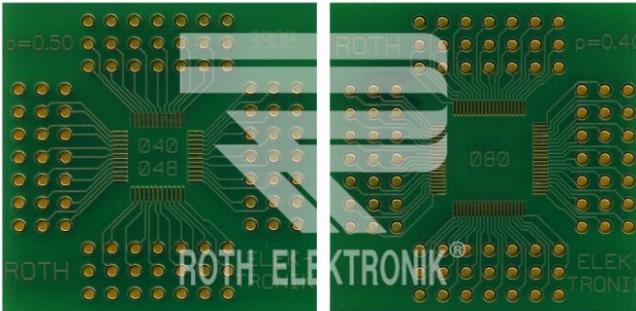

### RE470-01

- Epoxyd FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- zwei Komponentenseiten mit einer absolut planen chem. Au-Oberfläche
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Adaptionplatine für QFP 40, 48 (0,50 mm) und QFP 80 (0,40 mm)
- Größe 35,50 x 35,50 mm