


Multiadapter

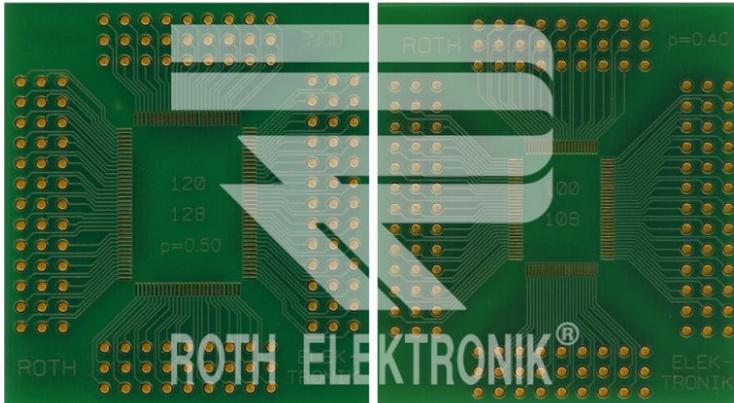

RE470-03

- Epoxyd FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- zwei Komponentenseiten mit einer absolut planen chem Au-Oberfläche
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Adaptionplatine für QFP 120, 128 (0,50 mm) und QFP 100, 108 (0,40 mm)
- Größe 45,80 x 51,10 mm