


## Multiadapter

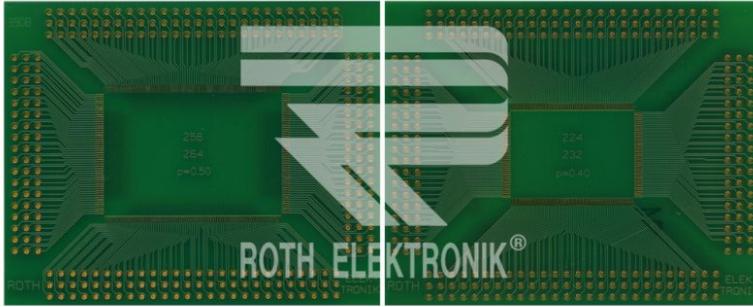

### RE470-06

- Epoxyd FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- zwei Komponentenseiten mit einer absolut planen chem. Au-Oberfläche
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Pad Abstände 0,40 mm (15,7 mil) und 0,50mm (19,7mil)
- Adaptionplatine für QFP 256, 264 (0,50 mm) und QFP 224, 232 (0,40 mm)
- Größe 68,70 x 84,00 mm