


## Multiadapter

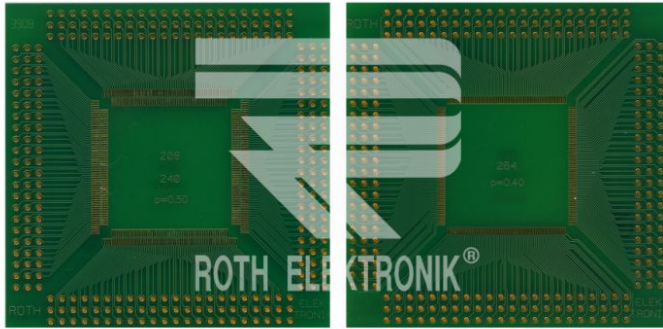

### RE470-07

- Epoxyd FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- zwei Komponentenseiten mit einer absolut planen chem. Au-Oberfläche
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Adaptionplatine für QFP 208, 240 (0,50 mm) und QFP 264 (0,40 mm)
- Größe 73,50 x 73,50 mm