



2010



triton *XLS*

Professional general purpose screwdrivers

Profi-Allzweck-Schraubendreher - Tournevis Professionnels à Usage Universel

dextroTM

Premium quality screwdrivers

Premium Schraubendreher - Tournevis de Qualité Premium

dextroTM **VDE**

Premium quality safety screwdrivers

Premium Sicherheits-Schraubendreher - Tournevis VDE de Qualité Premium

HD classic

Classic heavy duty screwdrivers

Classic Schraubendreher für hohe Beanspruchung - Tournevis Classiques Gros Efforts

triton XLS

A new general purpose screwdriver that delivers professional quality at an affordable price.

Ein neuer Allzweck-Schraubendreher mit Profiqualität zu einem attraktiven Preis.

Un nouveau tournevis à usage universel de qualité professionnelle à un prix accessible.



4720
Slotted screwdriver Flared tip
Schlitzschraubendreher Werkstatt-Klinge
Tournevis à lame plate Pointe évasée

DIN ISO 2380

| Art. No. | | | | | |
|-----------|-------------|----------|--------------|--------------|---|
| T4720-055 | 5.5mm 7/32" | 100mm 4" | 1.0mm 0.039" | 100mm 4" | 6 |
| T4720-065 | 6.5mm 1/4" | 150mm 6" | 1.2mm 0.047" | 108mm 4 1/4" | 6 |
| T4720-100 | 10mm 25/64" | 200mm 8" | 1.6mm 0.063" | 118mm 4 5/8" | 6 |



4725
Slotted screwdriver Parallel tip
Schlitzschraubendreher Parallele Klinge
Tournevis à lame plate Pointe parallèle

DIN ISO 2380


| Art. No. | | | | | |
|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|---|
| T4725-030 | 3.0mm 1/8" | 75mm 3" | 0.6mm 0.024" | 89mm 3 3/8" | 6 |
| T4725-040 | 4.0mm 5/32" | 100mm 4" | 0.8mm 0.031" | 100mm 4" | 6 |
| T4725-055 | 5.5mm 7/32" | 250mm 10" | 1.0mm 0.039" | 100mm 4" | 6 |



4723
PZD/SDV screwdriver
PZD/SDV-Schraubendreher
Tournevis PZD/SDV

DIN ISO 8764

| Art. No. | | | | | |
|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|---|
| T4723-0 | PZD/SDV 0 | 3.0mm 1/8" | 60mm 2 3/8" | 89mm 3 3/8" | 6 |
| T4723-1 | PZD/SDV 1 | 5.0mm 3/16" | 75mm 3" | 100mm 4" | 6 |
| T4723-1250 | PZD/SDV 1 | 5.0mm 3/16" | 250mm 10" | 100mm 4" | 6 |
| T4723-2 | PZD/SDV 2 | 6.0mm 15/64" | 100mm 4" | 108mm 4 1/4" | 6 |
| T4723-2250 | PZD/SDV 2 | 6.0mm 15/64" | 250mm 10" | 108mm 4 1/4" | 6 |
| T4723-3 | PZD/SDV 3 | 8.0mm 5/16" | 150mm 6" | 118mm 4 5/8" | 6 |

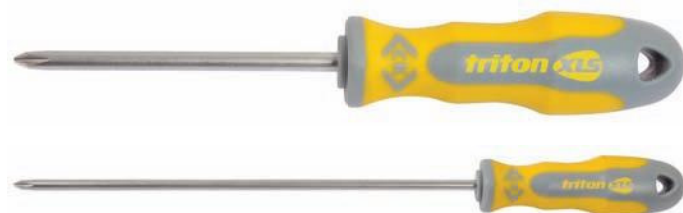

4722
Phillips screwdriver
Phillips-Schraubendreher
Tournevis Phillips

DIN ISO 8764

| Art. No. | | | | | |
|------------|-----|--------------|-------------|--------------|---|
| T4722-0 | PH0 | 3.0mm 1/8" | 60mm 2 3/8" | 89mm 3 3/8" | 6 |
| T4722-1 | PH1 | 5.0mm 3/16" | 75mm 3" | 100mm 4" | 6 |
| T4722-1250 | PH1 | 5.0mm 3/16" | 250mm 10" | 100mm 4" | 6 |
| T4722-2 | PH2 | 6.0mm 15/64" | 100mm 4" | 108mm 4 1/4" | 6 |
| T4722-2250 | PH2 | 6.0mm 15/64" | 250mm 10" | 108mm 4 1/4" | 6 |
| T4722-3 | PH3 | 8.0mm 5/16" | 150mm 6" | 118mm 4 5/8" | 6 |



4726
Screwdriver set
Schraubendreher-Satz
 Jeu de **Tournevis**

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764

| Art. No. | | i | | |
|----------|--|---|--------------------------|---|
| T4726 | | | 5.5mm x 100, 6.5mm x 150 | 1 |
| | | | 4mm x 100 | |
| | | | PH1 x 75mm, PH2 x 100mm | |

5 pcs set SL/PH
 5-teiliger Schlitz/PH-Satz
 Jeu de 5 tournevis Fente/PH



4727
Screwdriver set
Schraubendreher-Satz
 Jeu de **Tournevis**

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764

| Art. No. | | i | | |
|----------|--|---|-----------------------------------|---|
| T4727 | | | 5.5mm x 100, 6.5mm x 150 | 1 |
| | | | 4mm x 100 | |
| | | | PZD/SDV1 x 75mm, PZD/SDV2 x 100mm | |

5 pcs set SL/PZD/SDV
 5-teiliger Schlitz/PZD/SDV-Satz
 Jeu de 5 tournevis Fente/PZD/SDV



4728
Screwdriver set
Schraubendreher-Satz
 Jeu de **Tournevis**

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764, IEC 60900:2004

| Art. No. | | i | | |
|----------|--|---|------------------------------------|---|
| T4728 | | | 2.5mm x 75, 4mm x 100, 5.5mm x 125 | 1 |
| | | | PH1 x 80mm, PH2 x 100mm | |

5 pcs set 1000V SL/PH
 Satz 5 tlg 1000V Schlitz/PH
 Jeu 5 pc 1000V Fente/PH



4729
Screwdriver set
Schraubendreher-Satz
 Jeu de **Tournevis**

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764, IEC 60900:2004

| Art. No. | | i | | |
|----------|--|---|------------------------------------|---|
| T4729 | | | 2.5mm x 75, 4mm x 100, 5.5mm x 125 | 1 |
| | | | PZD/SDV1 x 80mm, PZD/SDV2 x 100mm | |

5 pcs set 1000V SL/PZD/SDV
 Satz 5 tlg 1000V Schlitz/PZD/SDV
 Jeu 5 pc 1000V Fente/PZD/SDV



triton XLS

NEW

Professional general purpose screwdrivers

Profi-Allzweck-Schraubendreher - Tournevis Professionnels à Usage Universel



- Tip type marking for easy identification
- Typenkennzeichnung am Ende des Griffs erleichtert die Erkennung
- Marquage du type de pointe pour une identification aisée



- Handle injection moulded directly to blade giving the ultimate bond for increased reliability and durability
- Direkt in den Griff eingespritzte Klinge gewährleistet eine absolut stabile Verbindung für erhöhte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Pour une parfaite adhérence, le manche est surmoulé par injection sur la lame ce qui assure une fiabilité et une durabilité accrues

- Magnetic tip holds the screw securely to the tip to aid positioning and setting
- Die magnetische Spitze hält die Schraube sicher und erleichtert so das Platzieren und Festziehen
- Pointes magnétiques maintenant la vis pour faciliter le positionnement et le vissage



- Large soft grip tri-lobe handle for exceptional comfort and high torque turns


- Großer 2-Komponenten-Dreikant-Griff mit Softgriffeinsätzen sorgt für komfortables Arbeiten und optimales Drehmoment
- Manche trilobé souple de grande taille à 2 composants assurant un confort exceptionnel et des couples de vissage élevés

- Anti roll flats to prevent the screwdriver rolling off sloping surfaces

- Die eckige Form des Griffs verhindert Wegrollen des Schraubendrehers auf unebenen Flächen
- Plats anti-roulement empêchant le tournevis de rouler sur les surfaces inclinées

- Toughened alloy steel blade for excellent durability

- Klinge aus gehärtetem, hochlegiertem Stahl für Langlebigkeit
- Lame en acier trempé hautement allié pour une excellente durabilité

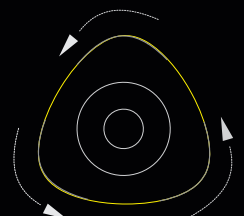



Premium quality screwdrivers

Premium Schraubendreher - Tournevis de Qualité Premium



- **Tip type marking for easy identification**

- Typenkennzeichnung am Ende des Griffs erleichtert die Erkennung
- Marquage du type de pointe pour une identification aisée



- **Handle injection moulded directly to blade giving the ultimate bond for increased reliability and durability**

- Direkt in den Griff eingespritzte Klinge gewährleistet eine absolut stabile Verbindung für erhöhte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Pour une parfaite adhérence, le manche est surmoulé par injection sur la lame ce qui assure une fiabilité et une durabilité accrues

- **Chrome Vanadium steel blade for excellent durability**

- Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl garantiert eine extreme Langlebigkeit
- Lame en Chrome Vanadium pour une excellente durabilité

DIN Conform to standards
Entspricht den Standards
Conforme aux normes



- **Ridges along the head give extra grip in that last ¼ turn**

- Durch verstärkte Rippen am Griff wird die Kraft beim letzten Festziehen der Schraube optimal übertragen
- Arêtes le long du manche pour un vissage maximum dans le dernier 1/4 de tour

- **Ergonomically shaped dual component handle**

- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff
- Manche ergonomique à double composant

- **Long fine neck for precise fingertip control**

- Der lange, schlanke Schaft vermittelt viel Gefühl für das Justieren der Schraube
- Corps allongé et fin pour une meilleure maniabilité

GRIP-TIP™

- **Anti cam-out ribs reduce the risk of slipping**

- Spezielle Lamellen vermindern die Gefahr des Abrutschens im Schraubenschlitz
- Nervures spécialement conçues pour réduire le risque de glissement


featuring **GRIP-TIP™** technology 



49110
Slotted screwdriver Flared tip
Schlitzschraubendreher Werkstatt-Klinge
 Tournevis à **lame plate** Pointe évasée

DIN ISO 2380

| Art. No. | | | | | | |
|------------|-------------|----------|--------------|---------------|---|--|
| T49110-040 | 4.0mm 5/32" | 75mm 3" | 0.8mm 0.031" | 107mm 4 7/32" | 6 | |
| T49110-055 | 5.5mm 7/32" | 100mm 4" | 1.0mm 0.039" | 120mm 4 3/4" | 6 | |
| T49110-065 | 6.5mm 1/4" | 150mm 6" | 1.2mm 0.047" | 120mm 4 3/4" | 6 | |
| T49110-100 | 10mm 25/64" | 200mm 8" | 1.6mm 0.063" | 135mm 5 5/16" | 6 | |

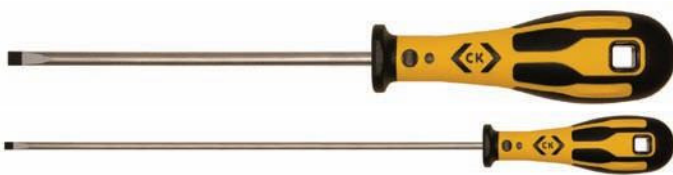

49125
Slotted screwdriver Parallel tip
Schlitzschraubendreher Parallele Klinge
 Tournevis à **lame plate** Pointe parallèle

DIN ISO 2380


| Art. No. | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|--------------|---------------|---|--|
| T49125-025 | 3.0mm 1/8" | 75mm 3" | 0.4mm 0.016" | 95mm 3 3/4" | 6 | |
| T49125-030 | 3.0mm 1/8" | 75mm 3" | 0.5mm 0.020" | 95mm 3 3/4" | 6 | |
| T49125-03025 | 3.0mm 1/8" | 250mm 10" | 0.5mm 0.020" | 95mm 3 3/4" | 6 | |
| T49125-035 | 3.5mm 9/64" | 100mm 4" | 0.6mm 0.024" | 95mm 3 3/4" | 6 | |
| T49125-040 | 4.0mm 5/32" | 125mm 5" | 0.8mm 0.031" | 107mm 4 7/32" | 6 | |
| T49125-055 | 5.5mm 7/32" | 150mm 6" | 1.0mm 0.039" | 120mm 4 3/4" | 6 | |



49113
PZD/SDV screwdriver
PZD/SDV-Schraubendreher
 Tournevis **PZD/SDV**

DIN ISO 8764

| Art. No. | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|-------------|---------------|---|--|
| T49113-0 | PZD/SDV 0 | 3.5mm 9/64" | 60mm 2 3/8" | 95mm 3 3/4" | 6 | |
| T49113-1 | PZD/SDV 1 | 5.0mm 3/16" | 75mm 3" | 107mm 4 7/32" | 6 | |
| T49113-1250 | PZD/SDV 1 | 5.0mm 3/16" | 250mm 10" | 107mm 4 7/32" | 6 | |
| T49113-2 | PZD/SDV 2 | 6.0mm 15/64" | 150mm 6" | 120mm 4 3/4" | 6 | |
| T49113-2250 | PZD/SDV 2 | 6.0mm 15/64" | 250mm 10" | 120mm 4 3/4" | 6 | |
| T49113-3 | PZD/SDV 3 | 8.0mm 5/16" | 150mm 6" | 135mm 5 5/16" | 6 | |

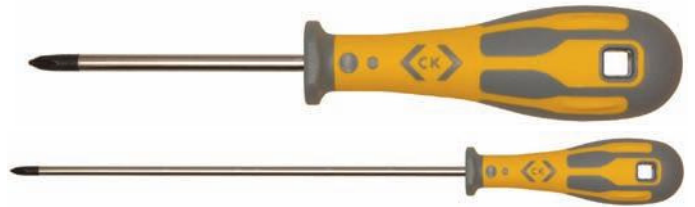

49112
Phillips screwdriver
Phillips-Schraubendreher
 Tournevis **Phillips**

DIN ISO 8764

| Art. No. | | | | | | |
|-------------|-----|--------------|-------------|---------------|---|--|
| T49112-0 | PH0 | 3.5mm 9/64" | 60mm 2 3/8" | 95mm 3 3/4" | 6 | |
| T49112-1 | PH1 | 5.0mm 3/16" | 80mm 3 1/8" | 107mm 4 7/32" | 6 | |
| T49112-1250 | PH1 | 5.0mm 3/16" | 250mm 10" | 107mm 4 7/32" | 6 | |
| T49112-2 | PH2 | 6.0mm 15/64" | 100mm 4" | 120mm 4 3/4" | 6 | |
| T49112-2250 | PH2 | 6.0mm 15/64" | 250mm 10" | 120mm 4 3/4" | 6 | |
| T49112-3 | PH3 | 8.0mm 5/16" | 150mm 6" | 135mm 5 5/16" | 6 | |



49117
Torx screwdriver
Torx-Schraubendreher
 Tournevis **Torx**

| Art. No. | | | | | | |
|-----------|------|--------------|--------------|---------------|---|--|
| T49117-06 | T 06 | 3.0mm 1/8" | 70mm 2 3/4" | 95mm 3 3/4" | 6 | |
| T49117-07 | T 07 | 3.0mm 1/8" | 70mm 2 3/4" | 95mm 3 3/4" | 6 | |
| T49117-08 | T 08 | 3.0mm 1/8" | 70mm 2 3/4" | 95mm 3 3/4" | 6 | |
| T49117-09 | T 09 | 3.0mm 1/8" | 70mm 2 3/4" | 95mm 3 3/4" | 6 | |
| T49117-10 | T 10 | 3.0mm 1/8" | 80mm 3 1/8" | 107mm 4 7/32" | 6 | |
| T49117-15 | T 15 | 3.5mm 9/64" | 80mm 3 1/8" | 107mm 4 7/32" | 6 | |
| T49117-20 | T 20 | 4.0mm 5/32" | 90mm 3 1/2" | 107mm 4 7/32" | 6 | |
| T49117-25 | T 25 | 4.5mm 11/64" | 90mm 3 1/2" | 107mm 4 7/32" | 6 | |
| T49117-27 | T 27 | 5.5mm 7/32" | 110mm 4 1/4" | 120mm 4 3/4" | 6 | |
| T49117-30 | T 30 | 6.0mm 15/64" | 110mm 4 1/4" | 120mm 4 3/4" | 6 | |
| T49117-40 | T 40 | 7.0mm 9/32" | 120mm 4 3/4" | 135mm 5 5/16" | 6 | |



49162
Screwdriver set
Schraubendreher-Satz
Jeu de Tournevis

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764



| Art. No. | i | | |
|----------|---|--|------------------------------------|
| T49162 | | | 4mm x 75, 5.5mm x 100, 6.5mm x 150 |
| | | | 3.0mm x 75 |
| | | | PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100 |

7 pcs set SL/PH
 7-teiliger Satz Schlitz / PH
 Jeu de 7 tournevis Fente/PH



49163
Screwdriver set
Schraubendreher-Satz
Jeu de Tournevis

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764



| Art. No. | i | | |
|----------|---|--|--|
| T49163 | | | 4mm x 75, 5.5mm x 100, 6.5mm x 150 |
| | | | 3.0mm x 75 |
| | | | PZD/SDV0 x 60, PZD/SDV1 x 80, PZD/SDV2 x 100 |

7pcs set SL/PZD/SDV
 7-teiliger Satz Schlitz / PZD/SDV
 Jeu de 7 tournevis Fente/PZD/SDV



49153
Screwdriver set
Schraubendreher-Satz
Jeu de Tournevis

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764



| Art. No. | i | | |
|----------|---|--|------------------------------------|
| T49153 | | | 4mm x 75, 5.5mm x 100, 6.5mm x 150 |
| | | | PZD/SDV1 x 80, PZD/SDV2 x 100 |

5 pcs set SL/PZD/SDV
 5-teiliger Satz Schlitz / PZD/SDV
 Jeu de 5 tournevis Fente/PZD/SDV



dextro™



dextro™ VDE

Premium quality safety screwdrivers

Premium Sicherheits-Schraubendreher - Tournevis VDE de Qualité Premium



- Tip type marking for easy identification
- Typenkennzeichnung am Ende des Griffs erleichtert die Erkennung
- Marquage du type de pointe pour une identification aisée



- Handle injection moulded directly to blade giving the ultimate bond for increased reliability and durability
- Direkt in den Griff eingespritzte Klinge gewährleistet eine absolut stabile Verbindung für erhöhte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Pour une parfaite adhérence, le manche est surmoulé par injection sur la lame ce qui assure une fiabilité et une durabilité accrues



- Ridges along the head give extra grip in that last ¼ turn
- Durch verstärkte Rippen am Griff wird die Kraft beim letzten Festziehen der Schraube optimal übertragen
- Arêtes le long du manche pour un vissage maximum dans le dernier 1/4 de tour

- Ergonomically shaped dual component handle
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff
- Manche ergonomique à double composant

- Long fine neck for precise fingertip control
- Der lange, schlanke Schaft vermittelt viel Gefühl für das Justieren der Schraube
- Corps allongé et fin pour une meilleure maniabilité

- Every screwdriver individually tested to 10,000V
- Jeder Schraubendreher wurde einzeln bei 10.000 V geprüft
- Chaque tournevis a été testé individuellement à 10 000 V

GRIP-TIP™

- Anti cam-out ribs reduce the risk of slipping
- Spezielle Lamellen vermindern die Gefahr des Abrutschens im Schraubenschlitz
- Nervures spécialement conçues pour réduire le risque de glissement



AC 1000V

IEC 60900:2004



Conforms to IEC 60900:2004
Approved and independently audited by the German VDE Institute.

Entspricht der IEC-Norm 60900:2004.
Geprüft und freigegeben vom unabhängigen VDE-Institut Deutschland.

Conforme à la norme CEI 60900:2004
Approuvé et vérifié de manière indépendante par l'institut Allemand VDE

featuring GRIP-TIP™ technology 



49144
Slotted screwdriver VDE Parallel tip
Schlitzschraubendreher Parallele Klinge
 Tournevis à **lame plate** VDE Pointe parallèle
 DIN ISO 2380, IEC 60900:2004, VDE 0682/201:2005 01

| Art. No. | | | | | |
|------------|---------------|----------|--------------|---------------|---|
| T49144-025 | 2.5mm 3/32" | 75mm 3" | 0.4mm 0.016" | 95mm 3 3/4" | 6 |
| T49144-030 | 3.0mm 1/8" | 100mm 4" | 0.5mm 0.020" | 95mm 3 3/4" | 6 |
| T49144-035 | 3.5mm 9/64" | 100mm 4" | 0.6mm 0.024" | 95mm 3 3/4" | 6 |
| T49144-040 | 4.0mm 5/32" | 100mm 4" | 0.8mm 0.031" | 107mm 4 1/8" | 6 |
| T49144-055 | 5.5mm 7/32" | 125mm 5" | 1.0mm 0.039" | 120mm 4 3/4" | 6 |
| T49144-065 | 6.5mm 1/4" | 150mm 6" | 1.2mm 0.047" | 120mm 4 3/4" | 6 |
| T49144-080 | 8.0mm 5/16" | 175mm 7" | 1.2mm 0.047" | 135mm 5 5/16" | 6 |
| T49144-100 | 10.0mm 25/64" | 200mm 8" | 1.6mm 0.063" | 135mm 5 5/16" | 6 |



49142
Phillips screwdriver VDE
Phillips-Schraubendreher VDE
 Tournevis **Phillips** VDE
 DIN ISO 8764, IEC 60900:2004, VDE 0682/201:2005 01

| Art. No. | | | | | |
|----------|-----|--------------|-------------|---------------|---|
| T49142-0 | PH0 | 3.5mm 9/64" | 60mm 2 3/8" | 95mm 3 3/4" | 6 |
| T49142-1 | PH1 | 5.0mm 3/16" | 80mm 3 1/8" | 107mm 4 1/8" | 6 |
| T49142-2 | PH2 | 6.0mm 15/64" | 100mm 4" | 120mm 4 3/4" | 6 |
| T49142-3 | PH3 | 8.0mm 5/16" | 150mm 6" | 135mm 5 5/16" | 6 |



49145
VDE screwdriver Modulo terminal
VDE-Modulo Schraubendreher
 Tournevis **VDE** borne Modulo
 DIN IEC 60900:2004, VDE 0682/201:2005 01

| Art. No. | | | | | |
|----------|---|--------------|-------------|--------------|---|
| T49145-1 | 1 | 5.0mm 3/16" | 80mm 3 1/8" | 107mm 4 1/8" | 6 |
| T49145-2 | 2 | 6.0mm 15/64" | 100mm 4" | 120mm 4 3/4" | 6 |



49143
PZD/SDV screwdriver VDE
PZD/SDV-Schraubendreher VDE
 Tournevis **PZD/SDV** VDE
 DIN ISO 2380, IEC 60900:2004, VDE 0682/201:2005 01

| Art. No. | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|-------------|---------------|---|
| T49143-0 | PZD/SDV 0 | 3.5mm 9/64" | 60mm 2 3/8" | 95mm 3 3/4" | 6 |
| T49143-1 | PZD/SDV 1 | 5.0mm 3/16" | 80mm 3 1/8" | 107mm 4 1/8" | 6 |
| T49143-2 | PZD/SDV 2 | 6.0mm 15/64" | 100mm 4" | 107mm 4 1/8" | 6 |
| T49143-2200 | PZD/SDV 2 | 6.0mm 15/64" | 200mm 8" | 120mm 4 3/4" | 6 |
| T49143-3 | PZD/SDV 3 | 8.0mm 5/16" | 150mm 6" | 135mm 5 5/16" | 6 |



49146
Screwdriver set VDE - Modulo terminal
 Modulo **Schraubendreher**-Satz VDE
 Jeu de **Tournevis** VDE - Borne Modulo
 DIN IEC 60900:2004, VDE 0682/201:2005 01

| Art. No. | | | | | |
|----------|-------|--|--|--|---|
| T49146 | 1 & 2 | | | | 1 |



49182
Screwdriver set VDE
Schraubendreher-Satz VDE
 Jeu de **Tournevis** VDE

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764, IEC 60900:2004, VDE 0682/201:2005 01



| Art. No. | | i | | |
|----------|--|---|------------------------------------|---|
| T49182 | | | 2.5mm x 75, 4mm x 100, 5.5mm x 125 | 1 |
| | | | PH1 x 75, PH2 x 100 | |
| | | | mainstester | |

6 pcs set SL/PH
 6-teiliger Satz Schlitz / PH
 Jeu de 6 tournevis Fente/PH



49192
Screwdriver set VDE
Schraubendreher-Satz VDE
 Jeu de **Tournevis** VDE

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764, IEC 60900:2004, VDE 0682/201:2005 01



| Art. No. | | i | | |
|----------|--|---|---|---|
| T49192 | | | 2.5mm x 75, 4mm x 100, 5.5mm x 125, 6.5mm x 150 | 1 |
| | | | PH0 x 60, PH1 x 75, PH2 x 100 | |
| | | | mainstester | |

8 pcs set SL/PH
 8-teiliger Satz Schlitz / PH
 Jeu de 8 tournevis Fente/PH



49183
Screwdriver set VDE
Schraubendreher-Satz VDE
 Jeu de **Tournevis** VDE

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764, IEC 60900:2004, VDE 0682/201:2005 01



| Art. No. | | i | | |
|----------|--|---|------------------------------------|---|
| T49183 | | | 2.5mm x 75, 4mm x 100, 5.5mm x 125 | 1 |
| | | | PZD/SDV1 x 75, PZD/SDV2 x 100 | |
| | | | mainstester | |

6 pcs set SL/PZD/SDV
 6-teiliger Satz Schlitz / PZD/SDV
 Jeu de 6 tournevis Fente/PZD/SDV



49193
Screwdriver set VDE
Schraubendreher-Satz VDE
 Jeu de **Tournevis** VDE

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764, IEC 60900:2004, VDE 0682/201:2005 01



| Art. No. | | i | | |
|----------|--|---|---|---|
| T49193 | | | 2.5mm x 75, 4mm x 100, 5.5mm x 125, 6.5mm x 150 | 1 |
| | | | PZD/SDV0 x 60, PZD/SDV1 x 75, PZD/SDV2 x 100 | |
| | | | mainstester | |

8 pcs set SL/PZD/SDV
 8-teiliger Satz Schlitz / PZD/SDV
 Jeu de 8 tournevis Fente/PZD/SDV



HD classic

Classic heavy duty screwdrivers

Classic Schraubendreher für hohe Beanspruchung - Tournevis Classiques Gros Efforts

- Shatter resistant acetate handle - wipe clean, oil and acid resistant

- Bruchsicherer Acetatgriff - abwaschbar, öl- und säurebeständig

- Manche en acétate résistant à la rupture - facile à nettoyer, résistant aux huiles et aux acides

- Anti roll flats to prevent the screwdriver rolling off sloping surfaces

- Die eckige Form des Griffs verhindert Wegrollen des Schraubendrehers auf unebenen Flächen

- Plats anti-roulement empêchant le tournevis de rouler sur les surfaces inclinées

- Precision machined tip to reduce the risk of tip breakage

- Maschinengefertigte Präzisionsspitzen reduzieren das Risiko des Abbrechens

- Usinage de précision de la pointe afin de réduire les risques de rupture

DIN

Conform to standards
Entspricht den Standards
Conforme aux normes



- Large square shape handle design for maximum torque

- Großer, quadratischer Griff für eine optimale Kraftübertragung

- Large manche de forme carrée pour un couple de vissage maximum

- Handle injection moulded directly to blade giving the ultimate bond for increased reliability and durability

- Direkt in den Griff eingespritzte Klinge gewährleistet eine absolut stabile Verbindung für erhöhte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

- Pour une parfaite adhérence, le manche est surmoulé par injection sur la lame ce qui assure une fiabilité et une durabilité accrues

- Chrome plated toughened alloy steel blade for superior protection against corrosion

- Klinge aus gehärtetem, hochlegiertem Stahl, verchromt für Rostschutz

- Lame en acier allié trempée et chromée pour une excellente protection anti-corrosion



4810
Slotted screwdriver Flared tip
Schlitzschraubendreher Werkstatt-Klinge
Tournevis à lame plate Pointe évasée
 DIN 5264, ISO 2380

| Art. No. | | | | | |
|----------|------------|-----------|-------------|--------------|---|
| T4810 03 | 5mm 3/16" | 75mm 3" | 0.8mm 0.03" | 90mm 3 1/2" | 6 |
| T4810 04 | 6mm 15/64" | 100mm 4" | 1.0mm 0.04" | 100mm 4" | 6 |
| T4810 05 | 7mm 9/32" | 125mm 5" | 1.0mm 0.04" | 100mm 4" | 6 |
| T4810 06 | 8mm 5/16" | 150mm 6" | 1.2mm 0.05" | 110mm 4 1/4" | 6 |
| T4810 08 | 9mm 11/32" | 200mm 8" | 1.2mm 0.05" | 120mm 4 3/4" | 6 |
| T4810 10 | 10mm 3/8" | 250mm 10" | 1.6mm 0.06" | 130mm 5 1/8" | 6 |
| T4810 12 | 12mm 1/2" | 300mm 12" | 2.0mm 0.08" | 130mm 5 1/8" | 6 |




4965 / 4975
Slotted screwdriver Parallel tip
Schlitzschraubendreher Parallele Klinge
Tournevis à lame plate Pointe parallèle
 DIN 5264, ISO 2380

| Art. No. | | | | | |
|----------|--------------|-----------|-------------|-------------|---|
| T4965 03 | 3mm 1/8" | 75mm 3" | 0.5mm 0.02" | 70mm 2 3/4" | 6 |
| T4975 06 | 3mm 1/8" | 150mm 6" | 0.5mm 0.02" | 80mm 3 1/8" | 6 |
| T4975 08 | 3mm 1/8" | 200mm 8" | 0.5mm 0.02" | 80mm 3 1/8" | 6 |
| T4965 04 | 4mm 5/32" | 100mm 4" | 0.8mm 0.03" | 80mm 3 1/8" | 6 |
| T4975 10 | 4mm 5/32" | 250mm 10" | 0.8mm 0.03" | 80mm 3 1/8" | 6 |
| T4965 05 | 4.5mm 11/64" | 125mm 5" | 0.8mm 0.03" | 80mm 3 1/8" | 6 |
| T4965 06 | 5mm 3/16" | 150mm 6" | 0.8mm 0.03" | 90mm 3 1/2" | 6 |
| T4965 08 | 5mm 3/16" | 200mm 8" | 0.8mm 0.03" | 90mm 3 1/2" | 6 |
| T4965 12 | 5mm 3/16" | 200mm 8" | 0.8mm 0.03" | 90mm 3 1/2" | 6 |



4813 / 4987
PZD/SDV screwdriver
PZD/SDV-Schraubendreher
 Tournevis **PZD/SDV**
 ISO 8764


| Art. No. | | | | | |
|----------|-----------|------------|-------------|--------------|---|
| T4813 0 | PZD/SDV 0 | 3.5mm 1/8" | 60mm 2 3/8" | 70mm 2 3/8" | 6 |
| T4813 1 | PZD/SDV 1 | 5mm 3/16" | 80mm 3 1/8" | 90mm 3 1/2" | 6 |
| T4987 1 | PZD/SDV 1 | 5mm 3/16" | 250mm 10" | 100mm 4" | 6 |
| T4813 2 | PZD/SDV 2 | 6mm 5/16" | 100mm 4" | 100mm 4" | 6 |
| T4987 2 | PZD/SDV 2 | 6mm 5/16" | 250mm 10" | 110mm 4 1/4" | 6 |
| T4813 3 | PZD/SDV 3 | 8mm 5/16" | 150mm 6" | 110mm 4 1/4" | 6 |
| T4813 4 | PZD/SDV 4 | 10mm 3/8" | 200mm 8" | 120mm 4 3/4" | 6 |

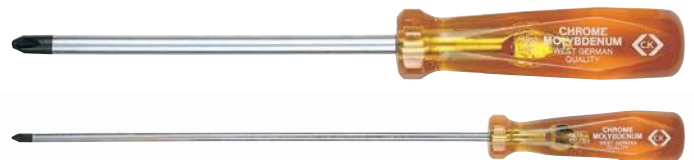

4812 / 4977
Phillips screwdriver
Phillips-Schraubendreher
 Tournevis **Phillips**
 ISO 8764

| Art. No. | | | | | |
|----------|------|-------------|-------------|--------------|---|
| T4812 0 | PH 0 | 3.5mm 9/64" | 65mm 2 1/2" | 70mm 2 3/4" | 6 |
| T4812 1 | PH 1 | 5mm 3/16" | 80mm 3 1/8" | 90mm 3 1/2" | 6 |
| T4977 1 | PH 1 | 5mm 3/16" | 250mm 10" | 100mm 4" | 6 |
| T4812 2 | PH 2 | 6mm 15/64" | 100mm 4" | 100mm 4" | 6 |
| T4977 2 | PH 2 | 6mm 15/64" | 250mm 10" | 110mm 4 1/4" | 6 |
| T4812 3 | PH 3 | 8mm 5/16" | 150mm 6" | 110mm 4 1/4" | 6 |
| T4812 4 | PH 4 | 10mm 3/8" | 200mm 8" | 120mm 4 3/4" | 6 |

HD classic

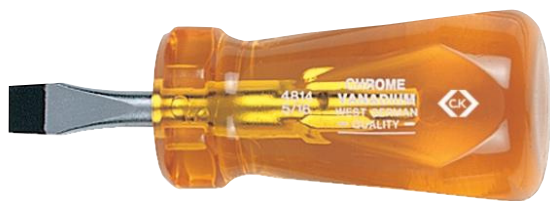

4814
Slotted screwdriver Stubby
Schlitzschraubendreher Kurz
Tournevis à lame plate Manche court

DIN 5264, ISO 2380

| Art. No. | | | | | |
|----------|------------|---------|-------------|-------------|---|
| T4814 25 | 6.5mm 1/4" | 25mm 1" | 1.2mm 0.05" | 60mm 2 3/8" | 6 |
| T4814 31 | 8mm 5/16" | 25mm 1" | 1.2mm 0.05" | 60mm 2 3/8" | 6 |



4816
PZD/SDV screwdriver Stubby
PZD/SDV-Schraubendreher Kurz
Tournevis PZD/SDV Manche court

ISO 8764

| Art. No. | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|-------------|---|
| T4816 1 | PZD/SDV 1 | 5mm 3/16" | 25mm 1" | 60mm 2 3/8" | 6 |
| T4816 2 | PZD/SDV 2 | 6mm 1/8" | 25mm 1" | 60mm 2 3/8" | 6 |



4815
Phillips screwdriver Stubby
Phillips-Schraubendreher Kurz
Tournevis Phillips Manche court

ISO 8764

| Art. No. | | | | | |
|----------|------|-----------|---------|-------------|---|
| T4815 1 | PH 1 | 5mm 3/16" | 25mm 1" | 60mm 2 3/8" | 6 |
| T4815 2 | PH 2 | 6mm 1/8" | 25mm 1" | 60mm 2 3/8" | 6 |



4999
Screwdriver set
Schraubendreher-Satz
Jeu de Tournevis

| Art. No. | | Dimensions | |
|----------|--|-----------------------------------|---|
| T4999B | | 6 x 100mm, 7 x 125mm, 8 x 150mm | 1 |
| | | 6.5 x 25mm, 3 x 75mm, 4 x 100mm | |
| | | PZD/SDV1 x 80mm, PZD/SDV2 x 100mm | |

8 pcs set SL/PZD/SDV
 8-teiliger Satz Schlitz / PZD/SDV
 Jeu de 8 tournevis Fente/PZD/SDV



4811
Slotted screwdriver Strike-through
Schlitzschraubendreher durchgehende
Klinge mit Schlagplatte
Tournevis à lame plate à percussion

| Art. No. | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|--------------|---|
| T4811 04 | 6mm 1/8" | 100mm 4" | 1.0mm 0.04" | 100mm 4" | 6 |
| T4811 06 | 8mm 5/16" | 150mm 6" | 1.2mm 0.05" | 110mm 4 1/4" | 6 |
| T4811 08 | 10mm 3/8" | 200mm 8" | 1.6mm 0.06" | 120mm 4 3/4" | 6 |
| T4811 10 | 13mm 1/2" | 250mm 10" | 2.0mm 0.08" | 130mm 5 1/8" | 6 |





2010



Unique new merchandising system

Ein neues, einzigartiges Präsentationssystem - Nouveau système de présentoirs unique



- Our stylish merchandising system is infinitely flexible and can be used with existing slat wall or peg metal displays, as a counter display unit or as a dedicated single or double sided free standing display.
- Unser attraktives Präsentationssystem ist völlig flexibel einsetzbar. Es kann mit einer bestehenden Lamellenwand, als Haken-Metall-Display, als Thekendisplay oder als freistehendes Bodendisplay, einzeln oder doppelt, genutzt werden.
- Notre système de présentoirs élégant est indéniablement flexible et peut être utilisé avec nos présentoirs existants (modèle traditionnel à trou ou modèle à glissière) ou en tant que présentoir de comptoir ou bien en tant que présentoir une face ou double face qui peut être installé à l'endroit de votre choix.

Full ranges - Gesamtsortiment - Gammes complètes



triton XLS

Shelf - Fach (alt. Boden) - Étagère 1

| Art. No. | i |
|--------------|--|
| TRITONXLS-S1 | 6 x (5.5 x 100mm), 6 x (10 x 200mm), 6 x (6.5 x 150mm) |
| | 6 x (3 x 75mm), 12 x (4 x 100mm), 6 x (5.5 x 250mm) |
| | 6 x (PZD/SDV1 x 250mm), 6 x (PZD/SDV2 x 250mm) |
| | 6 x (PH1 x 250mm), 6 x (PH2 x 250mm) |

Shelf - Fach (alt. Boden) - Étagère 2

| Art. No. | i |
|--------------|---|
| TRITONXLS-S2 | 6 x (PZD/SDV0 x 60mm), 12 x (PZD/SDV1 x 75mm), 12 x (PZD/SDV2 x 100mm), 6 x (PZD/SDV3 x 150mm) |
| | 6 x (PH0 x 60mm), 6 x (PH1 x 75mm), 12 x (PH2 x 100mm), 6 x (PH3 x 150mm) |



Shelf - Fach (alt. Boden) - Étagère 1

| Art. No. | i |
|-----------|---|
| DEXTRO-S1 | 6 x (4.0 x 75mm), 6 x (5.5 x 100mm), 6 x (6.5 x 150mm), 6 x (10.0 x 200mm) |
| | 6 x (2.5 x 75mm), 6 x (3.0 x 75mm), 6 x (3.0 x 250mm), 6 x (3.5 x 100mm), 6 x (4.0 x 125mm), 6 x (5.5 x 150mm) |
| | 6 x (PH0 x 60mm) |

Shelf - Fach (alt. Boden) - Étagère 2

| Art. No. | i |
|-----------|--|
| DEXTRO-S2 | 6 x (PZD/SDV0 x 60mm), 6 x (PZD/SDV1 x 80mm), 6 x (PZD/SDV1 x 250mm), 6 x (PZD/SDV2 x 100mm), 6 x (PZD/SDV2 x 250mm), 6 x (PZD/SDV3 x 150mm) |
| | 6 x (PH1 x 80mm), 6 x (PH1 x 250mm), 6 x (PH2 x 100mm), 6 x (PH2 x 250mm), 6 x (PH3 x 150mm) |

Shelf - Fach (alt. Boden) - Étagère 3


| Art. No. | i |
|-----------|---|
| DEXTRO-S3 | 6 x (TX06 x 70mm), 6 x (TX07 x 70mm), 6 x (TX08 x 70mm), 6 x (TX09 x 70mm), 6 x (TX10 x 80mm), 6 x (TX15 x 80mm), 6 x (TX20 x 90mm), 6 x (TX25 x 90mm), 6 x (TX27 x 110mm), 6 x (TX30 x 110mm), 6 x (TX40 x 120mm) |

- Display shelf and header included
- Regalboden und Kopfschild im Lieferumfang enthalten
- Étagère de présentoir et entête inclus.






dextroTMVDE

Shelf - Fach (alt. Boden) - Étagère 1

| Art. No. | i |
|--------------|---|
| DEXTROVDE-S1 |  12 x (2.5 x 75mm), 12 x (3.0 x 100mm), 6 (3.5 x 100mm), 12 x (4.0 x 100mm), 6 x (5.5 x 125mm), 6 x (6.5 x 150mm), 6 x (8.0 x 175mm), 6 x (10.0 x 200mm) |



Shelf - Fach (alt. Boden) - Étagère 2

| Art. No. | i |
|--------------|--|
| DEXTROVDE-S2 |  6 x (PZD/SDV0 x 60mm), 6 x (PZD/SDV1 x 80mm), 6 x (PZD/SDV2 x 100mm), 6 x (PZD/SDV2 x 200mm), 6 x (PZD/SDV3 x 150mm) |
| |  6 x (PH0 x 60mm), 6 x (PH1 x 80mm), 6 x (PH2 x 100mm), 6 x (PH3 x 150mm) |
| |  6 x (MOD1 x 75mm), 6 x (MOD2 x 100mm) |





HDclassic



Shelf - Fach (alt. Boden) - Étagère 1

| Art. No. | i |
|--------------|---|
| HDCLASSIC-S1 |  6 x (3 x 150mm), 6 x (3 x 200mm), 6 x (4 x 250mm), 6 x (6 x 300mm) |
| |  6 x (5 x 75mm), 6 x (6 x 100mm), 6 x (7 x 125mm), 6 x (8 x 150mm), 6 x (8 x 150mm), 6 x (9 x 200mm), 6 x (10 x 250mm), 6 x (12 x 300mm) |




Shelf - Fach (alt. Boden) - Étagère 2

| Art. No. | i |
|--------------|---|
| HDCLASSIC-S2 |  12 x (3 x 75mm), 12 x (4 x 100mm), 6 x (4.5 x 125mm), 6 x (5 x 150mm), 6 x (5 x 200mm) |
| |  6 x (6 x 100mm), 6 x (8 x 150mm), 6 x (10 x 200mm), 6 x (13 x 250mm) |

Shelf - Fach (alt. Boden) - Étagère 3

| Art. No. | i |
|--------------|---|
| HDCLASSIC-S3 |  6 x (PZD/SDV0 x 60mm), 6 x (PZD/SDV1 x 80mm), 12 x (PZD/SDV2 x 100mm), 6 x (PZD/SDV3 x 150mm), 6 x (PZD/SDV4 x 200mm) |
| |  6 x (PH0 x 65mm), 6 x (PH1 x 80mm), 6 x (PH2 x 100mm), 6 x (PH3 x 150mm), 6 x (PH4 x 200mm) |

Shelf - Fach (alt. Boden) - Étagère 4

| Art. No. | i |
|--------------|---|
| HDCLASSIC-S4 |  12 x (6.5 x 25mm), 6 x (8 x 25mm) |
| |  6 x (PZ1 x 25mm), 6 x (PZ2 x 25mm), 6 x (PZD/SDV1 x 250mm), 6 x (PZD/SDV2 x 250mm) |
| |  6 x (PH1 x 25mm), 6 x (PH2 x 25mm), 6 x (PH1 x 250mm), 6 x (PH2 x 250mm) |

Top Sellers ranges - Die Bestseller - Gammes Best-Sellers



triton XLS

| Art. No. | i | |
|--------------|---|---|
| TRITONXLS-TS | | 6 x (5.5 x 100mm), 6 x (6.5 x 150mm), 6 x (10 x 200mm) |
| | | 6 x (3 x 75mm), 6 x (4 x 100mm) |
| | | 6 x (PZD/SDV0 x 60mm), 6 x (PZD/SDV1 x 75mm), 6 x (PZD/SDV2 x 100mm), 6 x (PZD/SDV2 x 250mm) |
| | | 6 x (PH1 x 75mm), 6 x (PH2 x 100mm) |



dextro

| Art. No. | i | |
|-----------|---|---|
| DEXTRO-TS | | 6 x (5.5 x 100mm), 6 x (6.5 x 150mm), 6 x (10.0 x 200mm) |
| | | 6 x (3.0 x 75mm), 6 x (4.0 x 125mm) |
| | | 6 x (PZD/SDV0 x 60mm), 6 x (PZD/SDV1 x 80mm), 6 x (PZD/SDV2 x 100mm), 6 x (PZD/SDV2 x 250mm) |
| | | 6 x (PH1 x 80mm), 6 x (PH2 x 100mm) |



dextro VDE

| Art. No. | i | |
|-------------|---|---|
| DEXTRVDE-TS | | 6 x (2.5 x 75mm), 6 x (3.0 x 100mm), 6 x (4.0 x 100mm), 6 x (5.5 x 125mm), 6 x (6.5 x 150mm) |
| | | 6 x (PZD/SDV0 x 60mm), 6 x (PZD/SDV1 x 80mm), 6 x (PZD/SDV2 x 100mm), 6 x (PZD/SDV2 x 200mm) |
| | | 6 x (PH1 x 80mm), 6 x (PH2 x 100mm) |



HD classic

| Art. No. | i | |
|--------------|---|--|
| HDCLASSIC-TS | | 6 x (6 x 100mm), 6 x (8 x 150mm) |
| | | 6 x (3 x 75mm), 6 x (4 x 100mm), 6 x (6.5 x 25mm) |
| | | 6 x (PZD/SDV0 x 60mm), 6 x (PZD/SDV1 x 80mm), 6 x (PZD/SDV2 x 100mm), 6 x (PZD/SDV2 x 25mm) |
| | | 6 x (PH1 x 80mm), 6 x (PH2 x 100mm) |

- Display shelf and header included. Optional countertop 'Z' frame available (Art.No. M0162)
- Regalboden und Kopfschild im Lieferumfang enthalten. Wahlweise dazu lieferbar Z-förmiger Thekendisplay (Art.No. M0162)
- Étagère de présentoir et entête inclus. Présentoir de comptoir en 'Z' disponible (Pour commander M0162).

Also available from C.K tools

Außerdem lieferbar von C.K tools

Également disponible dans la gamme de produits C.K tools



Head Office:

United Kingdom
Carl Kammerling International Ltd.
Pwllheli, LL53 5LH

Tel: +44 (0)1758 701070
Fax: +44 (0)1758 704777
email: sales@cki.uk.com

www.carlkammerling.com

**Carl Kammerling International's
Distribution Partners:**

Republic of Ireland
Tel: 1-800818 660
Fax: 1-800818 659
email: dublin-sales@cki.uk.com

Germany and Rest Of World
Carl Kämmerling GmbH & Co. KG
Bendahler Str. 110,
42285 Wuppertal
Tel: +49 (0) 202.89030
Fax: +49 (0) 202.890322
email: info@cki.de.com

USA
C.K North America Inc.
52 Eisenhower Lane North
Lombard IL 60148
Tel: +1 (866) 484.5943
Fax: +1 (630) 953.2686
email: ckusanick@aol.com

France
Tel: +33 (0) 810 000044
Fax: +33 (0) 810 000357
email: info@cki.de.com

Carl Kammerling International Ltd. reserves the right to alter products and / or specifications without prior notice. Prices are correct at time of printing E. & O.E. All trademarks are acknowledged. All photographs are for guidance only and do not necessarily represent the products illustrated.

©2010. Published by Carl Kammerling International Ltd. No part of this publication may be produced without prior permission from Carl Kammerling International Ltd.

ERROR: invalidrestore
OFFENDING COMMAND: restore

STACK:

-savelevel-
-savelevel-
-savelevel-
-savelevel-