
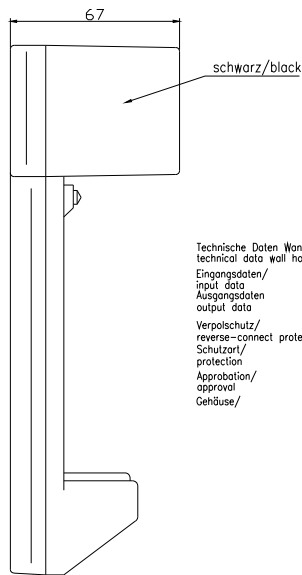
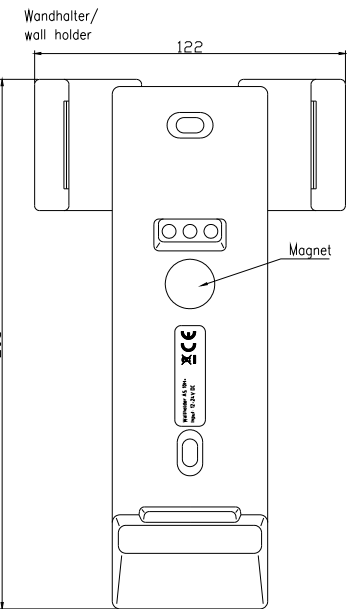
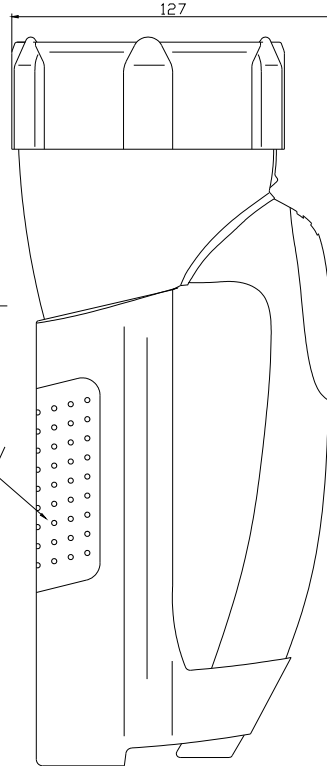
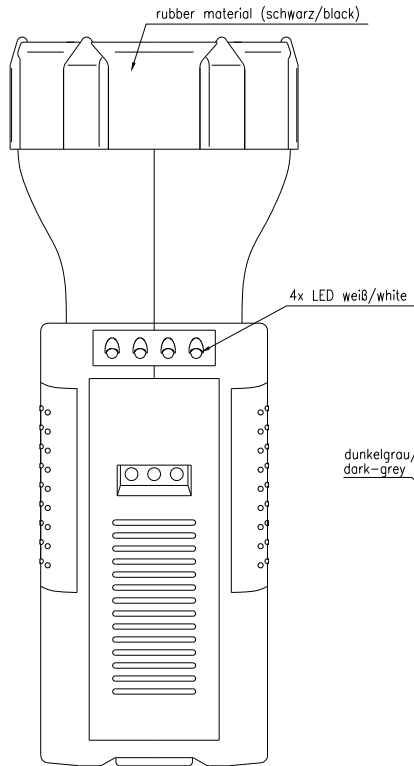


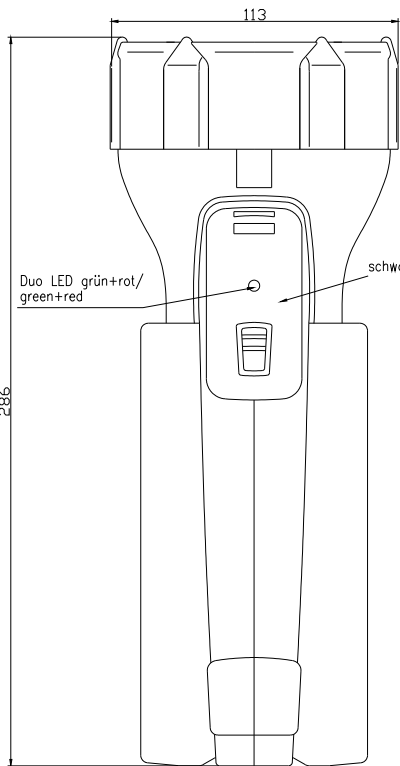

Technische Daten Wandhalter/
technical data wall holder

Eingangsdaten/
input data : 12-24VDC max.1000mA (10,8V-30V)



Ausgangsdaten/
output data : 12-24VDC max.1000mA (10,8V-30V)

Verpolschutz/
reverse-connect protection : mechanisch/
mechanical



Schutzart/
protection : IP20

Approbation/
approval : CE

Gehäuse/
case : Wandhalter schwarz ABS/
wall holder black ABS

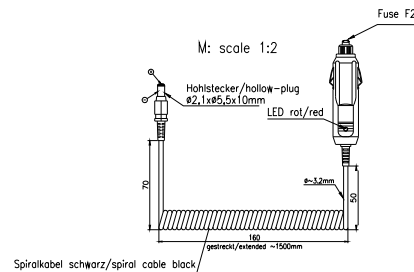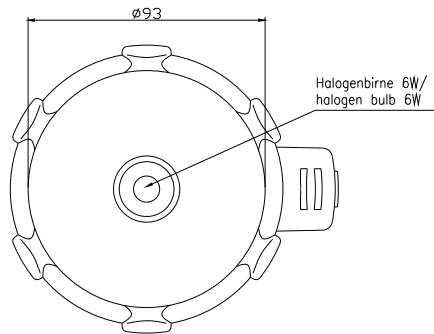

black label with white printing, scale 3:1

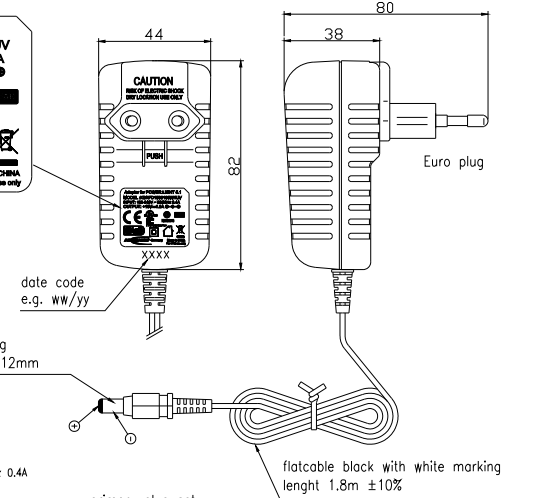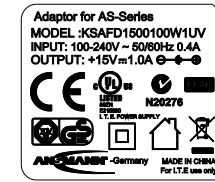

Technische Daten Steckernetzgerät/
technical data plug-in power supply

Eingangsdaten/
input data : 100-240V AC ±10% / 50/60Hz 0.4A


Ausgangsdaten/
output data : 15V DC ±10% 1000mA

Isolation/
isolation : 4kV Eingang/Ausgang
primary/secondary

Schutzart/
protection : IP 20

Approbation/
approval : CE; cULus; SAA; BEAB; GS

Gehäuse/
case : Steckergehäuse schwarz, Material UL94V0/
plug-in case black, material UL94V0

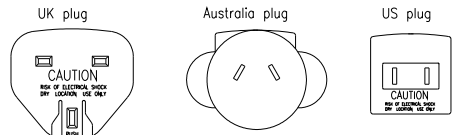

Technische Daten Handlampe/
technical data portable search light

Leuchtmittel/
bulb : Halogen 6,0V 6W G4
4x ultrabright LED (1W ±20% bei/at 7.2V)

Leuchtdauer/
lighting hours : ca./approx. 3h mit Halogenbirne/ with halogen bulb
bis zu / up to 120h mit 4xLED

Akkupack/
battery pack : 7.2V/2100mAh NiMH

Ladestrom/
charging current : 800mA - 1200mA bei/at 7.2VDC

Erhaltungeladestrom/
trickle charging : Impulserhaltungsladung für Rundzellen/
trickle charge current cylindric cells

Vollerkennung/
battery full detection : -dU

Statusanzeige der Lampe/
status indicator of lantern

Ladung/
charging : LED leuchtet rot/
LED lights red

Vorladung/
pre-charging : LED leuchtet orange/
LED lights orange

Impulserhaltungeladung/
trickle charging : LED leuchtet grün/
LED lights green

Beschreibung/
description

-Akku- Handscheinwerfer mit LED-Sparlicht/
portable search light with economy LED light

-Halogenleuchtmittel ist fokussierbar/
focussable halogen beam

-Restkapazitätsanzeige über Duo LED (grün= <25%/ rot blinkend= >25%)
battery status indicator with Duo LED (green= <25%/ red blinking= >25%)

-automatische Abschaltung des Hauptlichtes zwischen 5,5V - 6,1V/
automatic halogen beam cut-off between 5,5V - 6,1V

Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C.....+25°C

Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C.....+50°C

Schutzart/
protection : IP 44

Abbratlonen/
approvals : CE

Gewicht/
weight : ca. 1340g inkl. Verpackung und Zubehör/
approx. 1340g incl. package and accessories

Verpackung/
packaging : Einzelverpackung, Blister shell 151x128x365mm (LxBxH) inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/
individual package, blister shell 151x128x365mm (LxBxH) incl. multi language operating instruction

Verwendungsanwendung/ for: Anfrager/for inquiry: xxx/xx	Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Übertr. / Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
2007 Datum/Date Name 30.07. SP			Zeichnungsname/Drawing name AS 10H+ Akku-Handscheinwerfer/ AS 10H+ portable search light	
Version	05.10.07	KK	Zeichnungsnummer/Drawing number 414000000/Part number	5102133
Änderung/Change	Ursprung/Origin	Proj. 56/50/06	Ersatz für/Replaced by	Blatt/Sheet 1