


Nouveau

AWHH Clés mâles 6 pans emmanchées

AWHH	Ø1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	Ø1xL1 mm	ΔΔ g
AWHH2X75	2	19 x 94	169	2,0 x 75	31
AWHH2,5X75	2,5	19 x 94	169	2,5 x 75	33
AWHH3X75	3	19 x 94	169	3,0 x 75	35
AWHH4X75	4	25 x 103	178	4,0 x 75	45
AWHH5X100	5	30 x 109	209	5,0 x 100	80
AWHH6X100	6	36 x 120	220	6,0 x 100	120
AWHH8X100	8	36 x 120	220	8,0 x 100	180

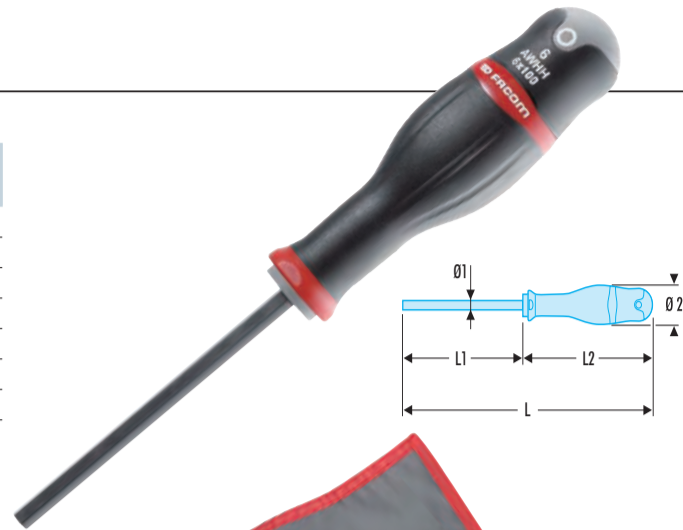

Jeu clés mâles 6 pans emmanchées

AWHH.JT6

AWHH	contenu	Qté
AWHH.JT6	● AWHH.2X75 - AWHH.2,5X75 - AWHH.3X75 - AWHH.4X75 - AWHH.5X100 - AWHH.6X100	6

Protwist®



► Clés mâles à profils spéciaux

Jeu clés mâles coudées pour denture multiple XZN

80.JL7

- Jeu de 7 clés 80 : M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16.
- Livré en trousse.
- ΔΔ : 918 g.



Jeu clés mâles coudées pour empreinte à créneaux

81.JL7

- Jeu de 7 clés 81 : M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16.
- Livré en trousse.
- ΔΔ : 907 g.



Jeu de 10 clés en trousse pour empreinte BRISTOL

85.JU10

- Jeu de 10 clés 85 : 033-048-060-072-096-111-133-145-168-183.
- Livré en trousse.
- ΔΔ : 37 g.

