

Hohlsteckerbuchse/
hollow plug socket

RMD+ YYMM-XXXX

Typ/
type

fortlaufende Nummerierung ab 01001=>01002.../
serial numbering starts with 01001=>01002...

Produktionsjahr/
year of production

Produktionsmonat/
month of production

Hohlsteckerbuchse/
hollow plug socket

Kfz-Bordnetzstecker/
car cigarette lighter plug

Akkupack/
battery pack

Wandhalterung/
wall holder

sticker


LED rot/
LED red

Silber/
silver

Ø2,5xØ5,5x12mm

Gummiring/
rubber ring

Ladeanzeige Duo LED rot-grün/
charging indicator Duo LED red-green

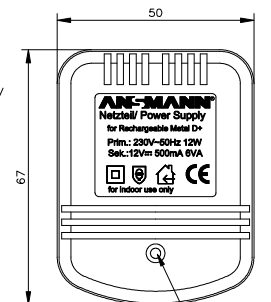

LED rot/red

Hohlstecker/
hollow plug
Ø2,1xØ5,5x10mm

Technische Daten Steckernetzteil/
technical data plug-in power supply
Eingangsspannung/: 230V AC $\pm 10\%$ /50Hz
input voltage

Ausgangsspannung/: 12VDC $\pm 10\%$
output voltage

Ausgangsstrom/
output current : 500mA

Isolation/
insulation : 4kV Eingang/Ausgang
primary/secondary

Schutzart/
protection : IP 40

Gehäuse/
case : Steckergehäuse schwarz/
plug-in case black

Betriebsanzeige/
operating indicator : LED rot/red

Technische Daten Metall-Taschenlampe/
technical data metal torch

Leuchtmittel/
bulb : Cree 3W LED (XR-E7090)

Gehäusefarbe/
colour of case : schwarz/ black

Schutzart/
protection : IP 44

Betriebstemperatur/ : 0°C.....+25°C
operating temperature
Lagertemperatur/ : -25°C.....+50°C
storage temperature

Verpackung/ : 5 farbige Faltschachtel 190x72x380mm (LxBxH) / VE: 6 Stück
package folding box in 5 colors 190x72x380mm (LxBxH) / PU: 6 pcs.
Gewicht/ : 1632g inkl. Verpackung und Zubehör/incl. package and accessories
weight

Approbationen/ : CE ; e4
approvals

Flachleitung schwarz
mit weißem Streifen Länge 1,8m ± 10 cm/
flat lead black
with white stripe length 1.8m ± 10 cm

Technische Daten Wandhalterung – Ladestation/
technical data wall holder – charging station

Eingangsspannungsbereich/: 10,8V – 32V DC
input voltage range

Nenneneingangsspannung/
nominal input voltage : 12V–24V DC

Ausgangsspannung/
output voltage : 6VDC

Ladestrom/
charging current : 700mA $\pm 10\%$

Sicherheitstimer/
safety timer : 6 hrs $\pm 10\%$

Abschaltkriterium/
cut off criterion : -dU

Anzeige– Duo LED rot-grün /
indicator– Duo LED red-green

LED rot/red : Ladung / charging

LED grün/green : Akku voll, Impulserhaltungsladung/
battery full, trickle charging

Gehäuse/
case : schwarz/black

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry xxx/xx				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight		
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr. ---			
				2008	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name		
				Erstellt/ Drawn by	13.03.	RA	Aufladbare Taschenlampe Metal D +/ Rechargeable torch Metal D +		
							Zeichnungsnummer/Drawing number		
							Artikelnummer/Part number		
							5816542		
							Blatt/ Sheet		
							1		
V1	knurl changed	19.08.08	SGO				Zeichnungsnummer/Drawing number		
V0	---	13.03.08	RA				Artikelnummer/Part number		
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through		