


**fiches 6 A plastique**

250 V ~ entr'axe 19 mm

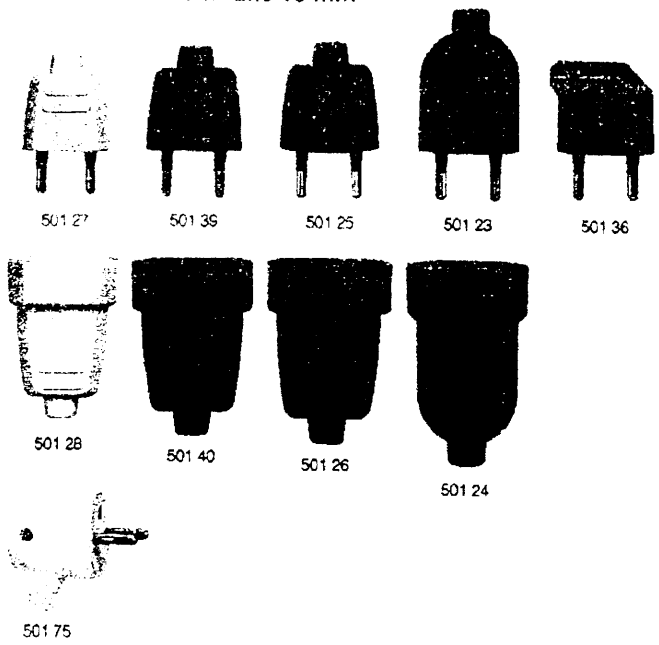

Emb. Ref. **NF USE**  
 Ø broches : 4 mm

**2 P**  
 Pour l'alimentation d'appareils de classe II   
 Fiche à broches protégées  
 Prolongateur en puits

| Fiche  | Prolongateur  | Description            | Image |
|--|---------------|------------------------|-------|
| 20   | <b>501 27</b> | <b>501 28</b> Blanc    |       |
| 20   | <b>501 39</b> | <b>501 40</b> Noir     |       |
| 20   | <b>501 25</b> | <b>501 26</b> Marron   |       |
| 20   | <b>501 41</b> | <b>501 42</b> Gris     |       |
| 20   | <b>501 29</b> | <b>501 30</b> Vieil or |       |
| <b>Sortie latérale pour câble méplat</b>         |               |                        |       |
| 20   | 501 34        | Blanc                  |       |
| 20   | 501 44        | Noir                   |       |
| 20   | 501 32        | Marron                 |       |
| 20   | 501 46        | Gris                   |       |
| 20   | 501 36        | Vieil or               |       |
| <b>Sortie droite pour câble rond Ø 9 mm maxi</b> |               |                        |       |
| Accepte câble méplat<br>Serre-câble à vis        |               |                        |       |
| 20   | 501 15        | 501 16 Blanc           |       |
| 20   | 501 21        | 501 22 Noir            |       |
| 20   | 501 23        | 501 24 Gris            |       |


**2 P + T**  
 Pour l'alimentation d'appareils de classe I

**Sortie latérale pour câble rond Ø 11 mm maxi**  
 Monobloc ronde à embase Ø 35 mm  
 2 broches Ø 4 mm  
 1 alvéole élastique Ø 4 ou Ø 4,8 mm

| Fiche | Description         |
|-------|---------------------|
| 20    | <b>501 75</b> Blanc |

**fiches 10/16 A plastique**

250 V ~ entr'axe 19 mm

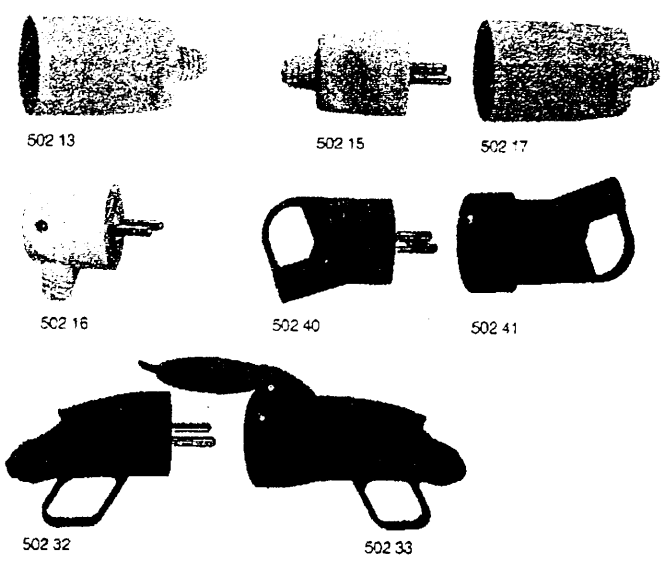

Emb. Ref. **NF USE**  
 Pour câbles ronds Ø 11 mm maxi  
 Ø broches : 4,8 mm

**2 P + T**  
 Pour l'alimentation d'appareils de classe I

| Fiche                  | Prolongateur  | Description                       | Image |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|
| 10                     | 502 13        | Blanc                             |       |
| 20/200                 | 10/100        | <b>502 15</b> <b>502 17</b> Blanc |       |
| 20                     | 10            | 502 35 <b>502 37</b> Noir         |       |
| 20                     | 10            | 502 34 <b>502 36</b> Gris         |       |
| <b>Sortie latérale</b> |               |                                   |       |
| 20                     | <b>502 16</b> | Blanc                             |       |
| 20                     | 502 39        | Noir                              |       |
| 20                     | 502 38        | Gris                              |       |
| <b>Annuaire Inovac</b> |               |                                   |       |
| 20/200                 | 10/100        | <b>502 20</b> <b>502 21</b> Blanc |       |
| 20                     | 10            | <b>502 40</b> <b>502 41</b> Noir  |       |
| 20/200                 | 10/100        | <b>502 18</b> <b>502 19</b> Gris  |       |
| <b>Plexo</b>           |               |                                   |       |
| 20                     | 10            | <b>502 32</b> <b>502 33</b> Noir  |       |
| 20/200                 | 10/100        | <b>502 30</b> <b>502 31</b> Gris  |       |

**fiches 10/16 A scala**

250 V ~ entr'axe 19 mm



Emb. Ref. **NF USE**  
 Pour câbles ronds Ø 11 mm maxi  
 Ø broches : 4,8 mm. Sortie latérale  
 2 P + Terre - Pour alimentation d'appareils  
 de classe I

| Fiche | Description                | Image |
|-------|----------------------------|-------|
| 10    | <b>502 85</b> Anneau blanc |       |
| 10    | <b>502 86</b> Anneau Rouge |       |
| 10    | <b>502 87</b> Anneau Jaune |       |
| 10    | <b>502 88</b> Anneau Vert  |       |
| 10    | <b>502 89</b> Anneau Bleu  |       |
| 10    | <b>502 90</b> Anneau Noir  |       |

**Références en gras :** Produits de vente courante habituellement stockés par le distributeur  
**Emballages en gras :** Obligatoires pour livraison d'usine