
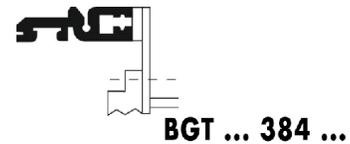


19" Baugruppenträger

3 HE Baugruppenträger

Grundeinheit: **1** = 2 x Seitenwände; **2** = 2 x vordere Modulschiene; **3** = 2 x hintere Modulschiene; **4** = 2 x Befestigungswinkel (nur BGTO und BGTG); Montagematerial

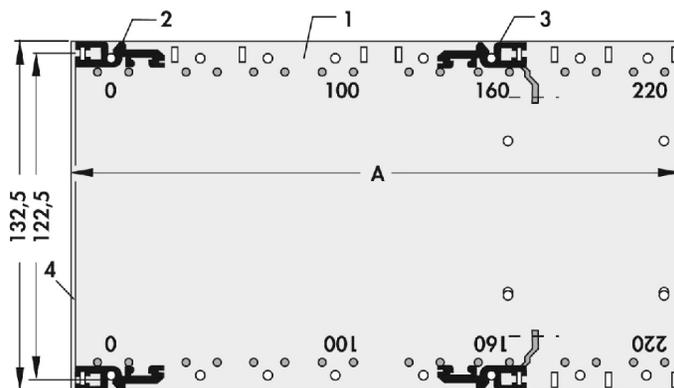

Art. Nr.	19" Befestigung	Maße [mm]
		A
BGT 384 180 ...	gewinkelte Seitenwand	175,5
BGT 384 240 ...	gewinkelte Seitenwand	235,5
BGT 384 300 ...	gewinkelte Seitenwand	295,5
BGTG 384 180 ...	Befestigungswinkel mit Grifflochung	175,5
BGTG 384 240 ...	Befestigungswinkel mit Grifflochung	235,5
BGTG 384 300 ...	Befestigungswinkel mit Grifflochung	295,5
BGTO 384 180 ...	Befestigungswinkel ohne Grifflochung	175,5
BGTO 384 240 ...	Befestigungswinkel ohne Grifflochung	235,5
BGTO 384 300 ...	Befestigungswinkel ohne Grifflochung	295,5
bitte angeben: ... hintere Modulschiene (optional) IZ=integrierte Z-Schiene		

3 HE Kassetten-Bauformen
Führungsschienen
Teilfrontplatten
Verstärkte Führungsschienen

→ N 49
→ N 31
→ N 58 - 64
→ N 32

Einschubkassetten
Einschubkassetten 6 HE
Griffleisten für Teilfrontplatten
Aushebelgriff für Teilfrontplatten

→ N 41 - 45
→ N 46 - 48
→ N 67
→ N 66

N 22

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N