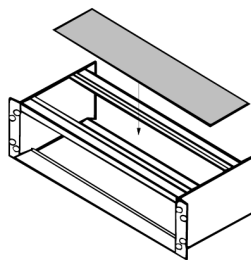


A

Zubehör für 19" Baugruppenträger

B

C

Abdeckblech gelocht


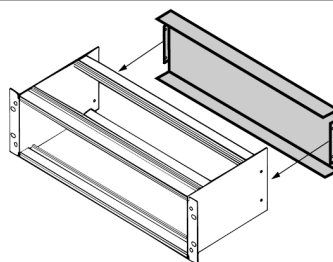
| Art. Nr. | Leiterkartentiefe [mm] | Art. Nr. | Leiterkartentiefe [mm] |
|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| AB 211 | 160 | AB 271 | 220 |

D

Rückwand-Verdrahtungsschutz

- mit 240 und 300 mm Seitenwandtiefe dient als mechanischer Schutz und statischer Schirm
- Lieferung inkl. Montagematerial

E




| Art. Nr. | passend für Baugruppenträger | Art. Nr. | passend für Baugruppenträger |
|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| RV 3 240 | 3 HE | RV 6 240 | 6 HE |

G

Führungsschienen

- mit voreilenden Steckerzapfen und Einrastnocken für leichte Montage

H

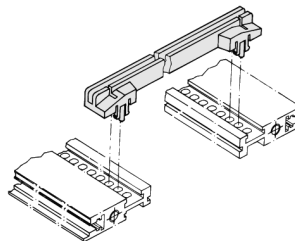

| Art. Nr. | für Europakarte [mm] |
|----------------|------------------------|
| FSC 100 | 100 x 100/ 233,5 x 100 |
| FSC 160 | 100 x 160/ 233,5 x 160 |
| FSC 220 | 100 x 220/ 233,5 x 220 |

K

L

M

N

N 31
19" Frontplatten
Variable Führungsschienen
Verstärkte Führungsschienen
Führungsschienen

 → N 73
 → N 32
 → N 32
 → N 31

Befestigungsmaterial
Leiterkartenhalter
19" Gerätegriffe
Zubehör für Teilfrontplatten

 → N 71
 → N 69 – 70
 → N 74 – 76
 → N 57