


## Griffleisten für Teilfrontplatten

- Griffleiste aus EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5), Befestigungssatz separat bestellen
- andere Farben auf Anfrage
- Befestigungssatz bestehend aus:
  - **GLBZ** = Fixierstück, Mutter M 2,5 und Zylinderkopfschraube
  - **GLBS** = Fixierstück, Mutter M 2,5 und Senkkopfschraube
- **Verpackungseinheit**: 50 Satz/Beutel

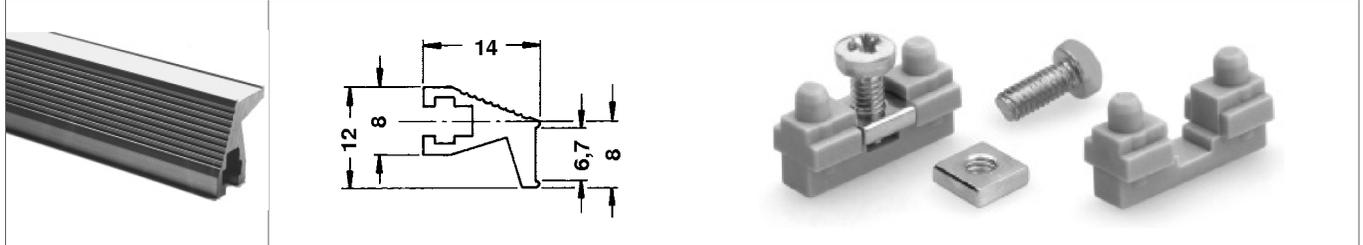


Art. Nr.	Anzahl der Fixierstücke	TE	Maße [mm] Länge	Art. Nr.	Anzahl der Fixierstücke	TE	Maße [mm] Länge
<b>GLA ... 03</b>	1	3	14,7	<b>GLA ... 14</b>	2	14	70,6
<b>GLA ... 04</b>	1	4	19,8	<b>GLA ... 16</b>	2	16	80,8
<b>GLA ... 05</b>	1	5	24,9	<b>GLA ... 20</b>	2	20	101,1
<b>GLA ... 06</b>	1	6	30,0	<b>GLA ... 21</b>	2	21	106,2
<b>GLA ... 07</b>	1	7	35,1	<b>GLA ... 24</b>	2	24	121,4
<b>GLA ... 08</b>	2	8	40,1	<b>GLA ... 28</b>	2	28	141,7
<b>GLA ... 09</b>	2	9	45,2	<b>GLA ... 40</b>	3	40	202,7
<b>GLA ... 10</b>	2	10	50,3	<b>GLA ... 84</b>	3	84	426,2
<b>GLA ... 12</b>	2	12	60,5				

**bitte angeben:**      ... **Oberfläche**  
**SA =schwarz eloxiert**  
**ME=naturfarbig eloxiert**

vermaßte Zeichnung des Profiles **GL 7** → N 82

- Griffe aus grauem Polyamid mit Al-natur eloxierter Einlegeleiste
- zur Lagefixierung sind die Griffe mit Arretiernoppen versehen
- inkl. Befestigungsmaterial
- **TE** = Teilungseinheit = 5,08 mm

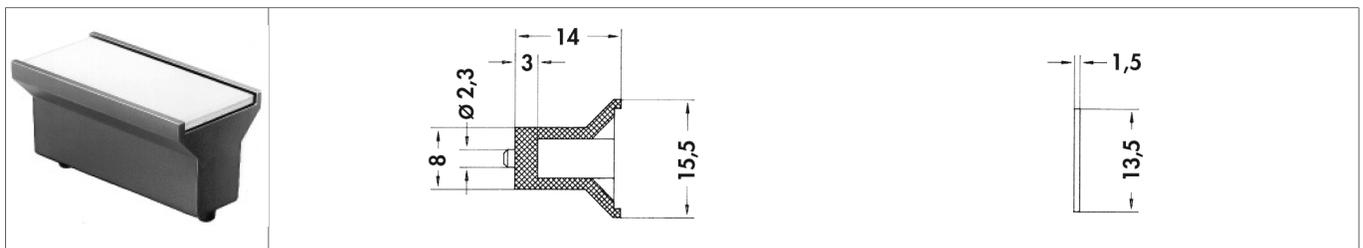

Art. Nr.	TE	Maße [mm] Länge	Art. Nr.	TE	Maße [mm] Länge
<b>GLK 03</b>	3	14,0	<b>GLK 08</b>	8	39,2
<b>GLK 04</b>	4	19,1	<b>GLK 10</b>	10	49,4
<b>GLK 05</b>	5	24,1	<b>GLK 12</b>	12	59,6
<b>GLK 06</b>	6	29,2	<b>GLK 14</b>	14	69,8
<b>GLK 07</b>	7	34,2			

**N 67**

Teilfrontplatten → N 58 - 64  
 Teilfrontplatten mit Griff → N 59  
 Teilfrontplatten mit Leiterkartenhalter → N 60 - 61  
 Teilfrontplatten mit SMD-Kartenhalter → N 63

Teilfrontplatten für EMV-Anwendung → N 39 - 40  
 Zubehör für Teilfrontplatten → N 57  
 19" Frontplatten → N 73  
 19" Gerätegriffe → N 74 - 76