


Digitale Messschieber

„Sylvac-System“

mit Opto-RS-Datenausgang

Ausführung:

DIN 862
rostfreier Stahl
LCD-Anzeige 7,5 mm
Feststellschraube
Vierfachmessung
einschließlich Etui

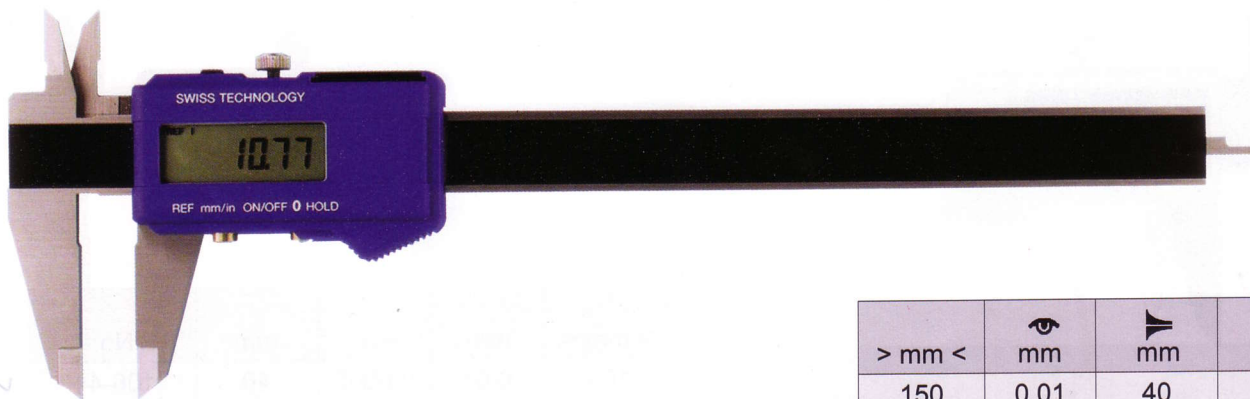

Funktionen:

Features:

Ein/Aus, Null, hold
mm/inch, ref.
on/off, zero, hold
mm/inch, ref.

Digital Caliper

„Sylvac-System“

data output Opto-RS

Techn. data:

DIN 862
stainless steel
LCD-display 7,5 mm
lock screw
quadruple measurements
including box

> mm <	mm	mm	No.
150	0,01	40	100-40
200	0,01	50	100-41
300	0,01	65	100-44
Kabel	opto RS232 C		100-43
Batterie	3V Lithi- um		Bat-01

Digital-Messschieber

IP 67 spritzwassergeschützt

mit Metallgehäuse

Ausführung:

DIN 862
rostfreier Stahl, gehärtet
Feststellschraube
Vierfachmessung
einschließlich Etui



Funktionen:

Features:

Ein/Aus, Null,
mm/inch
on/off, zero
mm/inch

Digital caliper

IP 67 water proof

metal case

Techn. data:

DIN 862
stainless steel, hardened
lock screw
quadruple measurements
including box

> mm <	mm	inch	mm	No.
150	0,01	0,0005	40	105-45