

3 Sicherheitsbuchsen

Safety Sockets


Douilles de sécurité

SLB 4-F/A

1.1.3



23.3070

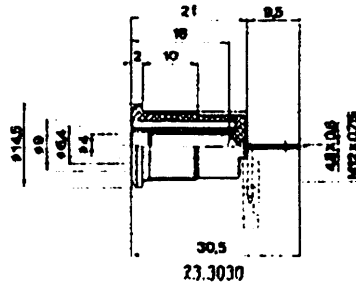

SLB 4-F/A

Bestellnr. 23.3070

Lieferbare Farben: 0...9

Ø 4 mm Sicherheitsbuchse.

starr, mit Flachsteckanschluss. Aus Messing gerollt, vernickelt. PA-isoliert. Anschluss kann einmal bis zu 90° abgewinkelt werden. Geeignet für MC®-Sicherheitsverbindungsleitungen

Benennungsstrom	24 A
Benennungsspannung	1000 V, CAT II
Überschlagsspannung bei 5 mm Tafeldicke	8,5 kV
Temperaturbereich	-40°C...+80°C

Anschluss: Flachsteckhülse FSH

4,8 mm × 0,8 mm

(Messing, vergoldet)

23.5201

Werkzeuge:

Spezialschlüssel SS 425

25.0020

Spezialschlüssel SS 2

25.0022

Montageanleitung MA 152

SLB 4-F/A

Order No. 23.3070

Available colours: 0...9

Ø 4 mm Safety socket.

rigid, with flat connecting tab. Made of brass, rolled, nickel plated. PA-insulated. The flat connecting tab can bent to 90°, once only. Suitable for MC®-Safety connecting leads.

Rated current	24 A
Rated voltage	1000 V, CAT II
Flashover voltage by 5 mm panel thickness	8.5 kV
Operating temperature	40°C...+80°C

Terminal: Flat connecting receptacle FSH

4,8 mm × 0,8 mm (brass, gold plated) 23.5201

Tools:

Special tube spanner SS 425

(suitable for round nuts) 25.0020

Counter spanner SS 2 (twist stop) 25.0022

Assembly instructions MA 152

SLB 4-F/A

No de Cde 23.3070

Couleurs disponibles: 0...9

Douille de sécurité Ø 4 mm.

rigide, avec raccord plat, inclinable à 90° une seule fois, en laiton, roulée, nickelée. Isolation en polyamide. Peut recevoir les cordons de sécurité MC®. Conforme NFC 93-440.

Intensité assignée	24 A
Tension assignée	1000 V, CAT II
Tension de claquage avec support d'épaisseur 5 mm	8,5 kV
Températures	40°C...+80°C

Raccord: Cosse plate femelle FSH

4,8 mm × 0,8 mm (en laiton, dorée) 23.5201

Outils:

Clé spéciale SS 425

Clé spéciale SS 2 25.0020

Clé spéciale SS 2 25.0022

Instructions de montage MA 152

462-883/895/901