


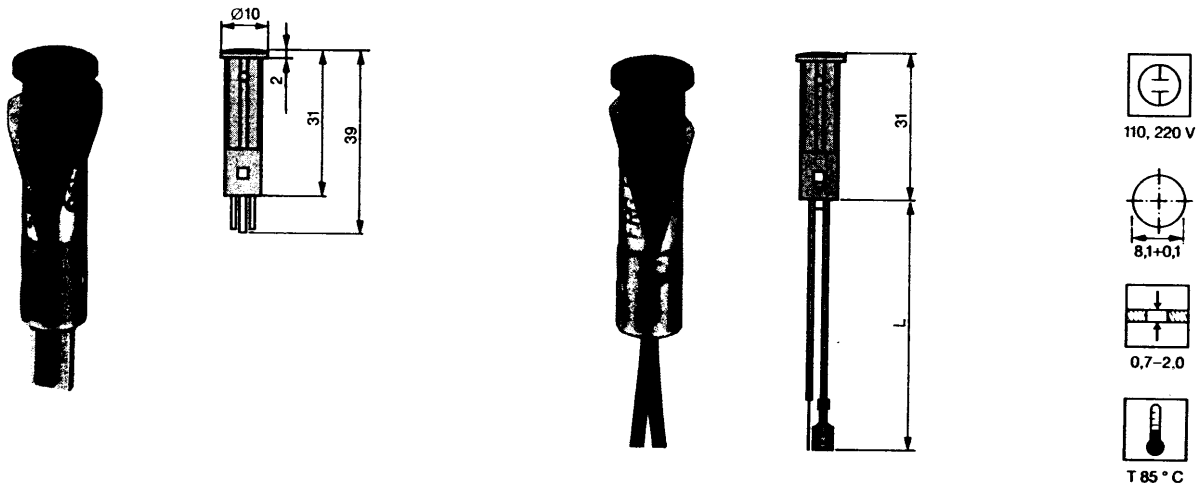

ERG Signalleuchte LS 08-01

Indicator light LS 08-01
Voyant lumineux LS 08-01



Anschlußtechnik Terminal type Type de connexion	Linsefarbe Colour of sleeve Couleur de la lentille	Bestellbezeichnung Reference Référence	Approbationen Approvals Agréments
 2.8	farblos/colourless/sans couleur rot/red/rouge gelb/yellow/jaune grün/green/vert blau/blue/bleu orange/orange/orange	LS 08-01/0003 LS 08-01/0103 LS 08-01/0203 LS 08-01/0303 LS 08-01/0403 LS 08-01/0603	
 PVC	farblos/colourless/sans couleur rot/red/rouge gelb/yellow/jaune grün/green/vert blau/blue/bleu orange/orange/orange	LS 08-01/001. LS 08-01/011. LS 08-01/021. LS 08-01/031. LS 08-01/041. LS 08-01/061.	
 Silicone	farblos/colourless/sans couleur rot/red/rouge gelb/yellow/jaune grün/green/vert blau/blue/bleu orange/orange/orange	LS 08-01/003. LS 08-01/013. LS 08-01/023. LS 08-01/033. LS 08-01/043. LS 08-01/063.	
		.0 abisoliert/tinned only/dénudé .1 Aderendhülse/end sleeve/ embout de cable .2 Kabelschuh M4/eyelet M4/cosse M4 .3 Flachsteckhülse 2,8/flat pin receptacle 2.8/cosse faston 2,8 .4 Flachsteckhülse 4,8/flat pin receptacle 4.8/cosse faston 4,8 .5 Flachsteckhülse 6,3/flat pin receptacle 6.3/cosse faston 6,3	

Bei ANFRAGE und BESTELLUNG immer zusätzlich angeben:

- * Nennspannung
- * Kabellänge L

Andere Spannungen auf Anfrage

Abmessungen in mm

In INQUIRIES and ORDERS always specify:

- * Supply voltage
- * Cable length L

Other voltages on request

Dimensions in mm