
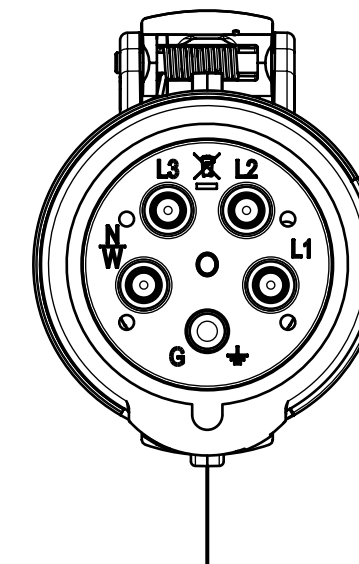


Leitungslängentoleranzen
(falls nicht explizit am Maß angegeben)
wire length tolerances
(if not specified explicit on dimension)

Länge/Length (mm)	Toleranz/tolerance (mm)
< 5000	-0 + 200
> 5000	-0 + 5%

Steckerseite
connector side A

Steckerseite
connector side B

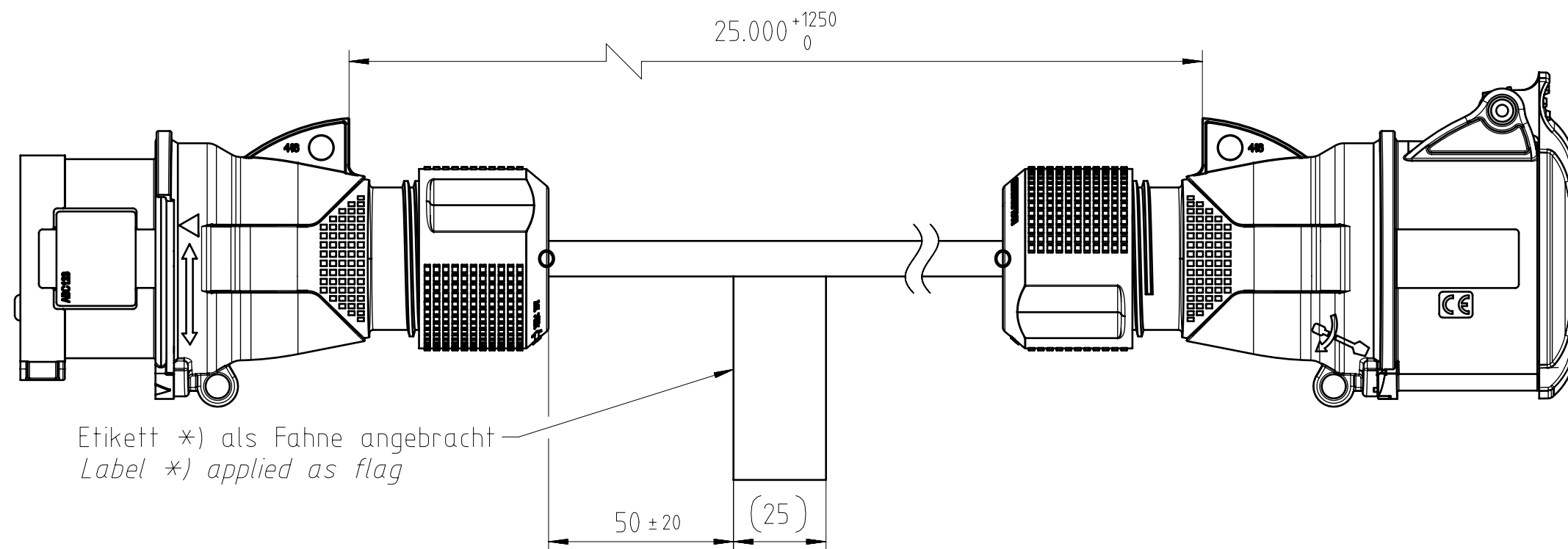

Etikett *) als Fahne angebracht
Label *) applied as flag

Konfigurationsparameter:

- Steckerseite A (abhängig von Polzahl, Nennstrom, Steckertyp, IP-Schutzart)
- Steckerseite B (abhängig von Polzahl, Nennstrom, Steckertyp, IP-Schutzart)
- Kabellänge CL
- Kabel (abhängig von Kabeltyp, Querschnitt)

configuration parameters:

- connector side A (depending on number of poles, rated current, connector type, IP rating)
- connector side B (depending on number of poles, rated current, connector type, IP rating)
- cable length CL
- cable (depending on cable type, cross-section)

Pinbelegung 5-polige Baugruppe Pin assignmt 5 Pin assembly		
Steckerseite A Connector side A	Aderfarbe Wire colour	Steckerseite B Connector side B
L1	Braun/Brown	L1
L2	Schwarz/Black	L2
L3	Graul/Grey	L3
N	Blau/Blue	N
GND	Grün-Gelb/ Green-yellow	GND

Die Kabellänge entspricht der bestellten Kabellänge mit den am iop angegebenen Toleranzen
Cable length corresponds to the ordered cable length with the tolerances shown at the iop

Etikettbedruckung beinhaltet: Amphenol, Kabellänge, Querschnitt, Fertigungsauftragsnummer
label printing includes: Amphenol, Cable length, cross section, production order number

 
Gewicht (errechnet) / Calc WT:

Prüfmaß / Testdimension

Teileindex / Partindexnumber:


minor change:

Zul. Abw./Tolerances:



Maßstab / Scale: 2:3

 A3



CUSTOMER DRAWING

CEE,H07RN-F,32A/400V,black,5G6
Amphenol CEE extension cable 25m

Amphenol Tuchel
Industrial GmbH

M CA 309 4032P06250P 001

Blatt / Sheet
1
1 Bl.

Ers. f. / Replacement for:

Index	Änderung / Description	Datum / Date	Name
01	202500260	19.12.2025	PKRCM

FAI2025-004935
NXM-V01