

Unicase

Unicase Instrument Cases



Attractive, universal enclosures for desktop or portable electronics. Total access design for fast assembly and equipping. Internal assembly extrusions with four guide rail positions for mounting PCBs. Anodised aluminium front panels included.

Unicase Instrumenten-Gehäuse


Attraktives, universelles Gehäusesystem für Tischgeräte oder mobile Anwendungen. Besonders gute Zugänglichkeit bei Montage- und Bestückungsarbeiten. Interne Montageprofile mit vier Führungspositionen für die Befestigung der Leiterkarten. Eloxierte Aluminium Frontplatten sind beigefügt.

Boîtier Unicase pour instruments

Système de boîtiers universel et d'aspect plaisant pour appareils de table ou applications portables. Très bonne accessibilité pour les opérations de montage et la mise en place des composants. Profilés de montage internes avec quatres positions de guidage pour la fixation des circuits imprimés. Les plaques avant en aluminium anodisé sont comprises dans la livraison.

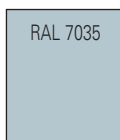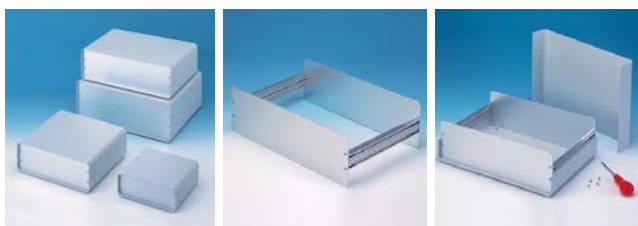

Standard colours
Standardfarben
Coloris standard

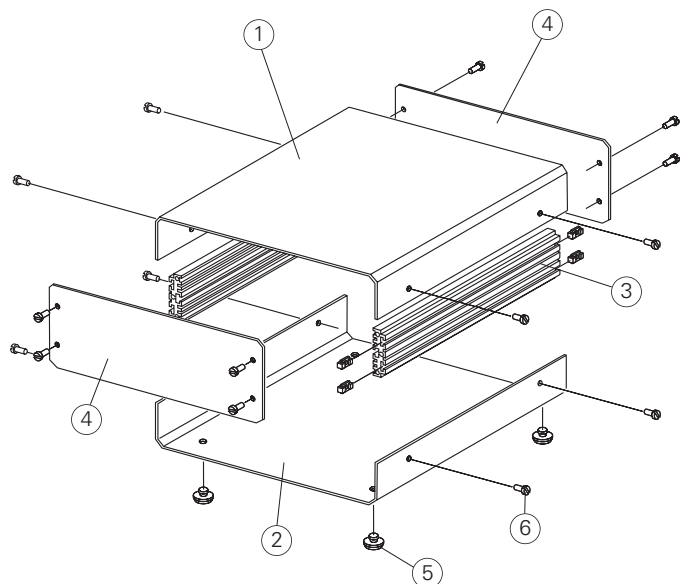

Supply

- ① Top cover
- ② Base cover
- ③ Assembly profile (x2)
- ④ Front panel (x2)
- ⑤ Rubber Foot (x4)
- ⑥ M3 x 8 mm (x16)

Lieferumfang

- Oberteil
- Unterteil
- Montageprofile (x2)
- Frontplatte (x2)
- Gummifuß (x4)
- M3 x 8 mm (x16)

Fourniture


- Partie supérieure
- Partie inférieure
- Profilés de montage (x2)
- Plaque avant (x2)
- Pied de boîtier (x4)
- M3 x 8 mm (x16)

Unicase 1

185mm 180mm 65mm
7.283" 7.087" 2.559"

Part No.
Bestell-Nr./Réf.
M 55 01 110
M 55 01 119

Colours
Farben/Coloris
● RAL 7035
● RAL 9005

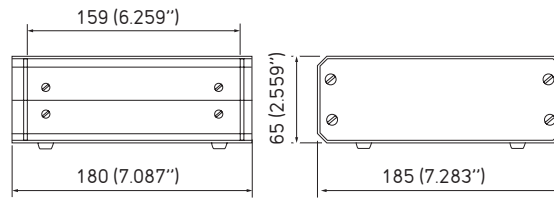

Unicase 1




Unicase 2

260mm 250mm 90mm
10.236" 9.842" 3.543"

Part No.
Bestell-Nr./Réf.
M 55 02 110
M 55 02 119

Colours
Farben/Coloris
● RAL 7035
● RAL 9005

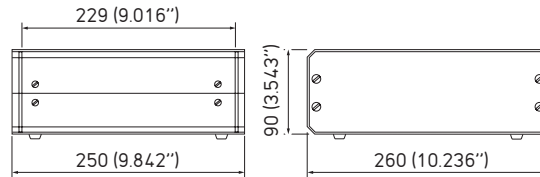

Unicase 2




Unicase 3

350mm 250mm 110mm
13.779" 9.842" 4.331"

Part No.
Bestell-Nr./Réf.
M 55 03 110
M 55 03 119

Colours
Farben/Coloris
● RAL 7035
● RAL 9005

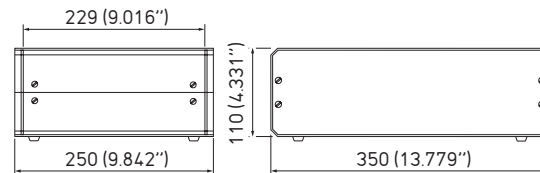

Unicase 3




Unicase 4

261mm 300mm 134.5mm
10.275" 11.811" 5.295"

Part No.
Bestell-Nr./Réf.
M 55 04 110
M 55 04 119

Colours
Farben/Coloris
● RAL 7035
● RAL 9005

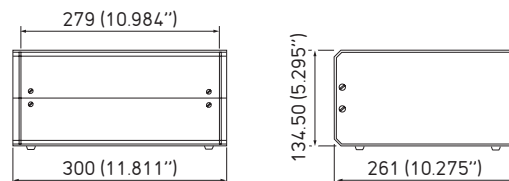

Unicase 4




Unicase 5

367mm 300mm 134.5mm
14.449" 11.811" 5.295"

Part No.
Bestell-Nr./Réf.
M 55 05 110
M 55 05 119

Colours
Farben/Coloris
● RAL 7035
● RAL 9005

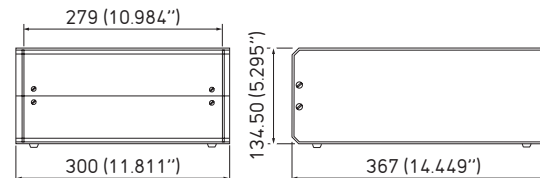

Unicase 5




Unicase 6

474mm 300mm 134.5mm
18.661" 11.811" 5.295"

Part No.
Bestell-Nr./Réf.
M 55 06 110
M 55 06 119


Colours
Farben/Coloris
● RAL 7035
● RAL 9005

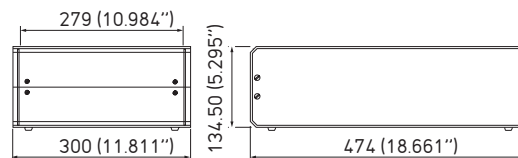

Unicase 6



Unicase SL1

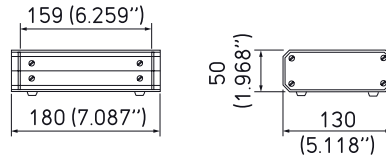

Unicase SL1

130mm 180mm 50mm
5.118" 7.087" 1.968"


Part No.

Bestell-Nr./Réf.
M 55 11 110
M 55 11 119

Colours

Farben/Coloris
● RAL 7035
● RAL 9005

Unicase SL2

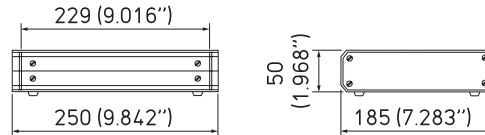

Unicase SL2

185mm 250mm 50mm
7.283" 9.842" 1.968"


Part No.

Bestell-Nr./Réf.
M 55 12 110
M 55 12 119

Colours

Farben/Coloris
● RAL 7035
● RAL 9005

Unicase SL3

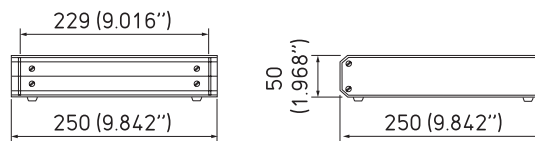

Unicase SL3

250mm 250mm 50mm
9.842" 9.842" 1.968"


Part No.

Bestell-Nr./Réf.
M 55 13 110
M 55 13 119

Colours

Farben/Coloris
● RAL 7035
● RAL 9005

Unicase SL4

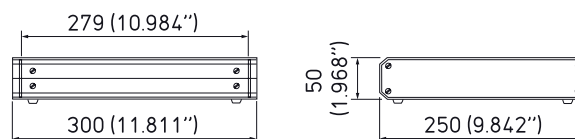

Unicase SL4

250mm 300mm 50mm
9.842" 11.811" 1.968"

Part No.

Bestell-Nr./Réf.
M 55 14 110
M 55 14 119

Colours

Farben/Coloris
● RAL 7035
● RAL 9005