

### Digital-Tiefenmeßschieber mit Hakenmeßstange

mit HITEC Datenausgang  
rostfreier Stahl  
mit Feststellschraube  
einschließlich Etui




**Funktionen:** Ein/Aus, Null, mm/inc  
**Features:** on/off, Zero mm/inch  
**Fonctions:** on/off, Zero, mm/inch

> mm <				B mm	t mm	No.	€
150	0,01	0,0005	100	1,2	5	100-78	
200	0,01	0,0005	100	1,2	5	100-79	
300	0,01	0,0005	100	1,2	5	100-75	

### Jauge de profondeur à talon

avec sortie de donnée HITEC en inox  
avec vis de blocage  
emballé à l'unité

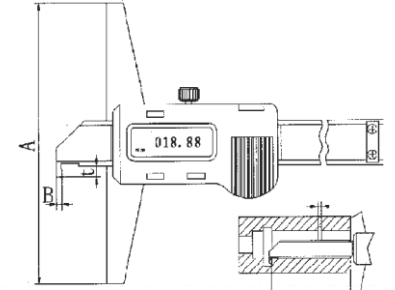

### Digital-Tiefenmeßschieber

mit HITEC Datenausgang  
rostfreier Stahl  
mit Feststellschraube  
einschließlich Etui



**Funktionen:** Ein/Aus, Null, mm/inch  
**Features:** on/off, Zero mm/inch  
**Fonctions:** on/off, Zero, mm/inch

### Digital depth gauge

with HITEC data output  
stainless steel  
with locking screw  
individually packed

### Jauge de profondeur

avec sortie de donnée HITEC en inox  
avec vis de blocage  
emballé à l'unité

> mm <				No.	€
150	0,01	0,0005	100	100-80	
200	0,01	0,0005	100	100-81	
300	0,01	0,0005	100	100-82	
500	0,01	0,0005	120	100-83	

### Auswechselbare Messbrücken



### Interchangeable bases

### Embases interchangeables

	No.	€
160	100-85	
250	100-86	

> mm <  
 Messbereich  
Ablesung mm / inch  
Brückenlänge

Range  
Reading mm / inch  
Length of base

Capacité  
Lecture mm / inch  
Longueur de base